


Karta informacyjna produktu

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2019/2013 w odniesieniu do etykietowania energetycznego wyświetlaczy elektronicznych

	Parametr	Parametr lub wartość i stopień dokładności			Dział
1.	Nazwa dostawcy lub znak towarowy	Verbatim GmbH			
	Adres dostawcy	Support, Duesseldorfer Strasse 13, 65760 Eschborn, DE			
2.	Identyfikator modelu	32238 Verbatim PMT-15-4K			
3.	Klasa efektywności energetycznej dla standardowego zakresu dynamicznego (SDR)	A			
4.	Pobór mocy w trybie włączenia dla SDR	16,0			W
5.	Klasa efektywności energetycznej dla szerokiego zakresu dynamicznego (HDR)	A			
6.	Pobór mocy w trybie włączenia dla HDR	16,0			W
7.	Pobór mocy w trybie wyłączenia, w stosownych przypadkach	1,1			W
8.	Pobór mocy w trybie czuwania, w stosownych przypadkach	1,1			W
9.	Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci, w stosownych przypadkach	nie dotyczy			W
10.	Kategoria wyświetlacza elektronicznego	Monitor			
11.	Format obrazu	16	:	9	
12.	Rozdzielczość ekranu	3 840	x	2 160	pixels
13.	Przekątna ekranu	39,5			cm
14.	Przekątna ekranu	15			cale
15.	Widoczna powierzchnia ekranu	250,0			dm ²
16.	Zastosowana technologia panelu	A-Si TFT Active Matrix			
17.	Dostępność funkcji automatycznej regulacji jasności (ABC)	Nie			
18.	Dostępność czujnika rozpoznawania mowy	Nie			
19.	Dostępność czujników obecności w pomieszczeniu	Nie			
20.	Częstotliwość odświeżania obrazu (domyślna)	60			Hz
21.	Minimalna gwarantowana dostępność aktualizacji oprogramowania i oprogramowania układowego (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	5			Rok
22.	Minimalna gwarantowana dostępność części zamiennych (od daty zakończenia wprowadzania do obrotu)	5			Rok
23.	Minimalne gwarantowane serwisowanie produktu	5			Rok
	Minimalny okres ogólnej gwarancji oferowanej przez dostawcę	2			Rok
24.	Typ zasilacza:	Zewnętrzny			

25.	Zasilacz zewnętrzny (nieznormalizowany i dostarczony w opakowaniu z produktem)			
	<i>i</i>	USB		
	<i>ii</i>	Napięcie wejściowe	240	V
	<i>iii</i>	Napięcie wyjściowe	5,0	V
26.	Znormalizowany zasilacz zewnętrzny (lub odpowiedni zasilacz, jeżeli nie jest dostarczony w opakowaniu z produktem)			
	<i>i</i>	-		
	<i>ii</i>	Wymagane napięcie wyjściowe	-	V
	<i>iii</i>	Wymagane natężenie prądu (minimalne)	-	A
	<i>iv</i>	Wymagana częstotliwość prądu	-	Hz

Model wprowadzany do obrotu w Unii od 29/02/2024

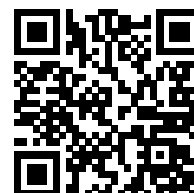

Numer rejestracyjny EPREL: 1922252

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1922252>

Dostawca: Verbatim GmbH (Producent)

Strona internetowa: <https://www.verbatim.de/>

Dział obsługi klientów:

Nazwa: Support

Strona internetowa: <https://www.verbatim-europe.com>

E-mail: support@verbatim-europe.com

Telefon: 00 800 3883 2222

Adres:

Duesseldorfer Strasse 13
65760 Eschborn
Niemcy