


AeroPleat Eco, Green & Metal

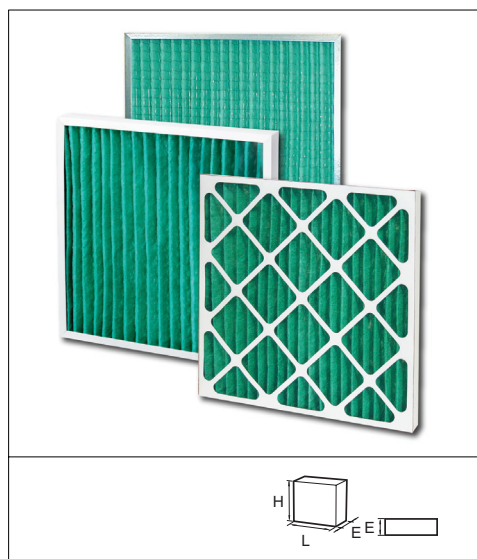

Avantages

- Faible perte de charge
- Construction robuste pour un fonctionnement fiable
- Trois cadres possibles avec différents avantages :
 - 1- Eco : Cadre carton rigide, résistant à l'humidité, incinérable
 - 2- Green : Cadre plastique robuste, résistant à l'eau, incinérable
 - 3- Metal : Cadre rigide pour des applications spécifique. Classement au feu M1

Application: Préfiltration pour stopper les plus grosses particules, centrale de traitement d'air

Type: Filtre gravimétrique

Cadre: "Eco" Carton rigide avec raidisseurs diagonaux. "Green" ABS construction robuste.

"Métal" Acier galvanisé

Média: Mélange coton et fibre synthétique

Efficacité EN779:2012: G4

Perte de charge finale: 250 Pa

Température: 70°C maximum en service continu

Système de montage: "Cadres universels Camfil" assemblables



Référence	Type	Classe efficacité	Dimension (LxHxE) mm	Débit/dP nominal m ³ /h/Pa	Surface média m ²	Masse unitaire kg
1048.50.01	AeroPleat Green	G4	592x592x48	3400/55	1,2	0,7
1048.50.00	AeroPleat Green	G4	287x592x48	1700/55	0,6	0,3
1048.50.03	AeroPleat Green	G4	610x610x48	3600/55	1,3	0,7
1048.50.02	AeroPleat Green	G4	305x610x48	1800/55	0,6	0,4
1048.50.05	AeroPleat Green	G4	492x492x48	2400/55	0,8	0,5
1048.98.01	AeroPleat Green	G4	592x592x96	3400/45	2,3	1,4
1048.98.00	AeroPleat Green	G4	287x592x96	1700/45	1,1	0,7
1048.98.03	AeroPleat Green	G4	610x610x96	3600/45	2,4	1,5
1048.98.02	AeroPleat Green	G4	305x610x96	1800/45	1,2	0,7
1048.50.07	AeroPleat Green "Rooftop"	G4	500x500x48	2425/55	0,8	0,5
1048.50.04	AeroPleat Green "Rooftop"	G4	400x500x48	1940/55	0,7	0,4
1048.50.09	AeroPleat Green "Rooftop"	G4	500x625x48	3030/55	1,0	0,6
1048.50.08	AeroPleat Green "Rooftop"	G4	400x625x48	2425/55	0,9	0,5
1474.38.00	10 AeroPleat Eco	G4	592x592x47	3240/70	1,1	4,2
1474.24.00	10 AeroPleat Eco	G4	287x592x47	1620/70	0,5	2,0
1474.35.00	10 AeroPleat Eco	G4	500x500x47	2290/70	0,8	3,0
1474.29.00	10 AeroPleat Eco	G4	400x500x47	1830/70	0,6	2,5
1474.36.00	10 AeroPleat Eco	G4	500x592x47	2750/70	0,9	3,5
1474.37.00	10 AeroPleat Eco	G4	495x622x47	2880/70	1,0	3,7
1474.30.00	10 AeroPleat Eco	G4	400x625x47	2300/70	0,8	3,0
1475.47.00	5 AeroPleat Eco	G4	592x592x90	3240/55	1,7	4,2
1475.40.00	5 AeroPleat Eco	G4	287x592x90	1640/55	0,9	2,0
1475.44.00	5 AeroPleat Eco	G4	500x500x90	2290/55	1,2	3,0
1475.46.00	5 AeroPleat Eco	G4	500x625x90	2880/55	1,4	3,7
1475.42.00	5 AeroPleat Eco	G4	400x625x90	2300/55	1,2	3,0
1040.18.00	AeroPleat I Metal	G4	592X592X50	3400/55	1,1	2,2

Filtres Plissés

Référence	Type	Classe efficacité	Dimension (LxHxE) mm	Débit/dP nominal m ³ /h/Pa	Surface média m ²	Masse unitaire kg
1040.17.00	AeroPleat I Metal	G4	287X592X50	1650/55	0,5	1,7
1040.06.00	AeroPleat I Metal	G4	610X610X50	3600/55	1,2	2,3
1040.05.00	AeroPleat I Metal	G4	305X610X50	1800/55	0,6	1,7
1040.03.00	AeroPleat I Metal	G4	500X500X50	2400/55	0,8	1,7
1040.01.00	AeroPleat I Metal	G4	400X500X50	1900/55	0,6	1,5
1040.19.00	AeroPleat I Metal	G4	500X625X50	3000/55	1,0	2,3

Autres dimensions disponibles sur demande