


Dörrskylt INFO SIGN A4 stående

Artikelnummer	480623	Antal per säljhet	1 St
Färg	Silver	EAN per säljhet	4005546400082
Antal per frp	styck	Bruttovikt per säljhet	880.4 G
EAN per basenhet	4005546400082	Ursprungsland	DE

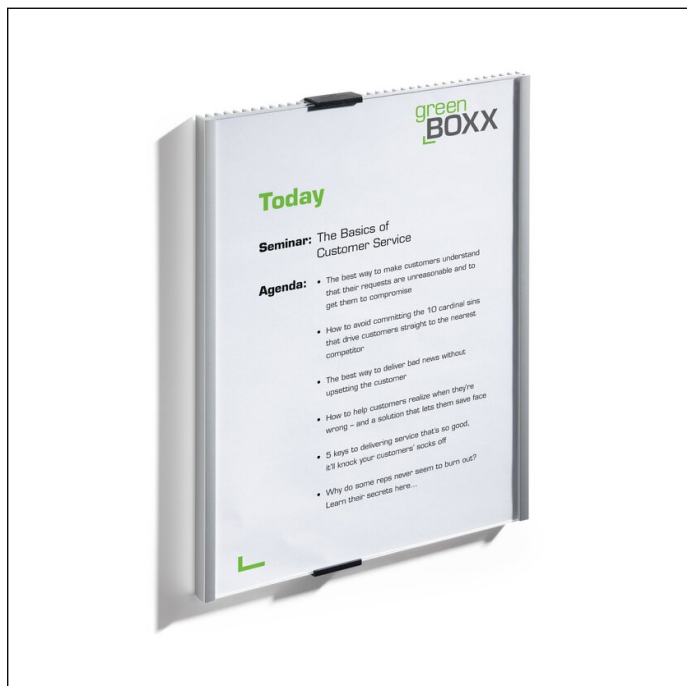

Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- INFO SIGN dörrskyltssortiment av akryl / aluminium
- Lätt att byta kartonginlagor genom att skjuta ut akrylskivan
- Passar för användning på kontor, i konferensrum, lobbyer och andra utrymmen där en representativ framtoning krävs
- Skruvas eller klistras fast
- Inkl. monteringsset, bormall och anvisning
- Matchande EDP-skrivbara ark kan beställas till
- För insticksetiketter A4 stående (210 x 297 mm)
- Reservkåpor (art.nr 4816) kan köpas till separat
- Passande utskrivbara inlagor: art.nr 485602

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	215
---------------------	-----

480623_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-01 11:25

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Dörrskylt INFO SIGN A4 stående

Utvändig höjd (mm)	302
Utvändig djup / längd	15 mm
Format / passar format	A4
Format	Stående
Varumärke	DURABLE
Etikettens bredd (mm)	210
Etikettens bredd (mm)	297
Med neutral etikett	Ja
Fönster med utbytbara etiketter	Ja
Typ av fastsättning	Skruvas fast
Typ av etikett	DURAPRINT®