


FICHE PRODUIT

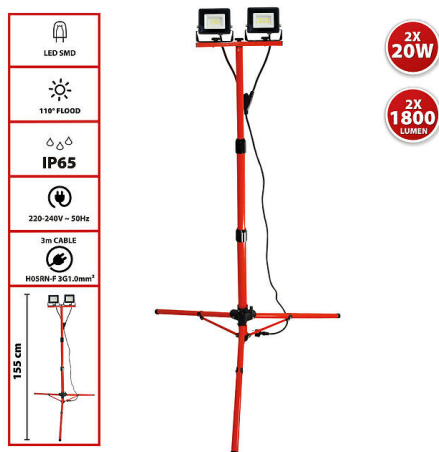

PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Colour box	4	4



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	2x20W
Consommation d'électricité (W)	40
Lumen	3600
IRC	>70
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	15000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	300
Section de câble	H05RN-F3G1.0
Longueur du câble (meters)	3
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Gradation	NO
Couleur	RED
Matériau	PLASTIC + ALUMINIUM
code EPREL module	2528802
Produit du conteneur (code du module enregistré)	12006670
Produit conteneurisé (classe énergétique)	F
Étiquette énergétique	[object Object]
Fiche Eprel PDF	[object Object]
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2528802
Garantie	2 YEARS

DESCRIPTION

DONNÉES LOGISTIQUES


Type d'emballage	Colour box
Quantité à l'intérieur	4

FICHE PRODUIT



DONNÉES LOGISTIQUES

ITF INNER	18003910141060
Quantité dans le master	4
Code INTRASTAT	94054210
DEEE	0.25

FICHE PRODUIT

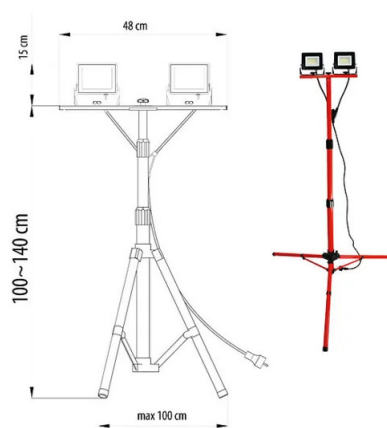

PRESA SCHUKO
220-240V~50Hz

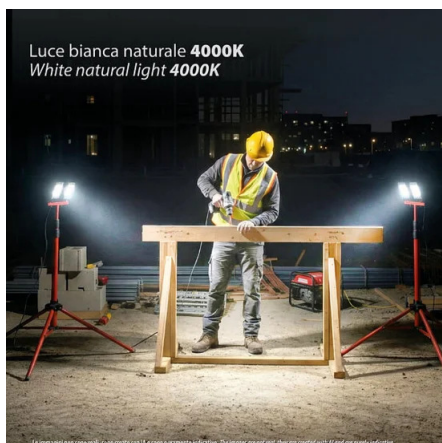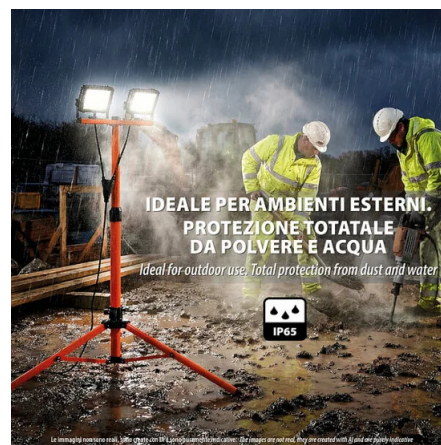

FICHE PRODUIT

