



### Kabelafkastning

Et typisk anvendelse for kabelafkastning er at beskytte kabler og ledninger ved overgang til gods

#### Egenskaber og fordele

- Føring af kabler uden rynker og bræk
- Giver stressafkastning
- Fleksibel og let at montere
- Høj resistens overfor kemikalier og miljøpåvirkninger

<b>MATERIALE</b>	Polyvinylchlorid, flammehæmmende (PVC-FR)
<b>Driftstemperatur</b>	-30 °C til +60 °C
<b>Hårdhed Shore A</b>	56±5
<b>Brændbarhed</b>	lht. UL94 V0

 


Beskytter kabler mod brud.




TYPE	Tegning	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HV2101		Grå (GY)	4031026185989	632-01017
		Hvid (WH)	4031026186009	632-01019
		Sort (BK)	4031026185972	632-01010
HV2101A		Sort (BK)	4031026186016	632-01020
HV2103		Sort (BK)	4031026186047	632-01030
HV2104		Sort (BK)	4031026186054	632-01040
HV2107		Sort (BK)	4031026186078	632-01070
HV2206		Sort (BK)	4031026186092	632-02060
HV2209		Sort (BK)	4031026186108	632-02090
HV2210		Sort (BK)	4031026186115	632-02100
HV2213		Sort (BK)	4031026186153	632-02130
HV2228		Sort (BK)	4031026186184	632-02280


Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.




## Kabelafkastning

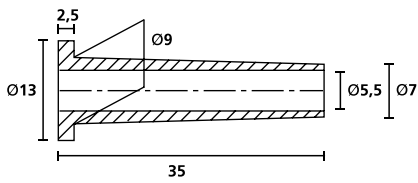


HV2101

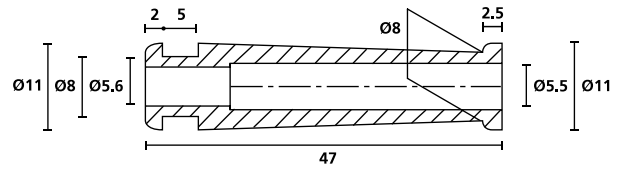


HV2206

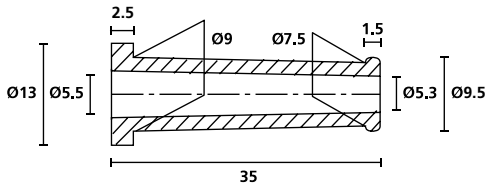


HV2101A

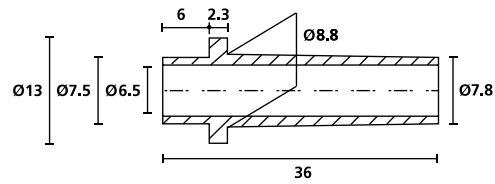


HV2209

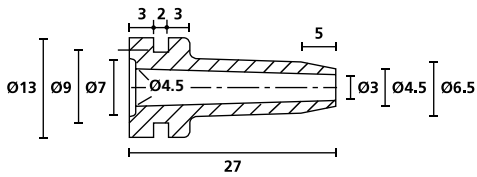


HV2103

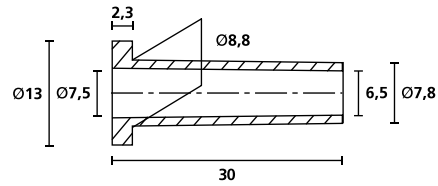


HV2210

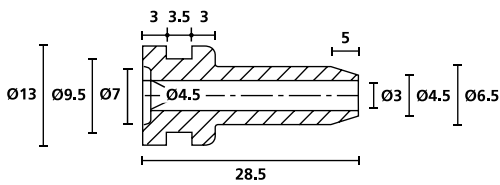


HV2104

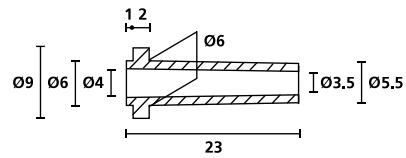

HV2213

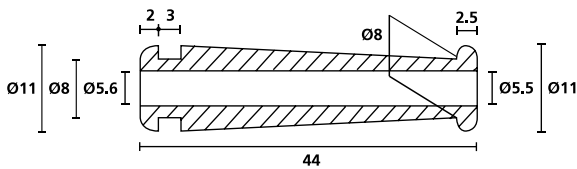

HV2228

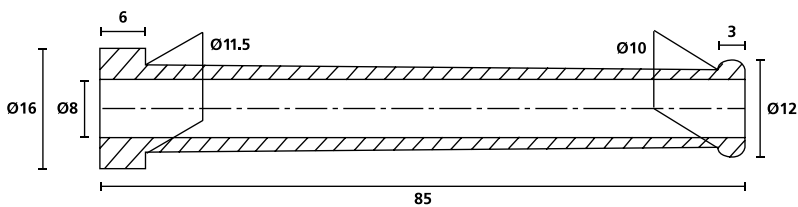

HV2107