

LEDVANCE® Spot Fireproof (FP) 7W et 8W DIM

Luminaire intérieur IP65 | Spot LED | diamètre de découpe 68mm



Application

- Chambres d'hôtel
- Bars, restaurants
- Salles de bain
- Galeries, musées
- Eclairage général
- Eclairage résidentiel
- Eclairage extérieur (sous auvent)


Avantages

- Remplace avantageusement les spots équipés de lampes halogène 50W et 75W
- Design commun pour l'ensemble de la famille Downlight / Spot
- Protection IP65 idéale pour les endroits humides et poussiéreux
- Luminaire facile et rapide à installer
- Colerette blanche ou aluminium
- Luminaire professionnel robuste en fonte d'aluminium et alimentation externe
- Luminaire équipé d'un joint au niveau de la colerette assurant l'étanchéité à l'air entre le luminaire et son support → convient pour les Bâtiments Basse Consommation
- Gradable (découpage de phase)
- Applications extérieures (sous auvent uniquement)
- Résistance au feu (90 minutes) selon BS476-20:1976 et BS476-21:1976
- Certification : CE, CB, TUEV SUED

Product features

- Efficacité lumineuse : jusqu'à 80 lm/W
- Flux lumineux : jusqu'à 670lm
- Diamètre de découpe : 68mm
- Température de couleur : 3000K, 4000K
- Homogénéité de la teinte : ≤ 4 Mc Adam ellipses
- Angle: 36°
- Protection IP65 (face avant) / IK06
- Corps en aluminium blanc et lentille en PMMA - luminaire fixe
- Température de fonctionnement admissibles : -20° à +45 °C
- Durée de vie (L70/B50): 30 000h
- 3ans de garantie

Données techniques

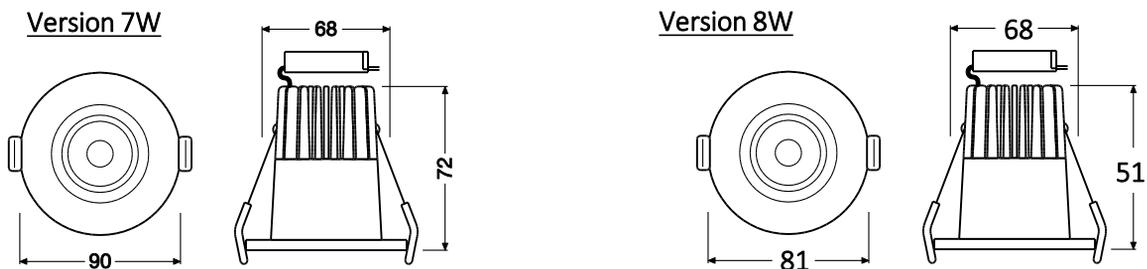

Désignation	EAN 10	Puissance [W]	Tension [V]	Facteur puissance [λ]	Flux lumineux [lm]	Efficacité [lm/W]	Température couleur [K]	IRC [Ra]
Spot-FP LED fix 7W/3000K IP65	4058075 000209	7W	230V	> 0.9	530	75	3000K	>80
Spot-FP LED fixe 8W/3000K Blanc DIM IP65	4058075 811171	8W	230V	> 0.9	620	75	3000K	>80
Spot-FP LED fixe 8W/4000K Blanc DIM IP65	4058075 811195	8W	230V	> 0.9	670	80	4000K	>80
Spot-FP LED fixe 8W/3000K Alu DIM IP65	4058075 811218	8W	230V	> 0.9	620	75	3000K	>80
Spot-FP LED fixe 8W/4000K Alu DIM IP65	4058075 811232	8W	230V	> 0.9	670	80	4000K	>80

Désignation	Angle	Durée de vie L70/ B50 [h]	Protection IP	Classe protection	Dimensions l x w ou Ø [mm]	Hauteur h [mm]	Couleur luminaire
Spot-FP LED fix 7W/3000K IP65	36°	30000	65	II	Ø90	72	Blanc satiné
Spot-FP LED fixe 8W/3000K Blanc DIM IP65	36°	30000	65	II	Ø81	51	Blanc satiné
Spot-FP LED fixe 8W/4000K Blanc DIM IP65	36°	30000	65	II	Ø81	51	Blanc satiné
Spot-FP LED fixe 8W/3000K Alu DIM IP65	36°	30000	65	II	Ø81	51	Aluminium
Spot-FP LED fixe 8W/4000K Alu DIM IP65	36°	30000	65	II	Ø81	51	Aluminium

Informations conditionnement

Désignation	EAN 10	Dimensions carton l x w x h [mm]	Poids carton [g]	Volume [dm³]
Spot-FP LED fix 7W/3000K IP65	4058075 000209	110 x 100 x 110	436	2.63
Spot-FP LED fixe 8W/3000K Blanc DIM IP65	4058075 811171	140 x 100 x 110	269	-
Spot-FP LED fixe 8W/4000K Blanc DIM IP65	4058075 811195	140 x 100 x 110	269	-
Spot-FP LED fixe 8W/3000K Alu DIM IP65	4058075 811218	140 x 100 x 110	269	-
Spot-FP LED fixe 8W/4000K Alu DIM IP65	4058075 811232	140 x 100 x 110	269	-

Réclamations

Sous réserve de modifications sans préavis. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours avoir la version la plus à jour