


VARIO SI

Mobile Helfer

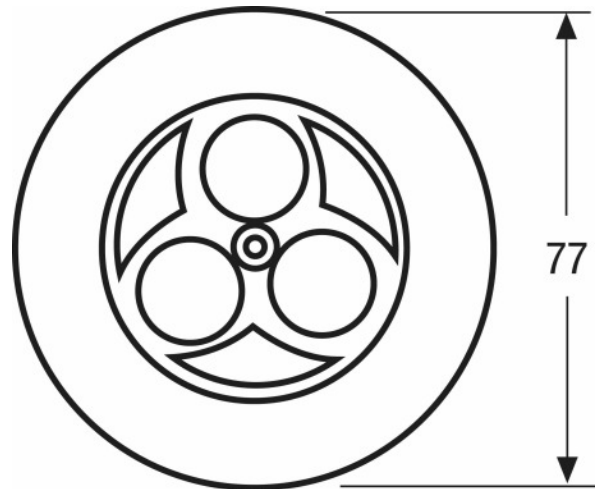

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	0.23 W
Nennspannung	4.5 V

Photometrische Daten

Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Weiß
-----------------------------	------

Lichttechnische Daten

Ausstrahlungswinkel	80 °
---------------------	------

Abmessungen & Gewicht

Länge	77.0 mm
Breite	77.0 mm
Höhe	41.0 mm
Durchmesser	77.0 mm

Farben & Materialien

Produktfarbe	Silber
Material Korpus	Kunststoff
Material Abdeckung	Kunststoff

Temperaturen

Umgebungstemperaturbereich	0...+25 °C
----------------------------	------------

Zusätzliche Produktdaten

Lampenbezeichnung gemäß LBS	LED
Bestückt mit Lampe	Ja
Bestückung	LED
Leuchtmittel enthalten	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Montageart	Anbau
Zubehör	Adhesive pad / Hook-and-loop pad / Magnet
Justierbar	Ja
Dimmbar	Nein
ErP LEDmod replaceable [AGGR]	not replaceable

Produktdatenblatt

Zertifikate & Standards

Normen	CE
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse des LED-Moduls	A++

Klassifikationen

Bestell-Nummer	0TD13403S1
----------------	------------

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-No.	STK-Nummer	UK Org
4008321930705	OSRDOTITVPSBLI	-	8771130	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4008321325440	DOT-it VARIO VARIO SI	Versandschachtel 6	192 mm x 139 mm x 256 mm	6.83 dm ³	900.00 g
4008321930712	DOT-it VARIO VARIO SI	Versandschachtel 6	263 mm x 201 mm x 147 mm	7.77 dm ³	900.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.