



A60 | 100.0% Φ : 890 lm
UGR 4H 8H: 24.1 / 24.1
120°150°180° 150°120°

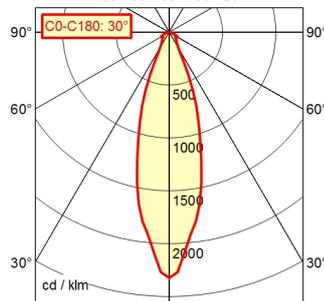

100 x 100 cm Φ : 890 lm

Em: 590 lx
E_{max}: 1763 lx
E_{min}: 80 lx
= 100 cm

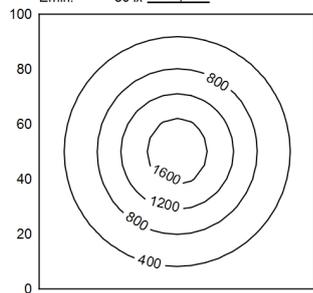

H Φ : 890 lm E 0° D

Height (m)	Beam Diameter (m)	Illuminance (lx)
0.50 m	0.26 m	3274 lx
1.00 m	0.53 m	2068 lx
1.50 m	0.79 m	919 lx
2.00 m	1.06 m	517 lx

Bestückung	LED
Betriebsgerät	Ohne
Anschlusswerte	10 - 40 V; DC
Leistungsaufnahme	ca. 13 W
Lichtstrom	ca. 890 lm
Leuchtenlichtausbeute ¹⁾	ca. 68 lm/W
Lichtart/-farbe	Tageslichtweiß
Farbtemperatur	ca. 5.500 K
Farbwiedergabe	Ra \geq 80
Lichtverteilung/Direktanteil	Direkt; Symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	30°
Farbtoleranz	< 4 SDCM
Entblendung	Prismenblende
Max. Leuchtdichte (L65)	\leq 21.000 cd/m ²
UGR-Klasse (4H 8H) nach EN 12464-1	\leq 25
Schutzart/Schutzklasse	IP 67 / IPX9; SK III
Technik	Schaltbar
Schalter	Extern
Gehäuse	Aluminium; Eloxiert; Schwarz
Leuchtmittelabdeckung	Borosilicat
Netzanschlussleitung	ca. 3 m; mit freien Litzen-/Leitungsenden
Bauform	Anbauversion
Befestigung	Schrauben
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
EAN	4013330030698
Gewicht ohne/inkl. Verpackung	ca. 1 kg; 1,6 kg
Abmessungen Verpackung LxBxH	ca. 350 mm; 200 mm; 120 mm

¹⁾ Bei Leuchten mit separatem Betriebsgerät bezieht sich die Lichtausbeute auf den Leuchtenkopf ohne Betriebsgerät.

Aufbauleuchte FLAT LED MYAL 6 S

112560000-00003069

