


Douilles pour lampes fluorescentes environnement sec

26.308.1125

Douilles G13 sur pied à clipser

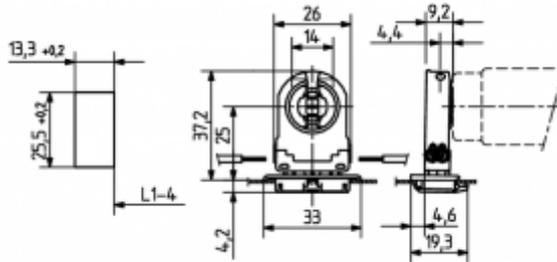

L1-4: Les cotes, entraxes et tolérances que nous conseillons sont à adapter aux exigences des lampes et luminaires.

Couleur	Emb.	Poids	Ref.
blanc	500	6 g	26.308.1125.50

Approbation: également cULus (660W / 600V)

Câblage: latéral

Axe de lampe: 25 mm
Pied à clipser 25,5 x 13,3 mm

Boîtier: PC
Rotor: PBT

- Pied à clipser, avec fond fermé, pour protection de type IP 40
- Protection de type IP50 possible avec joint 26.252.-007
- Chaque paire de douilles permet un rattrapage de jeu de 3 mm sur la longueur de la lampe

T 130	Tm110	U out 500 V						
							18 AWG 0,5 -1,0 mm ²	0,5 - 1,1