

FICHE TECHNIQUE
Miniature & connecteurs Thermocouple Standard – en plastique haute température

Thermocouple type « K » & « J » disponible dans des tailles standards ou miniatures



Norme de Type « J » type « K » miniature (voir ci-dessous pour le type « J ») (voir ci-dessous pour le type « K »)

- Disponible en format standard et miniature
- Haute température pour utiliser jusqu'à 425° C
- Corps en plastique robuste en plastique thermodurci haute résistance
- Disponible dans le type de thermocouple « K », ' n'ou « J »
- Taille miniature bouchons & prises avec broches plates ou taille standard avec broches rondes
- Contacts sont polarisés pour éviter un mauvais raccordement
- Le code de tous les types couleurs – brun

Connecteurs miniatures :

T/C Type	Size	connecteur	Product Code	RS order code
K	Miniature	Plug	70646178	611-8113
J	Miniature	Plug	70646181	611-8141
K	Miniature	Socket	70646180	611-8135
J	Miniature	Socket	70646183	611-8163

Connecteurs standard

T/C Type	Size	connecteur	Product Code	RS order code
K	Standard	Plug	70643597	363-0137
J	Standard	Plug	70646184	611-8179
N	Standard	Plug	70652531	774-7330
K	Standard	Socket	70643598	363-0159
J	Standard	Socket	70646185	611-8185


 

N

Standard


Socket

70652532


774-7333

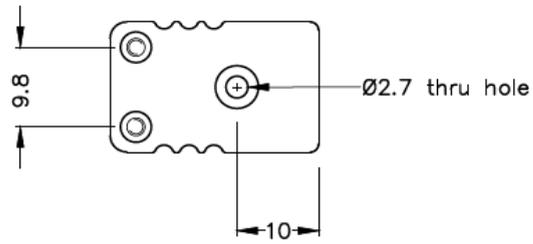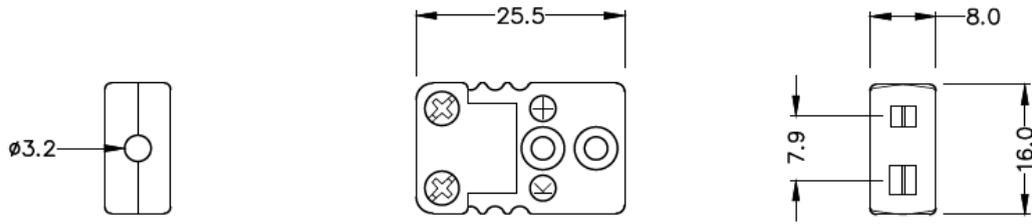


Miniature Hi-Temp Plastic in-line Socket - HTP
(dimensions in mm)

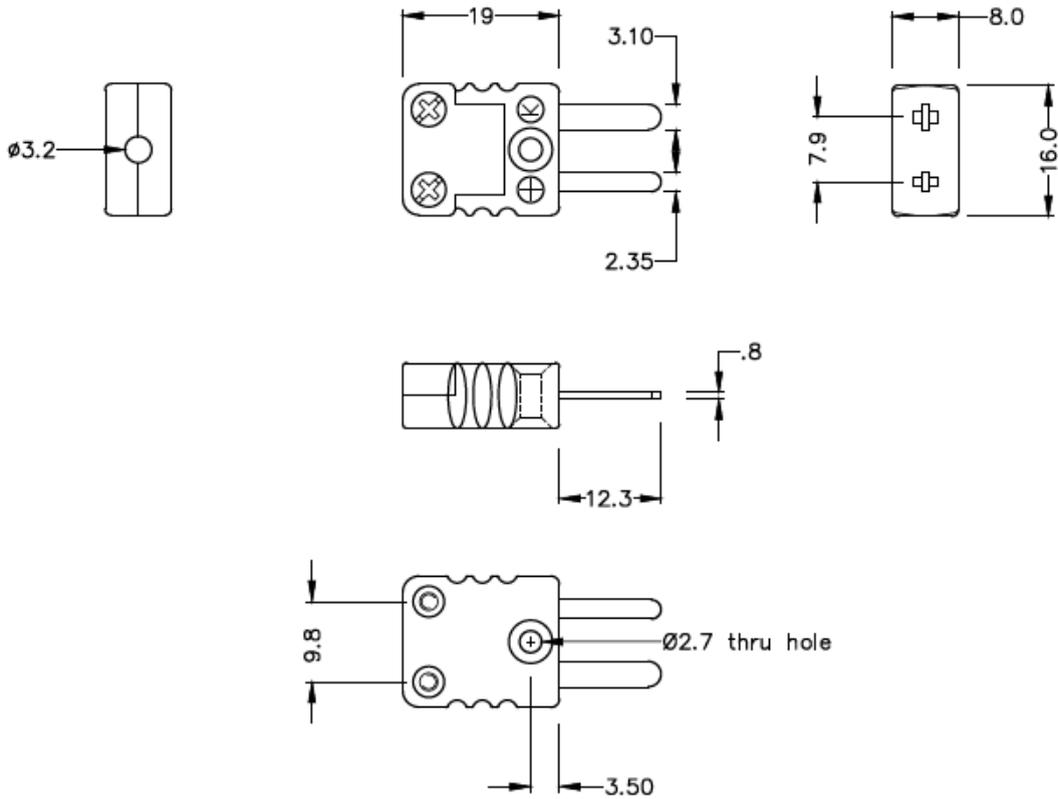

Miniature Hi-Temp Plastic in-line Plug - HTP
(dimensions in mm)

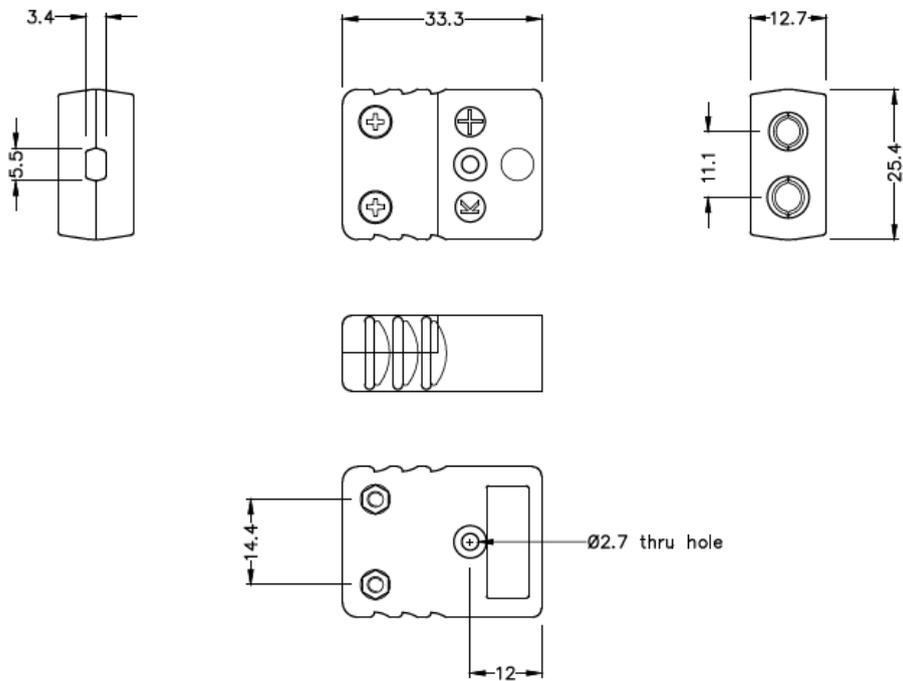

Standard Hi-Temp Plastic in-line Socket - HTP
(dimensions in mm)

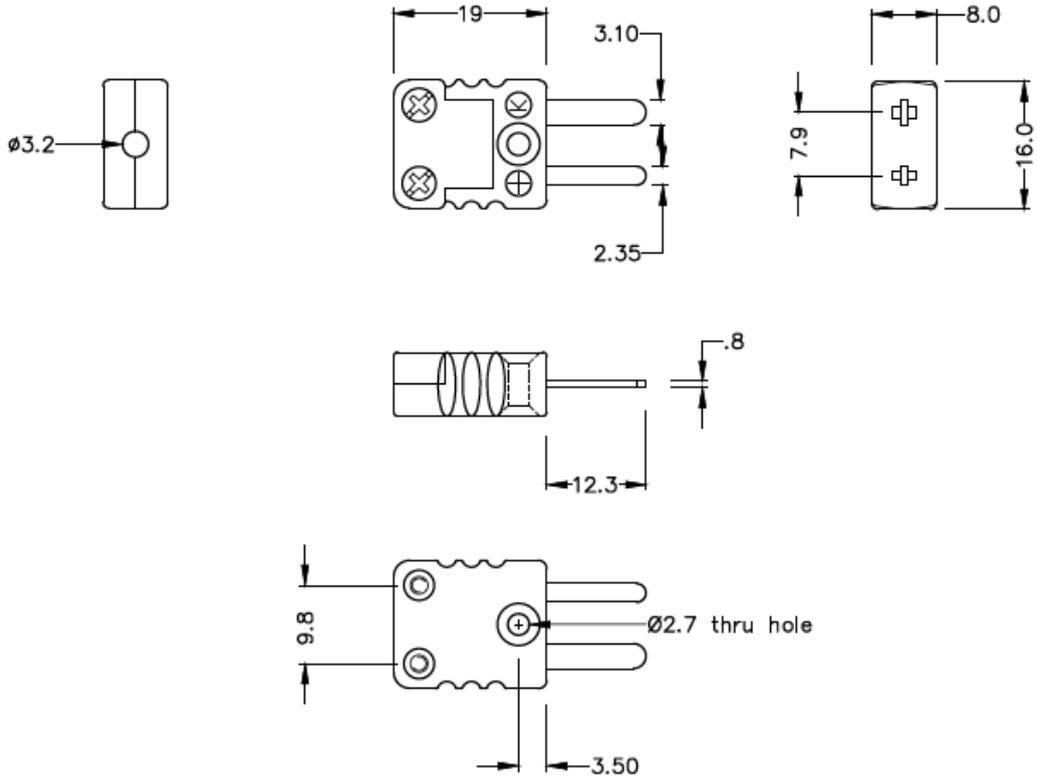

Miniature Hi-Temp Plastic in-line Plug - HTP
 (dimensions in mm)