

# C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240530>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

扁平式可插拔分配器，绝缘，蓝色，1.5 - 2.5 mm<sup>2</sup>，适用6.3 x 0.8 mm连接器或套管



## 优势

- 压接区域可靠焊接，压接采用CRIMPFOX®RCI...压线钳，确保了最大的抗拉扯力
- “EASY ENTRY”技术确保了简单、可靠的进线
- 无卤素
- 电镀锌

## 商业数据

订货号	3240530
包装单位	50 pc
最小订货量	50 pc
销售关键代码	BH3451
产品关键代码	BH3451
目录页面	页码500 (C-3-2019)
GTIN	4046356528009
单件重量（含包装）	1.56 g
单件重量（不含包装）	0.156 g
原产地	CN

# C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器



3240530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240530>

## 技术数据

### 产品属性

产品类型	插头
产品属性	无卤素
	采用"Easy Entry"系统
	钎焊
	PA绝缘

### 尺寸

尺寸图	
宽度	6.3 mm
套管长度	23 mm
绝缘套管长度	11 mm
最大剥线长度	8 mm
最小材料厚度	0.4 mm
绝缘套环内部尺寸	11 mm

### 材料规格

颜色	蓝色 (RAL 5015)
标识材料	黄铜
阻燃等级，符合UL 94	V2
涂层	电镀锌
绝缘材料	PA
材质	无卤素

### 机械特性

技术数据	
套管长度	23 mm

### 环境和真实条件

环境条件	
环境温度 (运行)	-20 °C ... 105 °C
恒温	105 °C
短期温度	120 °C

# C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器




3240530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240530>

## 图纸

尺寸图

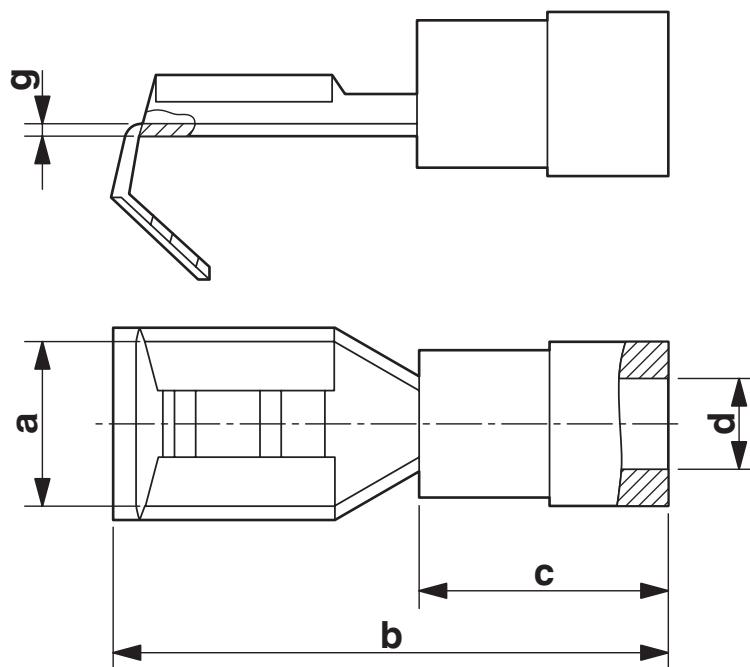

# C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240530>



## 分类

### ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-12.0	27400204

### ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

# C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 - 连接器

3240530

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3240530>



## 产品环境合规性

### EU RoHS

符合《欧盟RoHS物质指令要求》

是, 无豁免

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

没有超过限值的危险物质

### EU REACH SVHC

《REACH候选物质注释》( CAS编号 )

相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 © - 保留所有权利  
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部  
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号  
(江宁236信箱) 邮编：211100  
025-52121888  
[phoenix@phoenixcontact.com.cn](mailto:phoenix@phoenixcontact.com.cn)