

アクチュエ
ーター

販売事業者
Rs-online



45-2N42.1010.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2N42.1...>

お客様の製品:



45-2N42.1010.000 アクチュエーター

読み込み中...

前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

操作・表示部分

レバー 色:	黒
レバー 材質:	プラスチック

機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
機械的寿命:	操作回数100万回
使用周波数:	1 800/h
重量:	0.019 kg

周辺条件

IP前面保護等級:	IP66、IP67、IP69K
-----------	-----------------

使用温度:	- 25 ° C ~ + 70 ° C
保存温度:	- 40 ° C ... + 80 ° C
耐衝撃性:	IEC 60068-2-27に準拠：正弦波半波 50 g / 11 ms
耐振動性:	IEC 60068-2-6に準拠：10 ~ 500Hz: 5 g
耐候性:	IEC 60721に準拠した動作時：3K6, 3C3, 3S2, 3M6

認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant


その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, 黒, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K


ハウジング 材質: プラスチック

ヒント: 上方からのリセット

配線図:

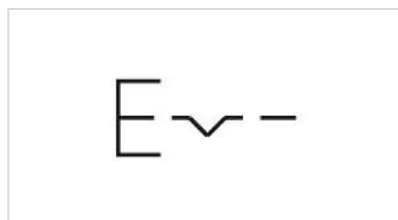

マウントカットアウト:

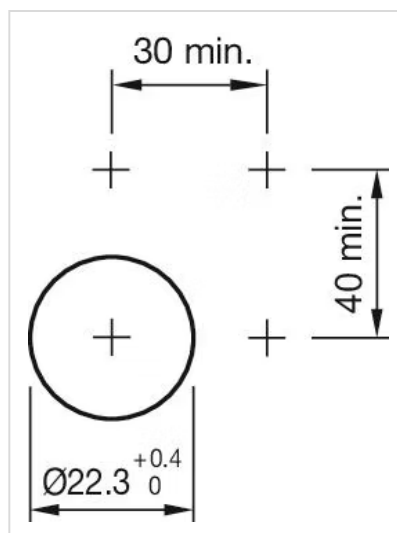

寸法図:

