


## preLink PCB to ix Industrial module

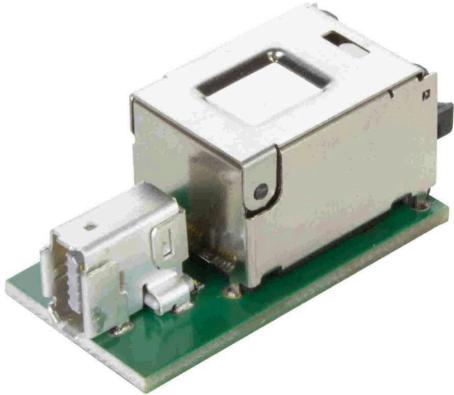

图片仅用于说明。请参考产品描述。

订货号	20 82 008 0001
规格	preLink PCB to ix Industrial module
浩亭电子目录	<a href="https://harting.com/20820080001">https://harting.com/20820080001</a>

### 标识

类别	连接器
系列	HARTING ix Industrial®
原件	PCB适配器
规格	preLink® PCB 至 ix Industrial® 模块

### 版本

接线方式	preLink® IDC 绝缘置换连接
屏蔽	屏蔽
针数	8
编码	A型

### 技术参数

导体截面积	0.1 ... 0.12 mm <sup>2</sup> 0.22 ... 0.32 mm <sup>2</sup>
导体截面积	AWG 27 ... AWG 26 AWG 24 ... AWG 22
额定电流	1.5 A
额定电压	50 V AC 60 V DC
传输特性	Cat. 6A E <sub>A</sub> 级，到 500 MHz

## 技术参数

数据速率	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
接触电阻	$\leq 30 \text{ m}\Omega$
接触电阻，屏蔽	$\leq 100 \text{ m}\Omega$
极限温度	-40 ... +85 °C
存储温度	-30 ... +60 °C
插入力	$\leq 25 \text{ N}$
拔出力	$\leq 25 \text{ N}$
防护等级符合 IEC 60529	IP20
测试电压U r.m.s.	0.5 kV

## 材料特性

RoHS	符合
ELV 状态	符合
China RoHS	e
REACH 附件 XVII 物质	不包含
REACH 附件 XIV 物质	不包含
REACH SVHC 物质	不包含
加州 65 号提案物质	有
加州 65 号提案物质	铅 镍

## 规格和认证

规格	IEC 61076-3-124
认证	DNV GL

## 商业数据

包装尺寸	1
净重	11.7 g
原产国	德国
欧洲海关关税号	85366990
GTIN	5713140224254

## 商业数据

eCl@ss 27440190 工业连接器 (未指定)

ETIM EC001264

UNSPSC 24.0 39121409