

アクチュエ ーター

71-637.0/D

販売事業者
Rs-online



<https://rs-online.eao.com/component/71-637.0/...>

お客様の製品:



71-637.0/D アクチュエーター

取付け

取付けタイプ:

パネル実装

電気的特性

スイッチング電圧とスイッチング電流:

Switch rating AC $\cos\phi$ 0,7 ... 0,8		
gemäss EN IEC 60947-5-1		
Voltage	250 VAC	
Current	3 A	
Switch rating DC		
gemäss EN IEC 60947-5-1		
Voltage	24 VDC	250 VDC
Current	3 A	0.5 A

サージ電圧耐性:

2500 VAC、50 Hz、1 分間、DIN / IEC 60512-2 に準拠、全端子とアース間

推奨最低動作データ:

機械的特性

スイッチング動作:

オルタネイト (a) - レスト (a) - モメンタリ

スイッチングシステム:

セルフクリーニング、ダブルブレードスナップアクションスイッチングシステム、1エレメントにつきノーマルクローズ接点1個、ノーマルオープン接点1個。

スイッチング ポジション:

3ポジション

スイッチング角度:

90° 左 / 42° 背面

機械的寿命:

5万回

締め付けトルク:

フィキシングナット 最大 0.5 Nm

重量:

0.026 kg

周辺条件

IP保護等級:

IP65前面

使用温度:

- 25 ° C ~ + 55 ° C


保存温度:	- 40 ° C ... + 85 ° C
耐衝撃性:	Max. 500 m/s ² , pulse width, 3-axis (sinusoidal EN IEC 60068-2-27)
耐振動性:	最大 100 m / s ² 10 Hz ~ 500 Hz、 (正弦波 EN IEC 60068-2-6)
耐候性:	耐湿性、定常状態。56日、+ 40 °C / 93 %相対湿度、EN IEC 60068-2-78に準拠

認証

準拠:	CE, UKCA, 2011 / 65 / EC (RoHS), 2014 / 35 / EU (LVD)
REACH:	REACH compliant
RoHS:	RoHS compliant

その他




簡単な説明:	アクチュエーター、オルタネイト (a) - レスト (a) - モメンタリ
ハウジング 材質:	プラスチック、UL
製品属性:	標準ロック DOM 311
ヒント:	標準ロック DOM 311
スイッチングポジション:	

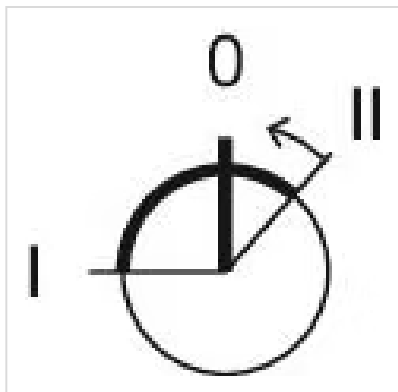

配線図:



マウントカットアウト:

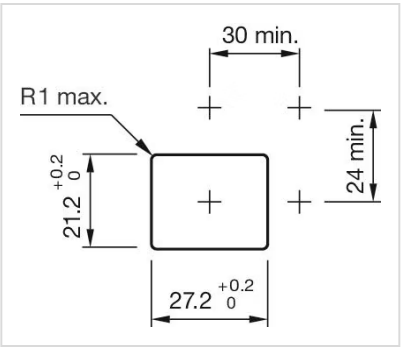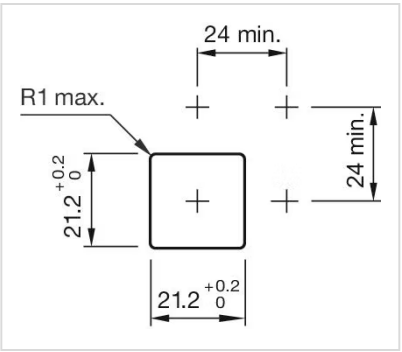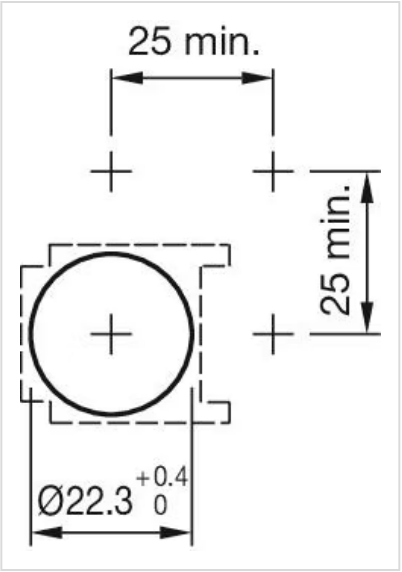

寸法図:

