



Hauptmerkmale

Produktserie	Zelio Relay
Produkt oder Komponententyp	Sockel
Anordnung der Kontaktklemmen	Gemischt
Produktkompatibilität	Steckrelais RUM (3 W) Steckrelais RE48A (2 W)
Stiftform	Zylindrisch
Kurzbezeichnung des Geräts	RUZ
Verkauf je unteilbare Menge	10

Zusatzmerkmale

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft (I _{th})	10 A
Betriebsbemessungsspannung U _e	< 250 V
Anzugsmoment	< 1 N.m (M3.5 screw(s))
Befestigung	Durch Schraubbefestigung Montage an Schalttafel Aufschnappbar Montage an 35 mm symmetrische Hutschiene
Beschriftung	CE
Breite	38 mm
Produktgewicht	0,054 kg

Montage

Anschlüsse - Klemmen	Stecker, flexibel Kabel mit Kabelende 1 x 0,25-1 x 2,5 mm ² / AWG 22-AWG 14 Stecker, flexibel Kabel mit Kabelende 2 x 0,25-2 x 1 mm ² / AWG 22...AWG 17 Stecker, starr Kabel ohne Kabelende 1 x 0,5-1 x 2,5 mm ² / AWG 20...AWG 14 Stecker, starr Kabel ohne Kabelende 2 x 0,5-2 x 1,5 mm ² / AWG 20...AWG 16
Normen	IEC 61984
Produktzertifizierungen	CSA UL
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-40-85 °C
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40-55 °C
Schutzart (IP)	IP20 entspricht EN/IEC 60529
Durchschlagfestigkeit	2500 V

Vertragliche Gewährleistung


Periode

18 Monate

Socket

11-poliger Socket

mm
in.

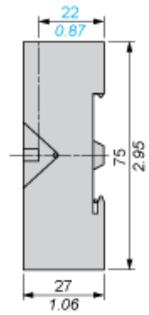

mm
in.

