



Afficher les détails du produit dans medias

10.11.2025, 02:57:26 UTC

SCHAEFFLER




ARCALUB-C2-2P-OIL-24VDC

Graisser automatique CONCEPT

CONCEPT2, Multi-point lubricator

Information technique

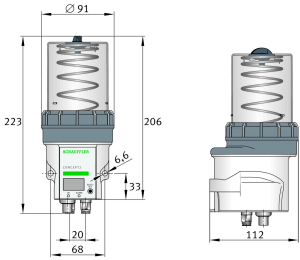

Votre alternative produit actuelle

Drive System	PP	Piston pump
Lubricant volume	V250/300	250/300 cm³

Données techniques

	Pompe à pistons	Principe fonctionnel
V _{Lub}	300 cm³	Lubricant volume
	0,15 cm³	Quantité de dosage (par évacuation et course/impulsion)
P _{op}	30 bar	Pression de fonctionnement, max.
	Lubricating oil > 68 mm²/s	Lubrifiant
n _{pb}	2	Nombre de corps de pompe
n _{out}	2	Nombre de sorties
	≤ 2	Nombre de points de graissage : direct
	≤ 4	Nombre de points de graissage : avec séparateurs
	> 4	Nombre de points de graissage : avec distributeurs progressifs
	Flexible PA	Connexion
U _{op}	DC 24 V	Tension de fonctionnement
	M12 x 1, 4 broches	Fiche de connexion pour interface multifonction
I _{max}	≤ 250 mA	Consommation de courant (24 V CC)
	micro-électronique	Contrôleur (intégré)
	API	Contrôleur (externe)
	intégré, électronique	Surveillance : pression
	externe (automate programmable)	Surveillance : niveau
	État vide, contre-pression, erreur interne (API)	Message d'erreur
	IP54	Classe de protection
	Polyamide	Matériau du boîtier
t _{min}	-20 °C	Température de fonctionnement, min.
t _{max}	70 °C	Température de fonctionnement, max.

La fiche technique ne contient qu'une vue d'ensemble des données techniques du produit sélectionné. Reportez-vous à la documentation supplémentaire pour ce produit. Pour plus d'informations, vous pouvez utiliser le lien suivant sur notre site Web : Formulaire de contact