

产品参数表

规格



Vigi iDPN ELE 电子式剩余电流动作保护附件 (A类), 1P+N, ≤25A, 10mA (瞬动型)

A9Y47625

主要信息

产品系列	Acti 9
产品类型	添加剩余电流装置
产品短名	Vigi iPN
极数	1P + N
中性线位置	左侧
额定电流 [In]	25 A
剩余电流灵敏度	10 mA
剩余电流动作保护的选择性	瞬动型
Earth leakage protection type	A类
电网类型	AC
电网频率	50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	230 V AC 50 Hz 符合 GB 16917.22
符合标准	GB 16917.22
宽度 (9mm的倍数)	2

补充信息

配电系统位置	下游配电出线
剩余电流动作技术	动作功能与电源电压有关
本地信号指示	故障脱扣指示视窗
安装类型	锁定夹锁紧
安装方式	DIN 导轨安装
连接到 mcb 的电路	螺丝旋紧
宽度	17.75 mm +/- 0.25 mm

环境

运行温度	-25...60 °C
------	-------------

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.3 cm
Package 1 Width	3.5 cm

Package 1 Length	9.5 cm
Package 1 Weight	80.0 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	2
Package 2 Height	8.3 cm
Package 2 Width	6.4 cm
Package 2 Length	10.2 cm
Package 2 Weight	180.0 g
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	56
Package 3 Height	20.0 cm
Package 3 Width	27.8 cm
Package 3 Length	37.6 cm
Package 3 Weight	5.583 kg

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明 RoHS/REACH

健康安全绩效

Mercury Free

Rohs Exemption Information [是](#)

认证与标准

Reach法规 [REACH 声明](#)


欧盟Rohs指令 符合豁免条件

中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
中国 ROHS 管控范畴之外的产品。物质声明报告

环境披露 [产品环境文件](#)

尺寸图

尺寸(mm)

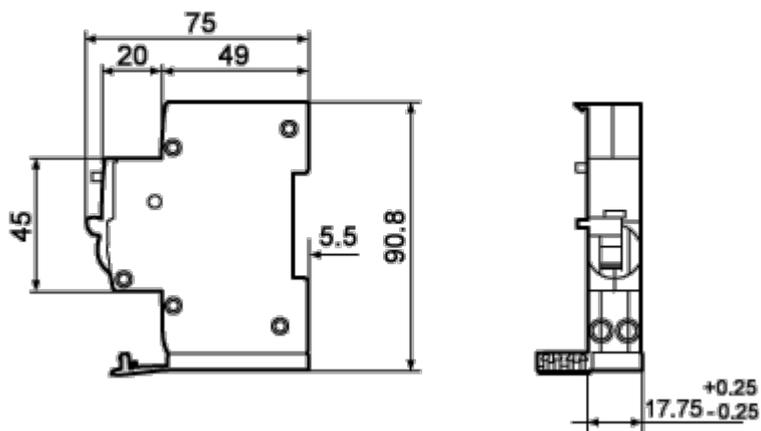

线路图

