


■ イサランシャント抵抗器 サンプルセット

PBV / SMV / BVS / BVR / SMT

- 試作・研究に便利でお得なシャント抵抗器のサンプルセットです。
- サンプルセットには基板実装形のPBVと面実装形（チップ）のSMV / BVS / BVR / SMTがあります。
- 各サンプルは取り出し、保管に便利なハードケースに入っています。

■ 基板実装形

形名	定格電力(W)	抵抗温度係数(ppm/°C)	使用温度範囲(°C)	耐電圧(V)	内部熱抵抗
PBV	※10 放熱板取付	±30 R>10mΩ (20°C~60°C)	-55~+125	AC300 1min	3°C/W (6°C/W R<2mΩ)

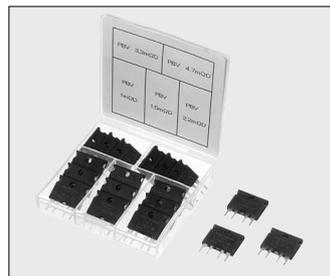

※詳細仕様はPBVデータをご参照下さい。

品番	形名	抵抗値/抵抗値許容差 (5種類 各5ヶ入り)	数量
セットA	PBV	1m / 1.5m / 2.2m / 3.3m / 4.7mΩ : ±0.5%	25ヶ
セットB		1m / 2.2m / 4.7m / 6.8m / 10mΩ : ±0.5%	25ヶ
セットC		2m / 5m / 10m / 20m / 50mΩ : ±0.5%	25ヶ
セットD		10m / 15m / 22m / 33m / 47mΩ : ±0.5%	25ヶ
セットE		10m / 22m / 47m / 68m / 100mΩ : ±0.5%	25ヶ
セットF		100m / 150m / 220m / 330m / 470mΩ : ±0.5%	25ヶ
セットG		100m / 220m / 470m / 680m / 1Ω : ±0.5%	25ヶ

■ 面実装形

形名	負荷能力(W)	抵抗温度係数(ppm/°C)	使用温度範囲(°C)	リフロー条件
SMV	※3	±30 (20°C~60°C)	-55~+125	最大255°C 40秒以下(推奨)
SMT		±50 (20°C~60°C)	-55~+170	
BVR				
BVS				



※詳細仕様は各製品PDFのデータをご参照下さい。

品番	形名	抵抗値/抵抗値許容差 (7種類 各10ヶ入り)	数量
セットH	SMV	1mΩ : ±2%, 1.5m / 3.3m / 4.7m / 6.8mΩ : ±1%, 10m / 100mΩ : ±0.5%	70ヶ
セットI		10m / 15m / 22m / 33m / 47m / 68m / 100mΩ : ±0.5%	70ヶ
セットJ		100m / 150m / 220m / 330m / 470m / 680m / 1Ω : ±0.5%	70ヶ

品番	形名	抵抗値/抵抗値許容差 (各10ヶ入り)	数量
セットK	BVS	0.2m / 0.3m / 0.5m / 1mΩ : ±1%	40ヶ
セットL		1m / 2m / 3m / 4mΩ : ±1%	40ヶ
セットM		0.2m / 0.3m / 0.5m / 1m / 2m / 3m / 4mΩ : ±1%	70ヶ
セットN	BVR	0.5m / 0.7m / 1m / 2mΩ : ±1%	40ヶ
セットO	SMT	4m / 5m / 6.8m / 10mΩ : ±1%	40ヶ
セットP		10m / 15m / 22m / 33m / 47m / 68mΩ : ±1%	60ヶ
セットQ		100m / 150m / 220m / 330m / 470m / 680mΩ : ±1%	60ヶ

●ご希望の抵抗値に組替えることも可能です。(例: セットA で 4.7mΩ のみ 6.8mΩ に変更する)

御注文方法: セットA
品番

ご希望・ご質問は下記までお知らせください。



営業部 〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4丁目3番17号
電話042-776-0931 (代表) FAX 042-776-0940
E-mail : sales@pcn.co.jp
URL <http://www.pcn.co.jp>