

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



704.642.2



<https://rs-online.eao.com/component/704.642.2...>

お客様の製品:

---



## 704.642.2 アクチュエーター

### 前面

フロント寸法: Ø 29 mm

フロント形状: 丸形

### 取付け

デザイン: レイズド

取付けタイプ: パネル実装

### 電気的特性

規格: スイッチは、「低電圧スイッチングデバイスの規格」EN IEC 60947-5-1に準拠

### 機械的特性

重量: 0.02 kg

### 周辺条件

IP保護等級: IP65前面

使用温度: - 40 ° C ~ + 55 ° C

保存温度: - 40 ° C ... + 85 ° C

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

その他

簡単な説明:

アクチュエーター, Ø 29 mm, 丸形

ハウジング 色:

グレー


ハウジング 材質:

プラスチック


製品属性:

110/125V用直列抵抗器、白熱球 60V、33mA付き

配線図:

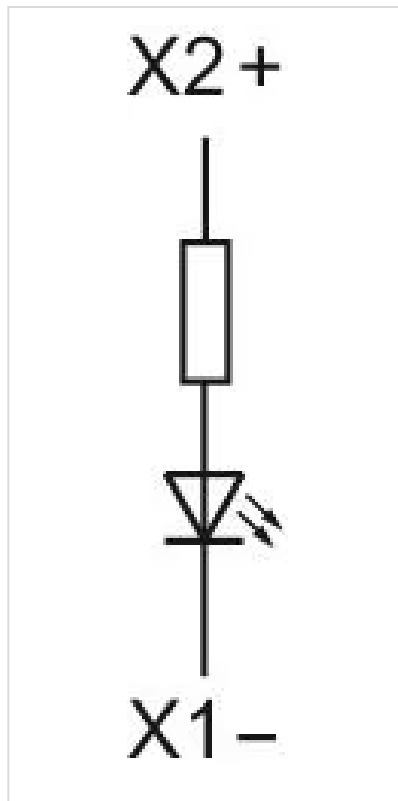

マウントカットアウト:

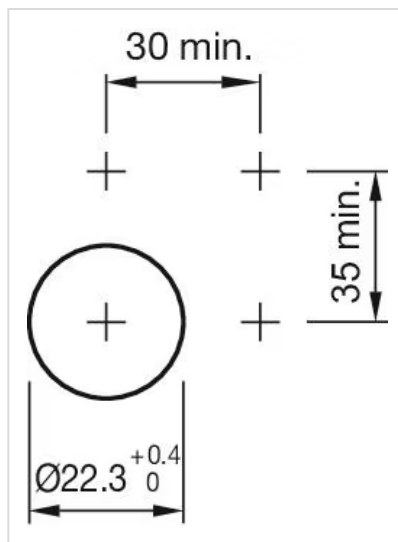

寸法図:

