

CARATTERISTICHE

- Un cavo di comunicazione coassiale, ideale per la comunicazione
- Connettori BNC da maschio a maschio standard

Cavo coassiale RG58 da BNC maschio a BNC maschio RS Pro, 50Ω

Codice RS: 240-7683



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Questi cavi coassiali sono comunemente usati per il cablaggio interno del mainframe, degli strumenti di comunicazione, dei dispositivi elettronici, nonché la connessione della testina di prova e dell'interfaccia del sistema per test IC. La gamma di cavi coassiali assemblati offrono un collegamento elettrico estremamente affidabile per la propria applicazione.

Specifiche generali

Tipo coassiale	RG58
Connettore A	BNC maschio
Connettore B	BNC maschio
Con terminazione/senza terminazione	Con terminazione
Applicazioni	Trasmissione di segnali per televisori e connessioni aeree, immagini CCTV, banda larga, collegamento di antenne satellitari a abitazioni e aziende

Specifiche elettriche

Impedenza caratteristica	50 Ohm
---------------------------------	--------

Specifiche meccaniche


Lunghezza	3m
Forma del cavo	Coassiale

Omologazioni

Conformità/certificazioni	EN61340
----------------------------------	---------



Unit: mm

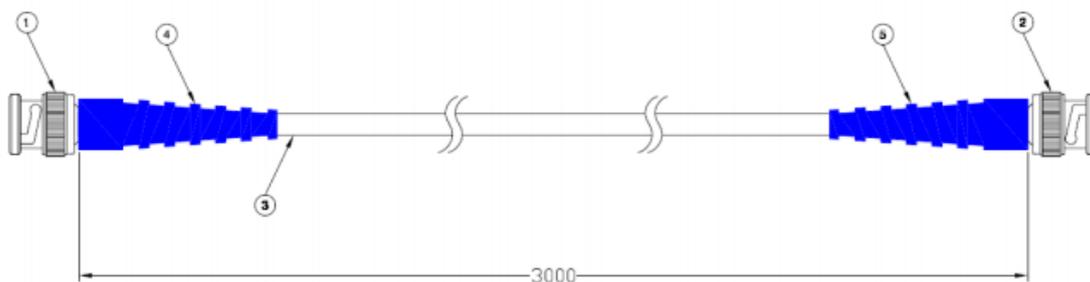

Item	Description
1	BNC Crimp Plug
2	BNC Crimp Plug
3	Cable
4	Strain Relief
5	Strain Relief