


Panelsystem VARIO® MAGNETIC WALL 10

Artikelnummer	591801	Antal per säljenhet	1 Set
Färg	Svart	EAN per säljenhet	4005546981970
Antal per frp	1 set	Bruttovikt per säljenhet	1093.3 G
EAN per basenhet	4005546981970	Ursprungsland	DE

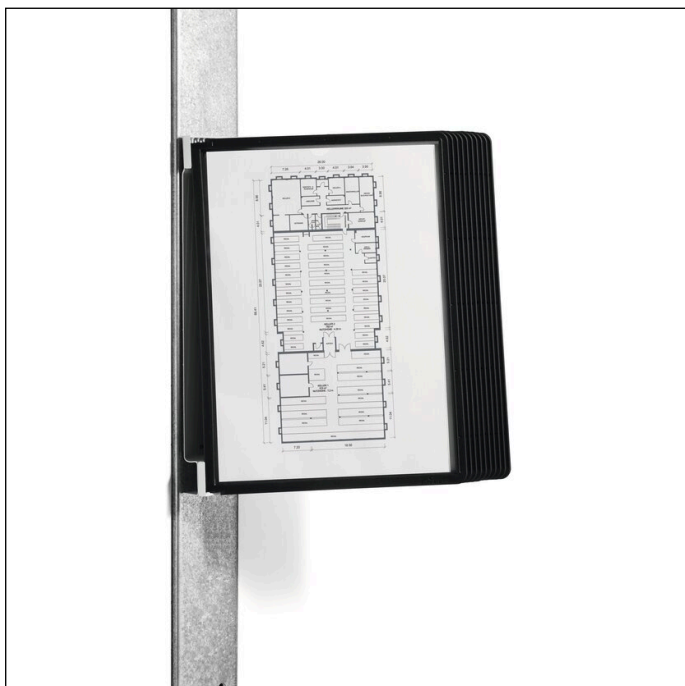

Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Komplet veggställ
- Veggställ med 10 stycken SHERPA®-paneler i A4-format
- Paneler av polypropen med färgade fickor med lågreflekterande och skanningssäker plast
- Veggställ av metall med magnetisk baksida, kan snabbt och enkelt fästas på metalltyr som hyllor eller maskiner
- Praktisk pivåmekanism för enkelt byte av fickor
- 5 års garanti

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	390
Utvändig höjd (mm)	325

Panelsystem VARIO® MAGNETIC WALL 10

Utvändig djup / längd	260 mm
Kapacitet / kapacitet (för)	10 Blädderficka(or)
Format / passar format	A4
Format	Stående
Varumärke	DURABLE
Panelens innermått, bredd (mm)	210
Panelens innermått, höjd (mm)	297
Inklusive paneler	Ja
Vrid / svängbar	Nej
Justerbar läsvinkel	Nej
Utbyggbar	Nej
Öppning för dokument	Upptill
Antibakteriell	Nej
Garanti	5 år
Produktens egenskaper med dokumentet	Kan skannas, reflexfri
Typ av fäste / stativ	Magnetisk väggmontering