


MERKMALE

- Helles, flimmerfreies und gleichmäßig verteiltes Licht
- Einstellbare Helligkeit über Notfall-, DALI-, Schaltdim- und -1-10-V-Optionen
- Leicht und haltbar
- Kostengünstig und energieeffizient
- Stilvolles, minimalistisches Design

LED-Deckenleuchte von RS Pro, 36 W, LED-Tafel, 220 → 240 V, 595 mm lange RS Pro Deckenleuchten

RS Best.-Nr. 179-7628

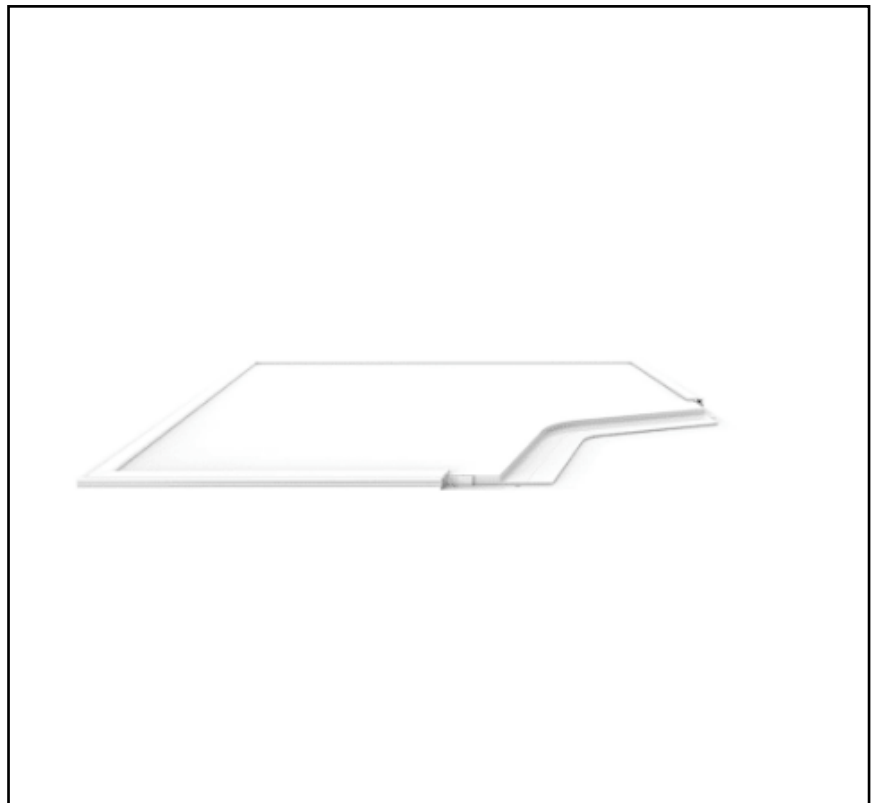

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Wir stellen vor: Die Serie Panel - Light von RS Pro, eine wirtschaftliche und vielseitige Lösung für alle Büro- und Korridorumgebungen. Die RS Pro-Leuchtplatten verfügen über "Plug-and-Play"-Treiber für eine schnelle Installation in Deckenraster. Dies sorgt dafür, dass die Panels einfach, schnell und effizient installiert werden können.

Allgemeine Spezifikationen

Typ	LED-Tafel
Lampentyp	LED
Farbtemperatur	6000K
Lebensdauer	30000h
Antikorrosiv	Nein
PIR im Lieferumfang enthalten	Nein
Anwendungen	Deckenleuchten sind eine sehr gängige Art von Leuchten, die an der Decke angebracht werden können in: Industriebereichen; Parkhäusern; Werkstätten, Lagerhäusern und Fabriken; Garagen
Baugewerbe	Metall
CRI	>80
Dimmbar	Ja

Elektrische Spezifikationen

Wattleistung	36W
Nennspannung	220 V bis 240 V
Elektrische Klasse	2
Leistungsfaktor	>0.9

Mechanische Spezifikationen

Länge	595m
Breite	595mm
Tiefe	10mm
Gewicht	36kg
Strahlwinkel	120°
Lichtstrom	3500lm
RA	>80

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	RoHS-Konformitätszertifikat
-----------------------------------	-----------------------------