


MODELL B 50 SET

Artikel-Nr.: 75 11 002 000 SB-verpackt
75 11 107 000 im Gerätekofter

- Netzunabhängig, mit aufladbaren Nickel-Cadmium-Batterien
- In 9 Sekunden lötbereit
- *) Bis zu 350 Lötstellen bei fortlaufenden Lötungen, mit Wärmeregulierung durch Ein- und Ausschalten
- Bis zu 100 Lötstellen mit jeweils erneuter Anheizung pro Lötstellenpaar
- Lötstellenbeleuchtung (wahlweise 1 oder 2 Lampen aufsteckbar)
- Aufladung über Nacht in ca. 8 Stunden, bzw. während den Arbeitspausen
- Ladekontroll-Anzeige eingebaut, ein Überladen ist nicht möglich
- Mit Einschaltsperrre gegen ungewolltes Einschalten
- Einschalt-Kontrollanzeige
- Lötspitzen-Temperatur ca. 350° C
- Dauerlötspitze geschützt gegen Verschleiß und Oxydation
- Keine störenden Fremdspannungen beim Löten
- Gewicht: 160 g (SB-verpackt 510 g) (im Gerätekofter 1095 g)

*) Erreichbar beim Löten von Anschlußdrähten 0,5 mm Ø an elektronischen Bauteilen, ohne Nachladen der Batterien. Die Lötstellenbeleuchtung reduziert die Lötleistung um ca. 7 % pro Beleuchtungskörper. Die Summe der Einschaltzeit pro Batterieladung beträgt ca. 13 Minuten.

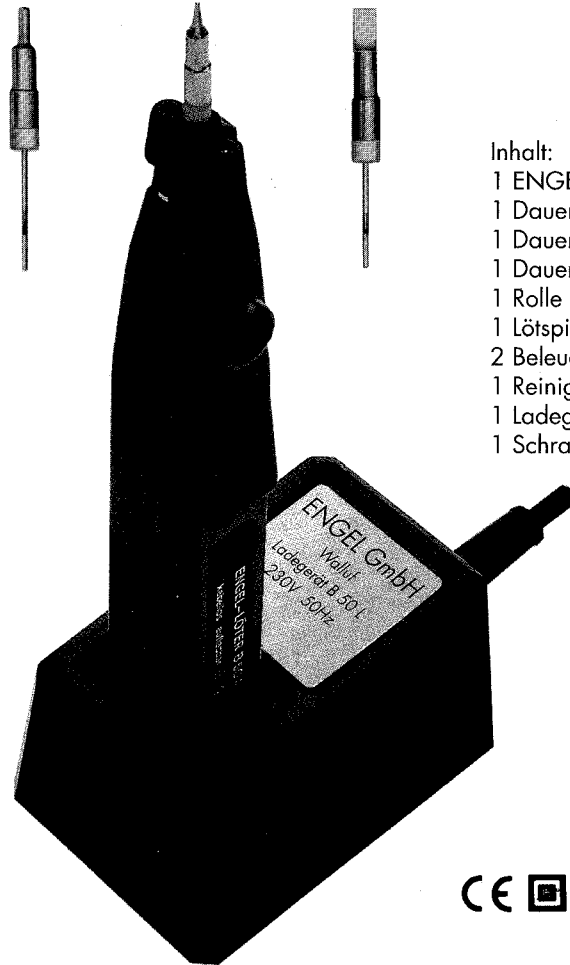


Inhalt:

1 ENGEL-LÖTER	TYP B 50 A
1 Dauerlötspitze	TYP B 50 D
1 Dauerlötspitze	TYP B 50 H
1 Dauerlötspitze	TYP B 50 G
1 Rolle Lötzinn ca. 4 g	
1 Lötspitzenabdeckung	TYP B 50 T
2 Beleuchtungskörper	TYP B 50 E
1 Reinigungsschwamm	TYP B 50 R
1 Ladegerät	TYP B 50 L
1 Schraubendreher	




ZUBEHÖR

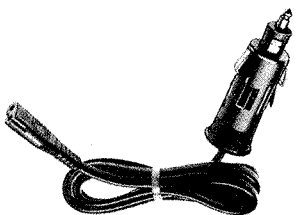

LADEKABEL B 50 K

Artikel-Nr.: 70 78 001 000

- Zum Aufladen des ENGEL-Lötters B 50 SET an 12-V-Gleichspannungsanlagen
- Der Stecker des Ladekabels ist für alle in Kraftfahrzeugen und Booten üblichen Niederpannungs-Steckbuchsen sowie für Zigarettenanzünderfassungen, mit Minuspol an Masse, passend.
- Durch den geringen Ladestrom von 0,15 A wird die Fahrzeugbatterie während einer 8-stündigen Aufladung auch bei abgeschaltetem Motor nur unwesentlich entladen.

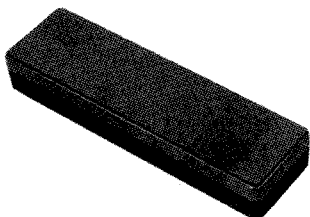

SERVICE-BOX B 50 B

Artikel-Nr.: 75 38 000 000

- Zur sicheren Aufbewahrung des ENGEL-Lötters B 50 SET in der Werkzeugtasche
- Als geschützte Ablage des ENGEL-Lötters B 50 SET während des Aufladens in Kraftfahrzeugen und Booten
- Das unentbehrliche, bruchfeste Etui mit dem praktischen Sicherheitsverschluß
- Lötgerät, Lötspitze, Schraubendreher und Reinigungsschwamm haben in der Service-Box ihren festen Platz.

ERSATZLÖTSPITZEN UND ERSATZTEILE FÜR ENGEL-LÖTER MODELL B 50 SET + S 50



Dauerlötspitze Typ B 50 D
für Lötarbeiten bis 2,5 mm²
Artikel-Nr.: 77 51 001 000



Dauerlötspitze Typ B 50 H
für Lötarbeiten bis 1,5 mm²
Artikel-Nr.: 77 54 001 000



Dauerlötspitze Typ B 50 G
für Lötarbeiten bis 6 mm²
Artikel-Nr.: 77 53 001 000



Beleuchtungskörper Typ B 50 E
Artikel-Nr.: 70 77 000 000



 
Beleuchtung Typ B 50 M
Artikel-Nr.: 70 76 001 000



Lötspitzenabdeckung Typ B 50 T
Artikel-Nr.: 70 76 000 000



Reinigungsschwamm Typ B 50 R
Artikel-Nr.: 70 73 000 000



Ladegerät Typ B 50 L
Artikel-Nr.: 75 31 000 000
Elektrischer Aufbau nach VDE 0551
Netzspannung: 230 V; 50 Hz
Abmessungen: 87 x 60 x 50 mm