

产品参数表

规格



iINT125隔离开关, 4P, 63A

A9S68463

主要信息

产品类型	负荷开关
产品短名	iSW
开关应用	隔离 控制
极数	4P
使用类别	AC-22A
隔离功能	适用

补充信息

额定工作电流 [Ie]	63 A 在...上 400 V AC 50/60 Hz
额定工作电压 [Ue]	415 V AC 50/60 Hz
闭合容量 [Icm]	4.2 kA 单独隔离开关
额定短时耐受电流 [Icw]	1260 A 在 1 s 符合 IEC 60947-3
额定绝缘电压 [Ui]	500 V AC 50/60 Hz
◆◆定冲击耐受电压 [Uimp]	6 kV 符合 IEC 60947-3
控制类型	手柄
本地信号指示	开/关指示
触点位置指示	有
安装类型	固定式
安装方式	DIN 导轨安装
与母线兼容性	兼容 上接线或下接线:
宽度 (9mm的倍数)	8
高度	94 mm
宽度	72 mm
深度	78.5 mm
机械寿命	20000 次
电气寿命	15000 次
接线能力	隧道式端子 上接线或下接线 1...35 mm² 单股硬线 不带接线端子 适用 1 电缆 隧道式端子 上接线或下接线 1...25 mm² 软线 (可选) 带或者不带箍线端子 适用 1 电 缆
剥线长度	14 mm
紧固力矩	3.5 N.m

免责声明：本文档不代替或不用于确定任何产品的适用性或兼容性

环境

符合标准	IEC 60947-3 GB 14048.3
产品认证	CE CCC
IP 保护等级	IP20 conforming to IEC 60529
污染等级	3 符合 IEC 60947-3
抗湿热性	2
相对湿度	95 % 在...上 55 °C
运行温度	-25...60 °C
贮存环境温度	-40...85 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	7.088 cm
Package 1 Width	7.296 cm
Package 1 Length	9.206 cm
Package 1 Weight	310.9 g
Unit Type of Package 2	BB1
Number of Units in Package 2	3
Package 2 Height	9.5 cm
Package 2 Width	21.9 cm
Package 2 Length	8.5 cm
Package 2 Weight	1.001 kg
Unit Type of Package 3	CAR
Number of Units in Package 3	33
Package 3 Height	25.9 cm
Package 3 Width	28.4 cm
Package 3 Length	38.5 cm
Package 3 Weight	11.5 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------

可持续

Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)



透明

健康安全绩效

✔ Toxic Heavy Metal Free

✔ Mercury Free

✔ Rohs Exemption Information [支持](#)

Reach法规 [REACH 声明](#)

欧盟Rohs指令 [符合](#)
[欧盟ROHS声明](#)


中国 Rohs 管理办法 [中国 ROHS 声明](#)
自主符合中国 ROHS (中国 ROHS 管控范畴之外的产品)

环境披露 [产品环境文件](#)

流通资料 [无需具体的回收操作](#)

尺寸图

尺寸(mm)

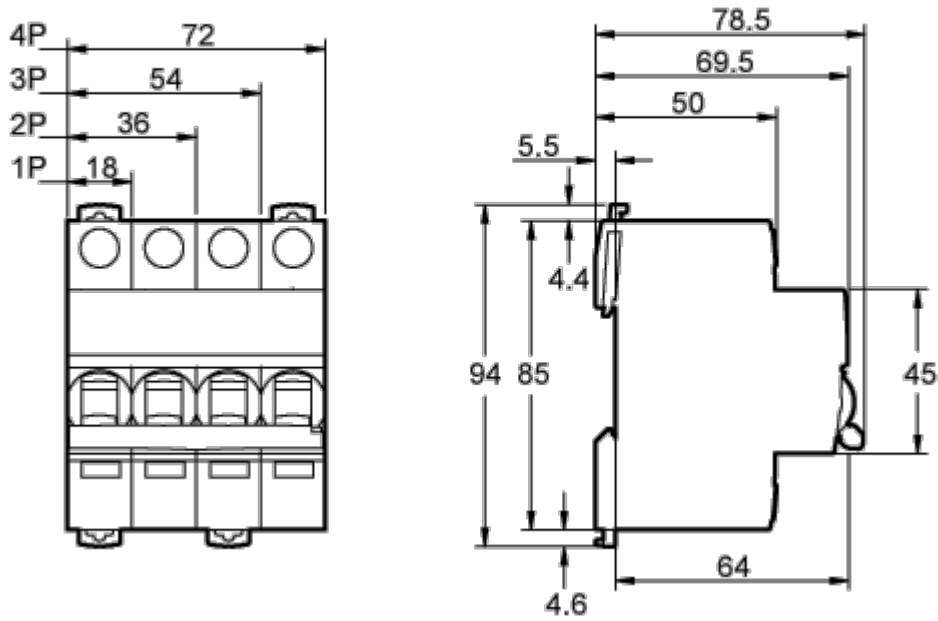

线路图

