

# W58-XC4C12A-2 ✓ 有效

Potter & Brumfield | Potter & Brumfield W58

TE 内部编号 4-1393249-2

Circuit Breakers, Thermal, Series Trip, White, Operating Voltage 250 VAC, Operating Voltage 50 VDC, 2A Current Rating, 1 Pole, Potter & Brumfield W58

[在 TE 官网查看>](#)



继电器、接触器和开关 > 断路器



断路器类型: 热控

电路功能: 串联跳闸

照明: 否

致动器颜色: 白色

工作电压: 250 VAC

## 产品特性

### 产品类型特性

发光类型	不发光
致动器类型	推动以重设
端子配置	6-32 螺钉 90° (螺钉已安装)
断路器类型	热控
照明	否

### 结构特性

直径	.47 - .48 (直径) in
电路功能	串联跳闸
极数	1

### 电气特征

工作电压	50 VDC
额定电流	2 A
中断能力	2000A @ 50VDC or 1000A @ 250VAC

### 主体特性

致动器颜色	白色
-------	----

### 接触件特性

200% 时的动作时间	10 - 45 seconds
-------------	-----------------

### 机械附件



安装五金件封装

已装配至衬套

安装套管

15/32 x .3" [7.62 mm] 长，黑色

安装选项

滚花螺母/锁紧垫圈

### 识别标记

冲压标记类型

黑色速率标记

### 产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU

符合且适用豁免

欧盟ELV指令2000/53/EC

不符合

中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令

受限材料超出阈值

欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006

欧洲化学品管理局最新发布的SVHC候选清单: 2023年1月 (233)

SVHC候选清单的声明更新至: 2022年6月 (224)

超过限值的SVHC:

Cadmium oxide (1.48% in Component)

物品安全使用说明:

使用所需的个人防护装备。使用本产品时不要进食、饮水或吸烟。如果可能，请回收再利用，如需废弃处置，请遵守当地有关法规。

卤素含量

低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I &lt; 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC

焊接工艺能力

不适合采用焊接工艺

#### 产品合规免责声明


此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

### 配套部件




TE 产品编号 4-1393247-9  
55-001B=NUT,.468-32,HEX,.567,B

### 该系列中的其他产品 | Potter & Brumfield W58

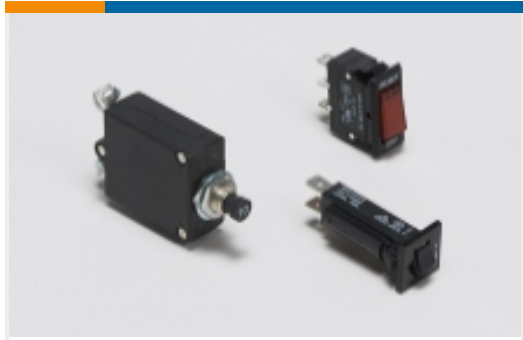


断路器(30)

### 客户还购买了

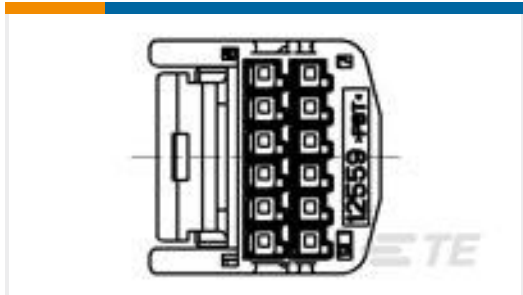

TE 产品编号1746872-1  
0.64mm 12POS PLUG ASSY

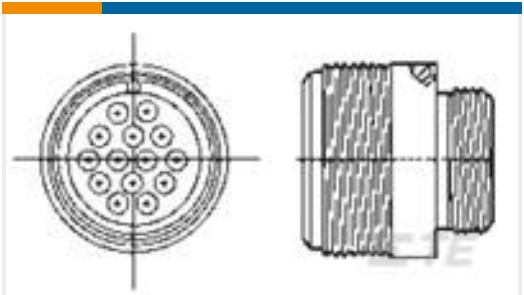

TE 产品编号213650-1  
CPC 20-14 FREE HANGING RCPT



TE 产品编号2-6609006-2  
3EJT1=F8134



TE 产品编号1-1625963-5  
HSA5 1R0 5%




TE 产品编号5-747908-2  
15 Plug Solder Cup, Gold Flash



TE 产品编号5-747904-2  
9 Plug Solder Cup, Gold Flash,



TE 产品编号5207952-1  
KIT SCREWLOCK FEMALE

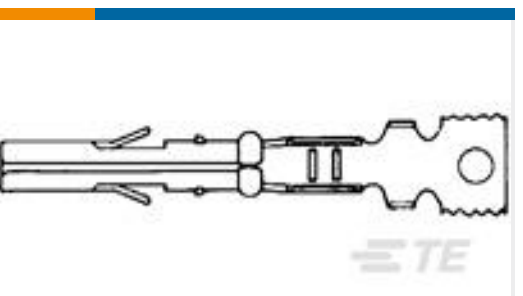

TE 产品编号794001-2  
MR RECPT AU PHBZ LP 26-24



TE 产品编号4-1393249-0  
W58-XC4C12A-10=W58



TE 产品编号4-1393249-6  
W58-XC4C12A-30=W58



## 文档

### CAD 文件

#### 3D PDF

3D

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1393249-2\\_K.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1393249-2\\_K.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

#### 下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_4-1393249-2\\_K.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

### 数据表/目录页

[W58 Push To Reset Only Thermal Circuit Breaker](#)

英文版本

[Flyer - UL1500 Ignition Protected Circuit Breakers](#)

英文版本

### 机构认证

[UL](#)

英文版本