


E21137



Câble de raccordement Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

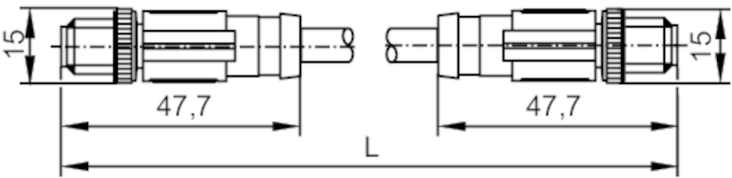

| Application                                                                                                                                                              |      |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|
| Caractéristique spécifique                                                                                                                                               |      | contacts dorés; câble blindé |
| Version                                                                                                                                                                  |      | câble Ethernet, codage D     |
| Données électriques                                                                                                                                                      |      |                              |
| Tension d'alimentation                                                                                                                                                   | [V]  | 48 AC / 60 DC                |
| Classe de protection                                                                                                                                                     |      | III                          |
| Courant de sortie total                                                                                                                                                  | [A]  | 4                            |
| Conditions d'utilisation                                                                                                                                                 |      |                              |
| Température ambiante                                                                                                                                                     | [°C] | -25...70                     |
| Indice de protection                                                                                                                                                     |      | IP 65; IP 67                 |
| Données mécaniques                                                                                                                                                       |      |                              |
| Poids                                                                                                                                                                    | [g]  | 687                          |
| Matière du corps                                                                                                                                                         |      | TPU                          |
| Matière écrou moleté                                                                                                                                                     |      | zamac, nickelé               |
| Remarques                                                                                                                                                                |      |                              |
| Unité d'emballage                                                                                                                                                        |      | 1 pièces                     |
| Raccordement électrique - connecteur                                                                                                                                     |      |                              |
| Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm; Prolongateur blindé: blindage raccordé |      |                              |
|                                                                                                                                                                          |      |                              |


## Câble de raccordement Ethernet

VSTGN040ZDS0010L04STGN040ZDS

### Raccordement électrique

Câble: 10 m, PVC, vert, Ø 6,5 mm, blindé; PROFINET; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

### Raccordement

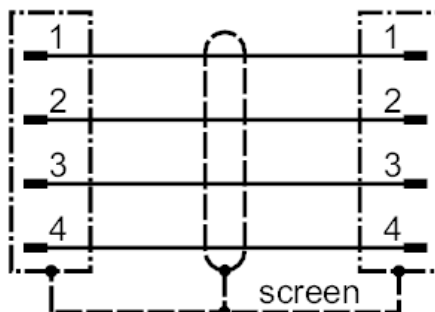

### Raccordement électrique - connecteur

Connecteur: 1 x M12, droit; codage: D; Corps: TPU, noir; Verrouillage: zamac, nickelé; Contacts: doré; Couple de serrage: 0,4 Nm;  
Prolongateur blindé: blindage raccordé

