


MERKMALE

- Rechteckige Form
- Abmessungen: 150 x 300 mm
- Besteht aus 5 einzelnen Elementen
- Kann zu einer einzelnen 150-x-300-mm-, 30-V-dc-150-W-Einheit verbunden oder einzeln verwendet werden

Silikon-Heizmatte von RS Pro, 150 W, 150 x 300 mm, 30 V dc

RS Best.-Nr. 731-388

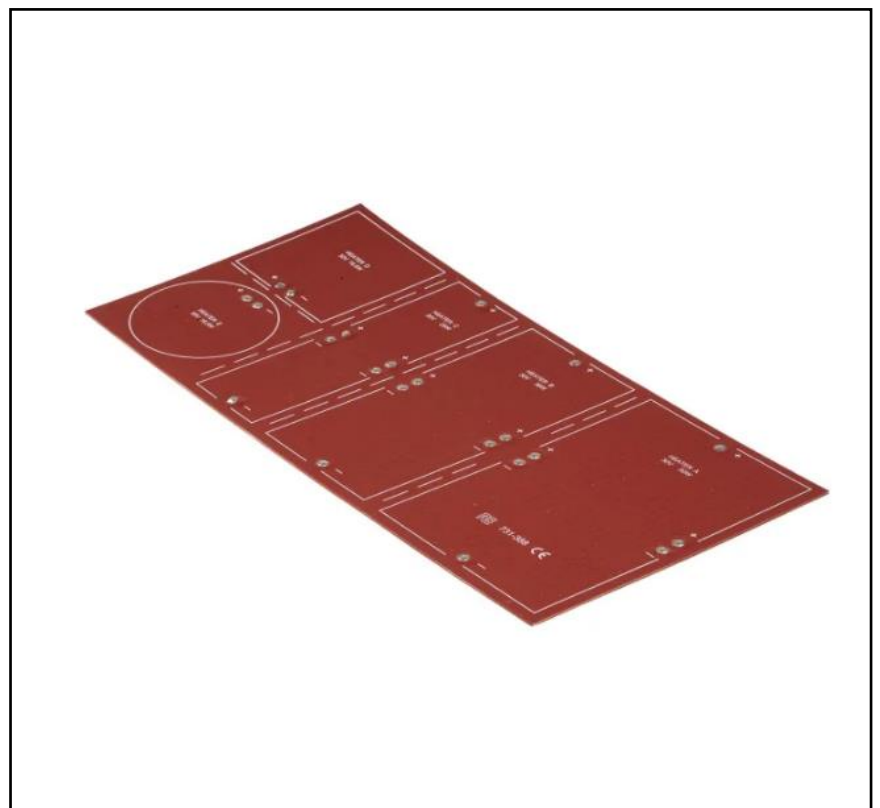

Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Die Silikon-Heizmatte von RS Pro arbeitet mit einer Nennspannung von 30 V dc, einer Nennleistung von 150 W und einer Peak Temperatur-Nennspannung von +300 °C. Diese Silikon-Heizmatte in rechteckiger Form misst 150 x 300 mm. Er wurde für Bereiche entwickelt, in denen herkömmliche Heizmethoden schwer anzuwenden sind. Diese Matte ist selbstklebend und verfügt über geätzte Folienelemente, die in eine Gummimischung mit Glastuch eingebettet sind. Er verfügt über Lötanschlüsse

Allgemeine Spezifikationen

| | |
|-------------------------|--|
| Mattenform | Rechteck |
| Anwendungen | Herstellung von Heizgeräten; Automobilindustrie; GFK-Reparaturen (glasfaserverstärkter Kunststoff); Heizung von Trommeln mit niedriger/mittlerer Temperatur, Zylindern, flachen Platten, Wasserbecken oder Lebensmittelmaschinen |
| Kleberverpackung | Ja |
| Heizelement | Silikonfett |
| Kabeltyp | PTFE-isoliertes Kabel |

Elektrische Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|---------|
| Nennleistung | 150W |
| Nennversorgungsspannung | 30 V dc |

Mechanische Spezifikationen

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Rechteckige Mattengröße | 150 mm x 300 mm |
| Dicke | 1.4mm |
| Kabellänge | 500mm |

Betriebsumgebungsspezifikationen

| | |
|-----------------|--------|
| Peak Temperatur | +300°C |
|-----------------|--------|

Zulassungen

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Konformität/Zertifizierung | CE/2011/65/EU und 2015/863 |
|----------------------------|----------------------------|

