



KM 70/15 C

Formschöne Handkehrmaschine für die Reinigung von kleinen Flächen im Innen- und Außenbereich. Kehrleistung bis 2.800 qm. Geringe Schiebekräfte und sehr wendig. Staubarmes Kehren durch kontrollierte Luftführung und Staubfilter. Die Hauptkehrwalze wird beidseitig über beide Räder angetrieben und bietet daher sowohl in Links- als auch in Rechtskurven ein hervorragendes Reinigungsergebnis. Der stufenweise einstellbare Seitenbesen ermöglicht eine optimale Anpassung an den Untergrund und an das vorliegende Kehrgut. Platz sparend zu lagern und aufgrund des niedrigen Gewichts auch einfach zu transportieren.

1 Antrieb Hauptkehrwalze

- Hauptkehrwalze wird mit beiden Rädern angetrieben – für gleiches Kehrergebnis in Links- und Rechtskurven.

3 Großer Schmutzbehälter

- Einfaches Handling und Entleeren durch ergonomischen Behältergriff.

2 Einstellbarer Schubbügel

- Hohe Ergonomie durch Dreifachverstellung.
- Platzsparende Parkposition dank Einklappfunktion.

4 Kehrschaufelprinzip

- Für eine direkte Schmutzaufnahme.



KM 70/15 C

- Kehrwalzenantrieb über beide Räder
- Klappbarer Schubbügel
- Seitenbesen 4-fach verstellbar

Technische Daten

Bestell-Nr.	1.517-151.0	
EAN-Code	4039784718067	
Antrieb	Manuell	
Max. Flächenleistung	m²/h	2800
Arbeitsbreite	mm	480
Arbeitsbreite mit 1 Seitenbesen	mm	700
Behältervolumen brutto/netto	l	42 / 20
Gewicht	kg	20
Abmessungen (L x B x H)	mm	1300 x 810 x 1040
Verpackungsgewicht	kg	23,14
Verpackungsmaße (L x B x H)	mm	795 x 400 x 935

Ausstattung

Kehrtrieb manuell	■
Schubbügel klappbar	■
Kehrschaufelprinzip	■
Außeneinsatz	■
Inneneinsatz	■
■ Im Lieferumfang enthalten.	

KM 70/15 C 1.517-151.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Standardkehrwalze								
Standardkehrwalze	1	6.907-041.0		480 mm			Nässefeste Universalbeborstung, lange Lebensdauer für alle Oberflächen geeignet.	■
Hauptkehrwalze weich								
Hauptkehrwalze weich	2	6.903-995.0		480 mm			Kehrt Feinstaub auf allen Oberflächen im Innen- und Außenbereich.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.


KM 70/15 C 1.517-151.0



		Bestell-Nr.	Einbau ab Werk	Länge / Breite	Durchmesser	Preis	Beschreibung	
Seitenbesen Standard								
Seitenbesen Standard	1	6.966-005.0			330 mm		Standard-Seitenbesen mit nässefester Universalborstung für normale Verschmutzungen auf allen Oberflächen. Lange Lebensdauer.	■

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

KM 70/15 C 1.517-151.0

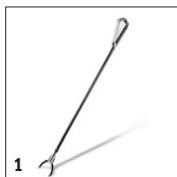

		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
Zubehör Home-Base								
ABS Grossschmutzzange	1	2.640-908.0					Zum Aufsammeln von Müll.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.