

# Ruban de masquage résistant aux UV 3M™ 2814

## Conçu pour résister aux UV et s'enlever sans trace.

Conçu pour résister à la lumière ultraviolette (UV), le ruban de masquage résistant aux UV 3M™ 2814 constitue un excellent choix pour les travaux de groupement, de maintien, d'étanchéité, de masquage de peinture et de protection des surfaces, à l'intérieur comme à l'extérieur. En effet, le ruban s'enlève proprement de la plupart des surfaces avec peu ou pas de résidus sur les bords pendant 14 jours, même après une exposition à l'extérieur. Il adhère à une grande variété de substrats et résiste à des températures pouvant atteindre 79 °C pendant 30 minutes. Grâce à sa facilité de déroulement et d'arrachage à la main, cette solution économique sera appréciée pour une grande variété d'applications de masquage, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur.



### Résistance aux UV

Ce ruban de papier crêpé résistant aux UV conserve ses performances en extérieur jusqu'à 14 jours.



### Enlèvement sans trace

S'enlève proprement de la plupart des surfaces en laissant peu ou pas de résidus sur les bords jusqu'à 14 jours.




### Des lignes de peinture professionnelles

Permet d'obtenir des lignes de peinture nettes, même après une exposition aux conditions extérieures.



### Force de maintien

Adhère à une grande variété de substrats et épouse les surfaces irrégulières.

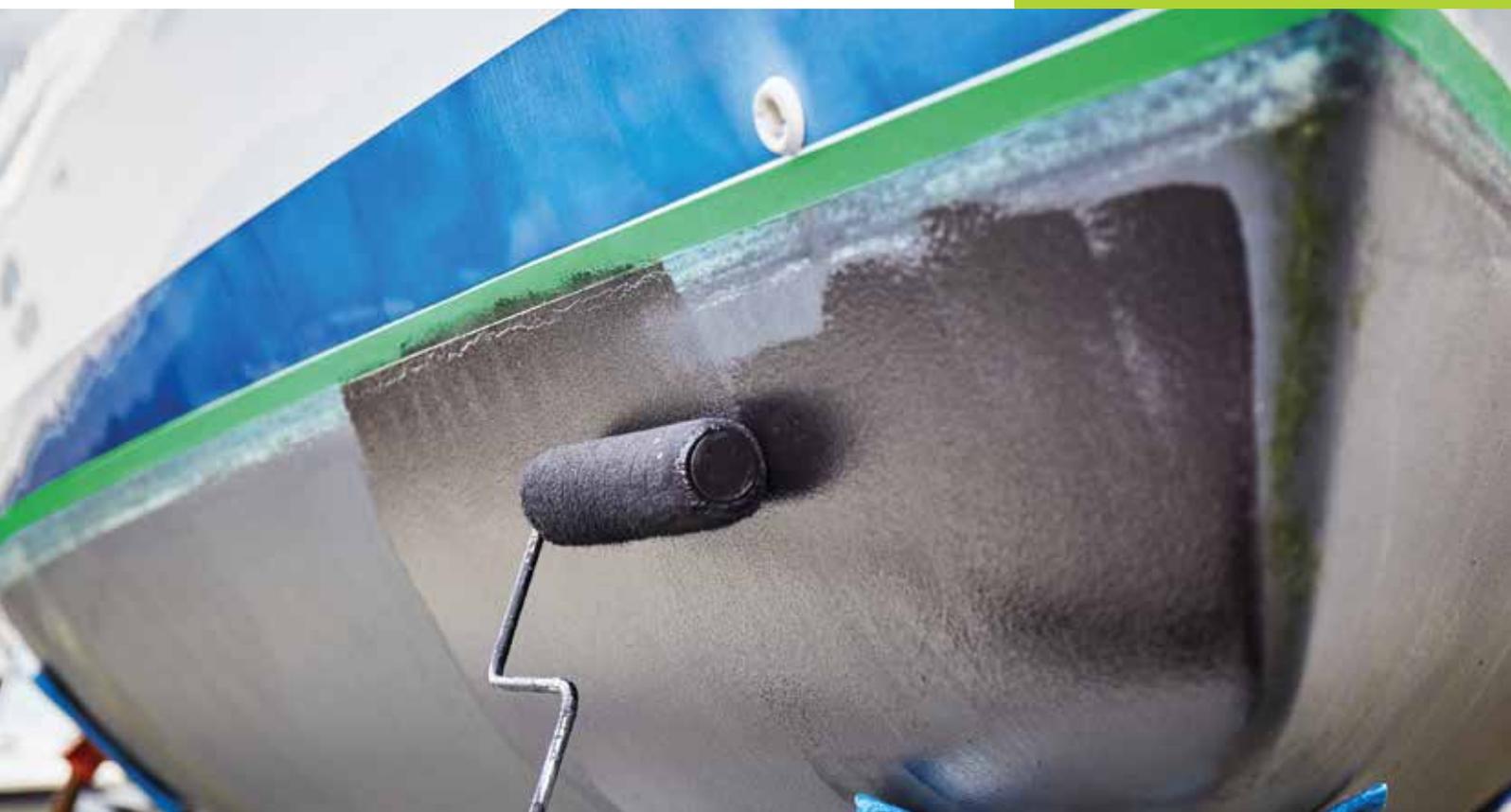

# Performance de résistance aux UV polyvalente pour les travaux de masquage à l'intérieur comme à l'extérieur.



Le ruban de masquage résistant aux UV 3M™ 2814 offre 14 jours de résistance aux UV sans compromis sur la tenue ou la qualité des lignes de peinture.

## Ruban de masquage résistant aux UV 3M™ 2814

Structure du ruban (support/adhésif)	Adhérence sur acier	Allongement à la rupture	Épaisseur totale	Largeur	Longueur	Rouleau / boîte	Couleur
Papier crêpé/ Caoutchouc	2,8 N/cm	15 %	0,12 mm	18 mm	50 m	72	Vert
				24 mm	50 m	48	
				30 mm	50 m	32	
				36 mm	50 m	36	
				48 mm	50 m	24	
				72 mm	50 m	24	
100 mm	50 m	24					



Pour en savoir plus sur les solutions de masquage 3M, veuillez cliquer ou scanner le code QR. Vous pouvez également contacter votre représentant 3M local.



### Siège social 3M en France

1 Parvis de l'innovation, CS 20203  
95006 Cergy Pontoise Cedex  
France

### 3M (Suisse) S.à r.l.

Eggstrasse 91  
CH-8803 Rüslikon  
Suisse

### 3M Belgium bvba/sprl

Hermeslaan 7  
1831 Diegem  
Belgium

**Utilisation du produit :** Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations contenues dans ce document sont basées sur des tests ou sur des essais que 3M considère comme fiables. Cependant, de nombreux facteurs indépendants de la volonté de 3M peuvent affecter l'utilisation et les performances d'un produit 3M pour une application particulière, notamment les conditions dans lesquelles le produit est utilisé, ainsi que les conditions de temps et d'environnement dans lesquelles il est mis en œuvre. Dans la mesure où ces facteurs relèvent uniquement de la connaissance et du contrôle de l'utilisateur, il est essentiel que celui-ci évalue le produit 3M afin de déterminer s'il est adapté à un usage particulier et adapté à la méthode ou application de l'utilisateur.

**Garantie et limite de recours :** 3M garantit que chaque produit 3M satisfait aux spécifications applicables, au moment de l'expédition du produit par 3M. 3M N'OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN PARTICULIÈRE, OU TOUTE GARANTIE IMPLICITE DÉCOULANT DE PRATIQUES, COUTUMES OU USAGES DU COMMERCE. Il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit 3M est adapté à l'usage particulier et à la méthode d'application choisie. Si le produit 3M est défectueux, votre seul recours et la seule obligation de 3M et du vendeur seront, à la discrétion de 3M, de réparer, de remplacer le produit ou de rembourser le prix d'achat.

**Conditions de garantie :** Sauf indication contraire dans la loi, 3M et le vendeur ne sauraient être tenus responsables de toute perte ou de tout dommage direct, indirect, spécifique, accessoire ou consécutif lié à ce produit 3M, quelle que soit la nature du droit exercé, qu'elle soit fondée sur la garantie, le contrat, la négligence ou la stricte responsabilité.

3M est une marque de 3M Company. Pensez à recycler.

© 3M 2024. Tous droits réservés.