
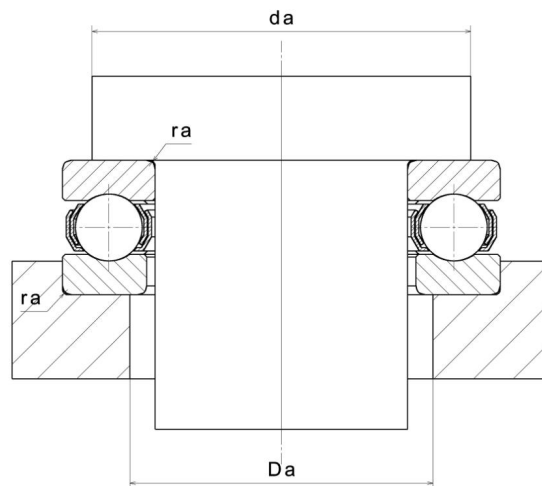


Données techniques

51115

Butées à billes simple effet

VISUEL(S)

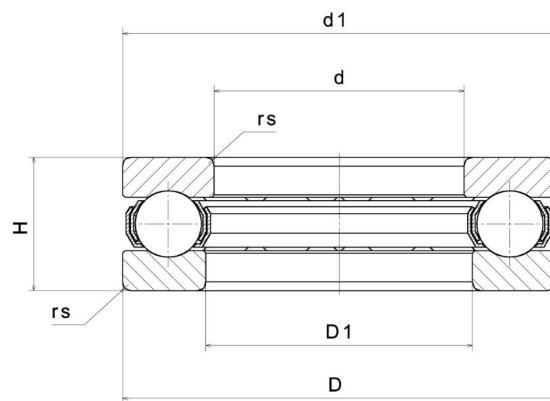

DEFINITION TECHNIQUE

Marque	NTN
d - Diamètre Intérieur	75 mm
D - Diamètre Extérieur	100 mm
T - Hauteur de butée	19 mm
rs - Rayon mini de Raccordement	1 mm
Masse	0,399 kg

PERFORMANCE PRODUIT

Ca - Capacité charge axiale dynamique	44500000 mN
C0a - Capacité charge axiale statique	136000000 mN
Cua - Charge axiale limite à la fatigue	6150000 mN
N lim - Vitesse limite Lubrification huile	19200 °/s
N lim - Vitesse limite Lubrification graisse	13200 °/s
Tmin - Température mini de Fonctionnement	233,15 °K
Tmax - Température max de Fonctionnement	393,15 °K

DIMENSIONS D'INSTALLATION

Da max - Diamètre max épaulement BE	85 mm
da min - Diamètre mini épaulement BI	90 mm

