

スペーサー
の選定

黄銅
スペーサー A

ジュラコン
スペーサー B

ステンレス
スペーサー C

スチール
スペーサー D

PPS
スペーサー E

PBT
スペーサー F

エコ
スペーサー G

アルミ
スペーサー H

ベーク
スペーサー I

ナイロン
スペーサー J

ビーク
スペーサー K

レニー
スペーサー L

LED取付
スペーサー M

D-Sub取付
スペーサー N

PTFE
スペーサー O

セラミックス・ガラス
スペーサー P

チタン
スペーサー Q

ピンヘッダー R

基板用
マウントパーツ S

インサート
ナット T

メカニカル
パーツ U

樹脂
ワッシャー V


樹脂
プッシュ W

樹脂ねじ、
ボルト、ナット X

金属ねじ、ボルト
ナット、ワッシャー Y

金属材料

C-300 (M=3用 外径φ6)		L	品番	L	品番	L	品番
		1	C-301	23	C-323	78	C-378
		1.5	C-301.5	24	C-324	80	C-380
		2	C-302	25	C-325	82	C-382
		2.5	C-302.5	26	C-326	85	C-385
		3	C-303	27	C-327	88	C-388
		3.5	C-303.5	28	C-328	90	C-390
		4	C-304	29	C-329	92	C-392
		4.5	C-304.5	30	C-330	95	C-395
		5	C-305	31	C-331	98	C-398
		5.5	C-305.5	32	C-332	100	C-3100
		6	C-306	33	C-333	105	C-3105
		6.5	C-306.5	34	C-334	110	C-3110
		7	C-307	35	C-335	115	C-3115
		7.5	C-307.5	36	C-336	120	C-3120
		8	C-308	37	C-337	125	C-3125
		8.5	C-308.5	38	C-338	130	C-3130
		9	C-309	39	C-339	135	C-3135
		9.5	C-309.5	40	C-340	140	C-3140
		10	C-310	45	C-345	145	C-3145
		11	C-311	50	C-350	150	C-3150
		12	C-312			155	C-3155
		13	C-313	52	C-352	160	C-3160
		14	C-314	55	C-355	165	C-3165
		15	C-315	58	C-358	170	C-3170
		16	C-316	60	C-360	175	C-3175
		17	C-317	62	C-362	180	C-3180
		18	C-318	65	C-365	185	C-3185
		19	C-319	68	C-368	190	C-3190
		20	C-320	70	C-370	195	C-3195
		21	C-321	72	C-372	200	C-3200
		22	C-322	75	C-375		

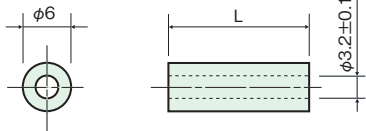

Lの公差 L=15迄±0.1 L=16~50迄±0.15
L=52~100迄±0.3 L=105より±0.4

ご注文個数 50個～
※但し、C-352～C-3200迄は、10個～