

**H10,0/22D R****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

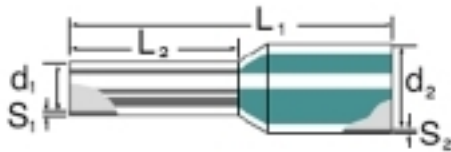

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	H10,0/22D R
Best.-Nr.	<a href="#">9019240000</a>
Ausführung	Aderendhülse, 10 mm <sup>2</sup> , 12 mm, Farbcode: DIN, rot (RAL 3020)
GTIN (EAN)	4008190075385
VPE	100 Stück

**H10,0/22D R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Technische Daten**

**Abmessungen und Gewichte**

Länge	22 mm	Nettogewicht	0,54 g
-------	-------	--------------	--------

**Produktdaten**

Leiteranschlussquerschnitt	10 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt AWG, max.	AWG 7
Kontaktflächenlänge (L2)	12 mm	Kontaktflächendurchmesser (D1)	4,5 mm
Kragendurchmesser (D2)	7,6 mm	Metallhülsendicke (S1)	0,2 mm
Kunststoffkragendicke (S2)	0,4 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 3.0	EC000005	UNSPSC	31-16-31-02
eClass 5.1	27-40-02-01	eClass 6.2	27-40-02-01
eClass 7.1	27-40-02-01		

**Zulassungen**

Zulassungen



ROHS Konform