
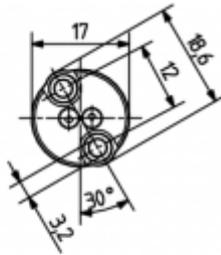


Portalampane per lampade alogene a bassissima tensione

25.104.3521

G4 / Elementi di giunzione GZ4

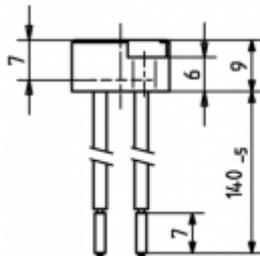

Colore Imb. Peso Codice  
antracite 500 8 g 25.104.3521.90

Collegamento: verticale

Cavi: Cu, stagnato, 0,75 mm<sup>2</sup>, con terminale,  
Isolante: silicone (max. 180° C), Lunghezza  
Fissaggio: vite

Corpo: ceramica / PPS

Contatti: Ni

- Il collegamento dei cavi deve avvenire in modo che le lamelle dei contatti non vengono sottoposte a forti sollecitazioni (pressione sui perni della lampada).
- Ulteriori esecuzioni su richiesta

T 240

10 A  
50 V