

特点

- 镀锌钢螺纹螺柱
- 硬质塑料主体
- 滚花边缘、用于提高抓持力

RS Pro 形旋钮、 M4

RS 号: 702-7526



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

旋钮可用于我们日常生活中的各种应用、并可执行多种功能、从用作固定手柄到用于拧紧、松动、调整、夹紧和推入其他组件或设备。它们可用于各种应用、从工业和建筑机械到音频和视觉设备。

插入式旋钮： M4 x 20mm RS [7027526.](#))、 M5 x 15mm RS [7027535.](#))、 M5 x 20mm RS [7027538.](#))、 M5 x 10mm RS [7027532.](#))、 M5 x 20mm RS [7027541.](#))、 M6 x 10 mm (R [7027544.](#))、 M6 x 10mm RS [7027548.](#))、 M6 x 20 mm (R [7027557.](#))、 M8 x 20 mm (R [7027550.](#))、 M8 x 30mm RS [7027554.](#))。

一般规格


螺纹	M4
旋钮形状	滚花
安装类型	螺纹螺柱
主体材料	塑料
插入材料	钢
颜色	黑色
表面	光泽
应用	制造、音频设备、 Visual 设备、维护

机械规格

螺纹直径	4mm
螺纹长度	20mm
旋钮直径	18mm
孔直径	6mm
孔长度	6mm

认证

合规性 / 认证	en 61340
----------	----------

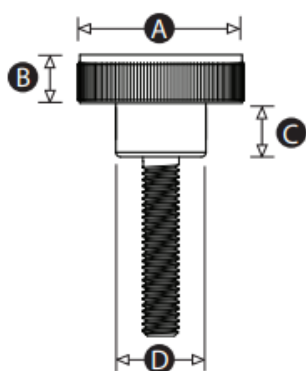

Part No.	A	B	C	D	Thread size	Thread length (mm)
7027526	18	6	6	6	M4	20
7027535	18	6	6	6	M5	15
7027538	18	6	6	6	M5	20
7027532	22	6	7	12	M5	10
7027541	22	6	7	12	M5	20
7027544	22	6	7	12	M6	10
7027548	26	7	7	15	M6	10
7027557	26	7	7	15	M6	20
7027550	26	7	7	15	M8	20
7027554	26	7	7	15	M8	30