

**Anwendung:** Verteilerkasten für eine angemessene Elektrizitätsverteilung, bequemes Öffnen und Schließen des Stromkreises mit einem höheren Sicherheitsschutz, kann intuitiv den leitenden Zustand des Stromkreises anzeigen. Bei Störungen im Stromkreis ist dies für die Wartung hilfreich.

**Lieferumfang:** Zählerschrank- und Türmontageplatte, Dreifaches Verriegelungssystem, Platte für Kabelverschraubungen, Dichtung und Befestigungszubehör.

**Standardkonfiguration:** Lackierte Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung mit strukturierter Oberfläche


**Farbe:** RAL7032 oder RAL7035

**Schutzniveau:** IP66

**Gegen mechanische Stöße:** IK10

**Stärke:** Zählerschrank und Tür; Stahlblech 1,2 mm bis Größe ST6 820, dann 1,5 mm

**Montageplatte:** Verzinkter Stahl 1,5 mm bis Größe ST6 820, dann 2,0 mm

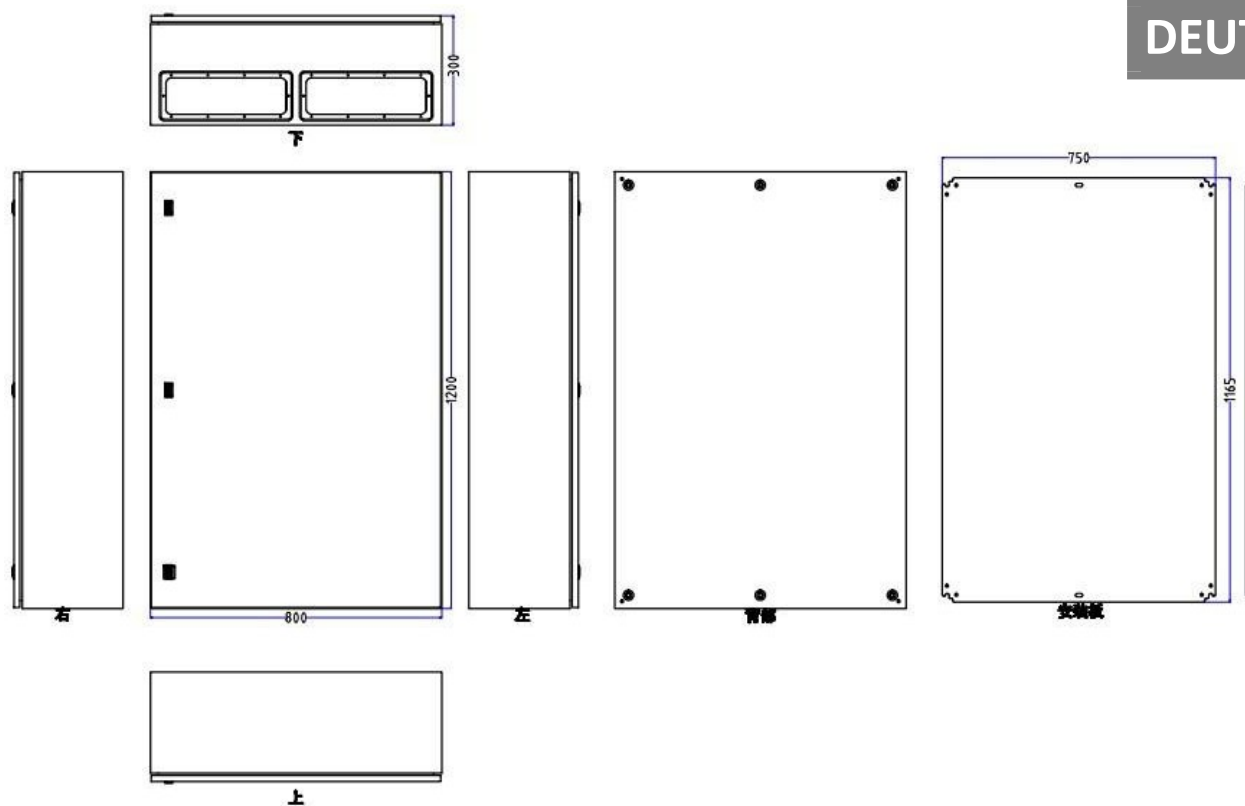

Best.-Nr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe	Tafel-/ Türstärke (mm)	Stärke der verzinkten MP (mm)	Bruttogewicht
7755366	Wandanschlusskasten aus Weichstahl gemäß IP66, 1000 x 600 x 260 mm RAL7032, Wandmontagehalterungen: 4 mm	1000	600	260	1,5	2	28,94
7755375	Wandanschlusskasten aus Weichstahl gemäß IP66, 1000 x 800 x 260 mm RAL7032, Wandmontagehalterungen: 4 mm	1000	800	260	1,5	2	36,77
7755372	Wandanschlusskasten aus Weichstahl gemäß IP66, 1200 x 600 x 300 mm RAL7032, Wandmontagehalterungen: 4 mm	1200	600	300	1,5	2	35,56
7755378	Wandanschlusskasten aus Weichstahl gemäß IP66, 1000 x 800 x 300 mm RAL7032, Wandmontagehalterungen: 4 mm	1000	800	300	1,5	2	38,26
7755381	Wandanschlusskasten aus Weichstahl gemäß IP66, 1200 x 800 x 300 mm RAL7032, Wandmontagehalterungen: 4 mm	1200	800	300	1,5	2	44,9