


chape à rotule SGS-M12X1,25

N° de pièce: 9262

★ Programme standard

avec écrou hexagonal, pour fixation de vérin orientable sur palier sphérique (côté tige), selon DIN ISO 8139.

FESTO

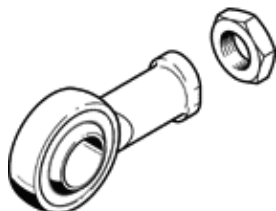

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M12x1,25
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	129 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau bague extérieure	Laiton
Matériau corps	Acier zingué
Matériau bague intérieure	Acier
Matériau écrou	Acier zingué