
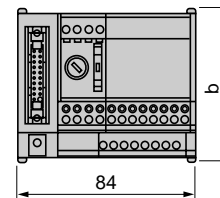
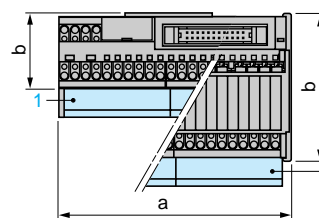
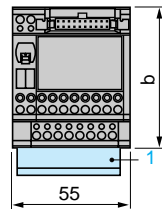


Vue de côté commune

ABE 7H20E●●●
ABE 7H32E●●●

ABE 7H16C●●/ABE 7H16CM●●,
ABE 7●16M111/ABE 7●16T111

ABE 7H16R50, ABE 7H12R50,
ABE 7H08R1●, ABE 7H08R21,
ABE 7R08S111/S111E,
ABE 7H08S21, ABE 7CPA21/40/412

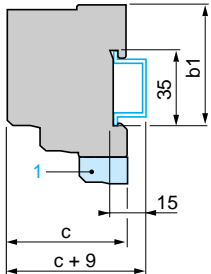

ABE	7H20E/7H32E●●●
b	67
b1	56
c	59

ABE	7H16C●●, 7●16M111, 7H16CM●●	7●16T111
a	106	110
b	49	89
b1	41.5	58
c	60	54




ABE	7H16/12/08●●● 7R08S111●	7CPA21/410/412
b	70	77
b1	58	58
c	58	58

1 Bornier shunt additif ABE 7BV10/7BV20

Vue de côté commune

ABE 7H16R2●, ABE 7H12R2●, ABE 7H16R3●,
ABE 7H16R1●, ABE 7H12R1●, ABE 7H12S21,
ABE 7H16S2●, ABE 7R16S11●, ABE 7R08S210,
ABE 7S08S2B0, ABE 7CPA02, ABE 7CPA03
ABE 7S16S1B2, ABE 7R08S216

ABE 7R16S21●, ABE 7H16●43
ABE 7S16S2B0/S2B02E,
ABE 7S16E2●●/S16E2●●E,
ABE 7S08S2B1/S08S2B1E
ABE 7CPA31

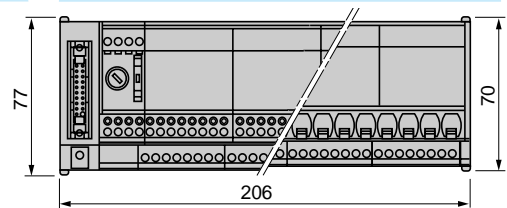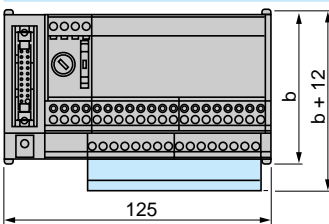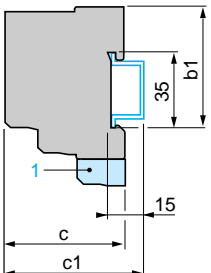




ABE	7●●●●●	7●R08S210●, 7S16S1B2●, 7R08S216
b	70	77
b1	58	58
c	58	58

Toutes les embases	
b1	
c	58

1 Bornier shunt additif ABE 7BV10/7BV20

ABE 7R16T2●●, ABE 7P16T2●●

ABE 7CPA01, ABE 7CPA11/CPA12/CPA13

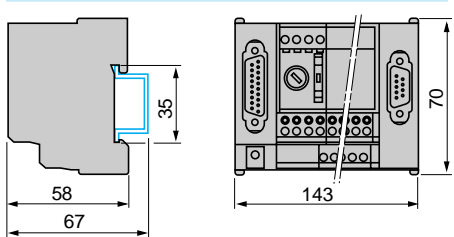
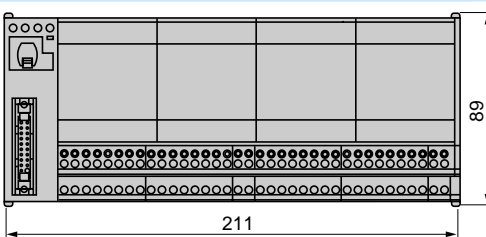
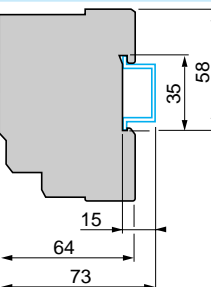


Nota : Les détails de la vue de face sont ceux de l'ABE 7CPA01.


ABE 7R16T3●●, ABE 7P16T3●●, ABE 7P16F31●

ABE 7P08T330


Vue de côté commune

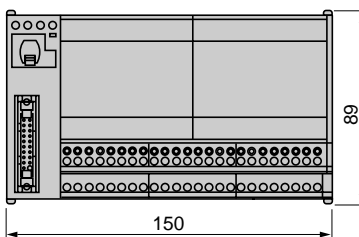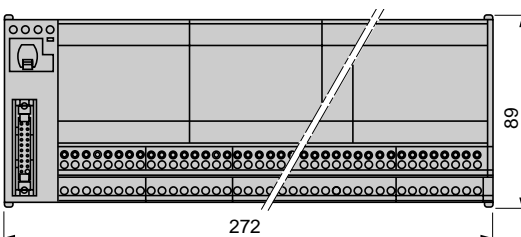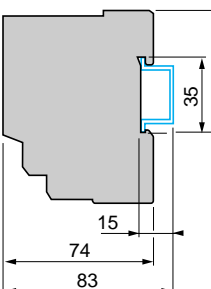


ABE 7ACC02

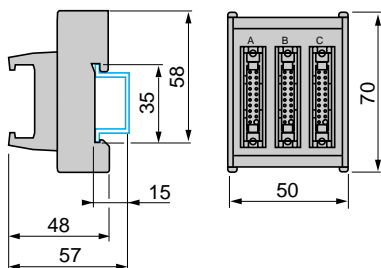

ABE 7ACC03

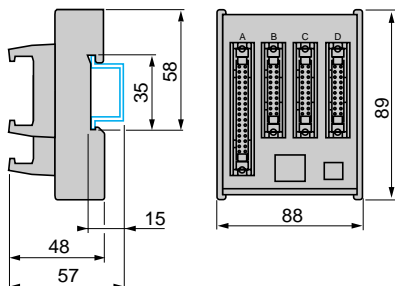


ABE 7ACC04, ABE 7ACC05 ABE 7ACC10, ABE 7ACC11

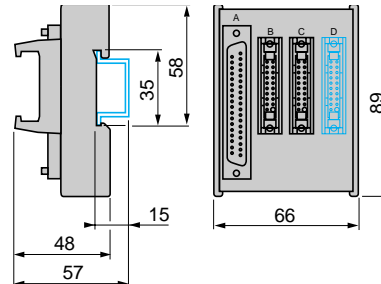


Nota : Dessin représentant ABE 7ACC04 et ABE 7ACC05


ABE 7ACC80

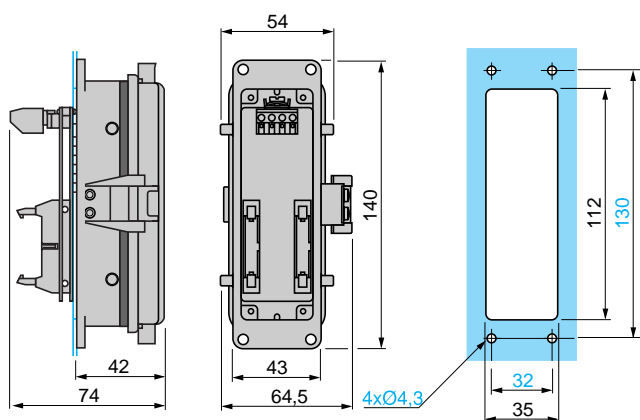


ABE 7ACC82, ABE 7ACC83

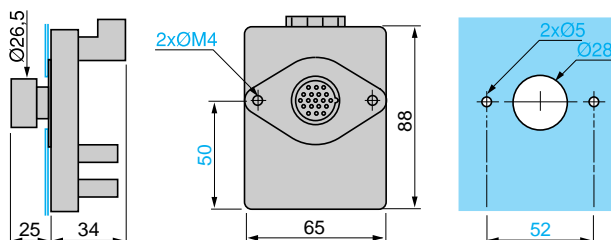


ABE 7ACC84

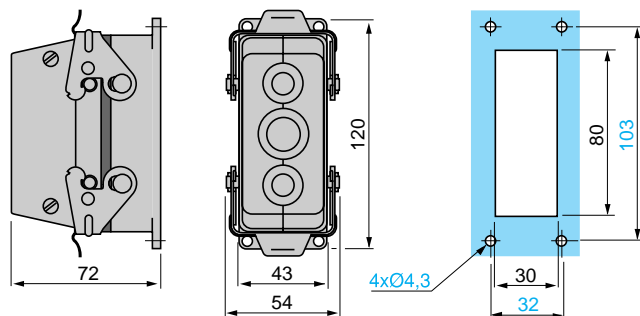

ABE 7TES160

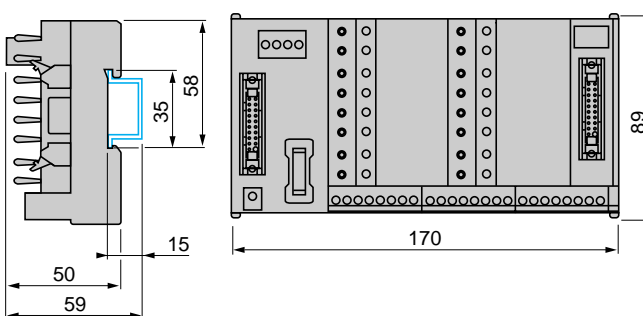

Entraxes de fixation des embases avec le kit de fixation ABE 7ACC01

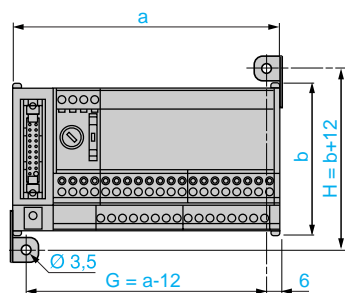

ABE 7	G	H
ACC02	38	82
ACC03	53	101
ACC04	53	101
ACC05	53	101
ACC10/11	53	101
H08R●●	72	82
H08S21	72	82
H12R50	72	82
H16R50	72	82
R08S111	72	82
CPA01	131	82
CPA02	113	82
CPA1●	131	82
CPA03	113	82

ABE 7	G	H
H12R1●	113	82
H12R2●	113	82
H16R1●	113	82
H16R2●	113	82
H16R3●	113	82
H12S21	113	82
H16S21	113	82
R08S210	113	82
R16S111	113	82
R16S21●	194	82
S08S2B0	113	82
S08S2B1	194	82

ABE 7	G	H
H16F43	194	82
H16S43	194	82
S16E2●●	194	82
S16S1B2	113	82
S16S2●●	194	82
R16T2●●	199	101
P16T2●●	199	101
R16T3●●	260	101
P08T330	150	101
P16T3●●	260	101
P16F3●●	260	101