



Snapper slangklemmen voor leidingen en kabelbomen

- SNP-serie

TYPE	Min. Ø	Max. Ø	Breedte (W) min.	Breedte (W) max.	Breedte (W2)	Wanddikte (WT)	Materiaal	Kleur	Artikelnr.
SNP19	22,3	25,3	23,0	36,2	5,9	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	190-00090
SNP20(E)	22,7	24,7	20,0	26,0	6,0	1,80	POM	naturel (NA)	191-10209
SNP22	23,7	27,4	23,9	37,7	6,0	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	192-10220
SNP22(E)	25,3	27,3	20,0	26,0	6,0	1,60	POM	naturel (NA)	191-10229
SNP24	25,8	29,2	25,5	39,4	7,4	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10240
SNP24(E)	26,5	28,6	26,5	39,4	7,4	2,50	POM	naturel (NA)	191-10249
SNP28	29,1	33,6	25,9	41,8	7,3	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	190-00127
SNP32(E)	30,3	33,1	27,0	34,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10329
SNP32	31,2	35,8	27,3	44,4	7,3	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	192-10320
SNP34(E)	32,5	35,1	27,0	34,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10349
SNP36(E)	34,8	37,1	27,0	34,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10369
SNP38(E)	36,7	38,9	27,0	34,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10389
SNP36	37,8	44,0	32,4	53,8	7,3	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10360
SNP42(E)	41,0	44,2	32,0	45,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10429
SNP38	41,0	48,1	35,6	57,5	7,3	1,80	PA66GF13	zwart (BK)	192-10380
SNP42N	44,5	52,2	35,1	59,1	9,1	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	191-00005
SNP50(E)	48,8	52,0	32,0	45,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10509
SNP50	52,2	58,6	36,5	60,4	7,3	1,70	PA66GF13	zwart (BK)	192-10500
SNP58(E)	56,7	59,2	31,0	39,0	7,5	2,00	POM	naturel (NA)	191-10589

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.


Bevestigingszadel zelfklevend

- RB-serie met vlakke beugel

Hoofdkenmerken

- 1-delige zelfklevende bevestigingsclip voor snelle en eenvoudige montage
- clip om bekabeling, leidingwerk of slangen te geleiden zonder gebruik van bundelbanden
- vlakke kopgeometrie, voor toepassing in beperkte ruimte
- verschillende uitvoeringen voor diverse bundeldiameters

Uitgebreide informatie omtrent lijmen vindt u op pagina 118.

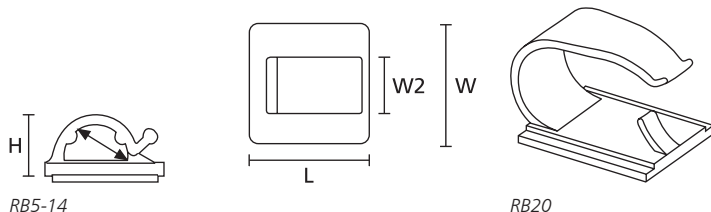

TYPE	Breedte (W)	Breedte (W2)	Lengte (L)	Hoogte (H)	Max. Ø	Materiaal	Kleur	Lijmlaag	Artikelnr.
RB20	27,0	18,0	33,0	25,0	20,0	PA66HIRHS	zwart (BK)	syntetisch rubber	151-00831
RB14	27,4	23,0	33,2	16,0	14,0	PA66	zwart (BK)	syntetisch rubber	151-00502
	27,4	23,0	33,2	16,0	14,0	PA66	naturel (NA)	syntetisch rubber	151-00505

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.