


## TAH 0663000K

- Part # : TAH 0663000K
- Description : Chisel hammer in case
- Chuck : With retaining spring
- Chuck : Hex. 10,2 mm
- Chuck type: Hexagonal shank
- Handle : Rubber cover
- Bumping run : 60 mm
- Impact rate : 3 000 bpm
- Power : 10 Joules
- Bore diameter : 19 mm
- Air consumption : 187 l/min.
- Inlet thread : 1/4" BSPF
- Hose ID : 10 mm (3/8")
- Working pressure : 6,3 bar
- Sound level : 115 dBa
- Vibrations : 14,98 m/s<sup>2</sup>
- Length : 175 mm
- Weight : 1,7 kg
- Material : Aluminium body
- Included : 5 hexagonal chisel
- Included : Connecting plugs.

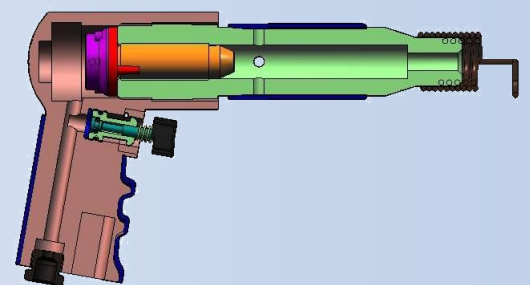

### Applications



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - [www.prevost.eu](http://www.prevost.eu)

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis