


Verfügbarkeit : Lieferbar

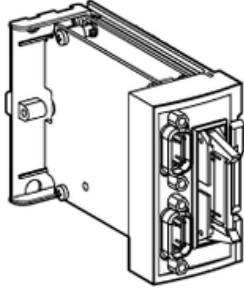

Hauptmerkmale

Produktserie	Modicon TSX Micro-Automatisierungsplattform
Produkt oder Komponententyp	Zählermodule
Eingangszahl wird gezählt	2
Zählfrequenz	40 Hz
Netzwerkfrequenz	100 Hz
Eingangsspannung	24 V DC 5 V DC
Eingangsstrom	18 mA
Eingangsspannungsgrenzen	5,5 V 5 V DC 19...30 V 24 V DC >= 2,4 V in Zustand 1 5 V DC <= 1,2 V in Zustand 0 5 V DC >= 11 V in Zustand 1 24 V DC <= 5 V in Zustand 0 24 V DC
Aktueller Zustand 0 garantiert	<= 1 mA 5 V DC <= 2 mA 24 V DC
Aktueller Zustand 1 garantiert	>= 6 mA 24 V DC >= 3.7 mA 5 V DC

Zusatzmerkmale

Reaktionszeit	1.5 ms Ereignisbearbeitung 8 ms Master-Task
Sensorstromversorgung	< 2.5 V
Leistungsaufnahme	15 mA
Logischer Eingang	Positiv
Eingangsimpedanz	0.27 Ohm 5 V DC bei Un >= 0.44 Ohm 5 V DC bei U = 2,4 V 1.4 Ohm 24 V DC bei Un
Antwortzeit	3 ms
Eingangstyp	Ohmsch 24 V DC
Eingangs-Kompatibilität	2-Draht/3-Draht Näherungsschalter 24 V DC
Produktgewicht	0,21 kg

Haftungsausschluss: Diese Dokumentation dient nicht als Ersatz für die Beurteilung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden.

Montage

Standards	IEC 1131 Typ 2 24 V DC
-----------	------------------------

Nachhaltigkeit

ROHS	Konform
------	---------

[!\[\]\(99f58673407353e96a019fbca558fd72_img.jpg\) Schneider-Electric-Konformitätserklärung](#)

Vertragliche Gewährleistung

Periode	18 Monate
---------	-----------
