

# MUB 78

Transportbox aus PP



## Produktmerkmale

- Stapelbar, leichtes Eigengewicht
- Stoßfest, kälte- und hitzebeständig
- 2 Frontklappen-Verschlüsse
- Namenschild
- Tragegriff vorn
- Verstärkter Deckel aus PP
- Optional: durch Vorhängeschloss verschließbar.

## Ausführung

- Einseitig durchgängiges Scharnier für den Deckel
- Mit 2 Tragegriffen und seitlichen Tragemulden ausgestattet
- Ohne Inhalt (leer)

## Versionen


- MUB 65
- MUB 78
- MUB 78 GT

## EAN

8024482016146



Technische Merkmale	A	B	C	D	E
mm Innenmaße	780	410	330	50	280
Gewicht Kg 6,30					
inc Innenmaße	30 11/16	16 1/8	13	1 15/16	11
Gewicht lbs 13.88					

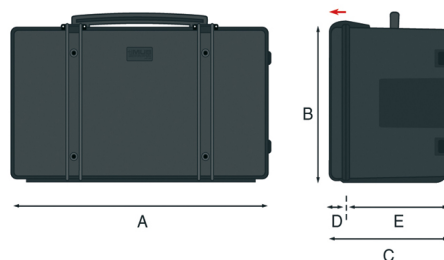

## MUB 78

Transportbox aus PP



### Beschreibung:

Transportbox aus extrem widerstandsfähigem Polypropylen.

Wasserabweisend, stoßfest, kälte- und hitzebeständig.

Im Verschlussbereich kann der Koffer mit zusätzlichen Vorhängeschloss gesichert werden.

Das Namenschild lässt sich nur im geöffneten Zustand auswechseln.

Transportmöglichkeit durch zwei Tragegriffe und einer Tragemulde (nur bei MUB78).

Trolleyfunktion durch den seitlich angebrachten Griff und den beiden Transportrollen (nur bei MUB78).

Durch sein geringes Eigengewicht und die Stapelfähigkeit ist er als idealer Alleskönner verwendbar.

# Zubehör

MUB 78



WL01



WL02



WL03



WL04



WL05



FOAM.MUB78



EXPL PADLOCK



KIT TRAY MUB



EXPL COMBILOCK



EXPL TSA.DIGILOCK



KIT03