



Les systèmes d'étiquetage à transfert thermique TLS offrent une impression permanente, rapide et nette, étiquette après étiquette. Avec l'impression à transfert thermique, plus besoin de prendre des gants avec vos consommables: celle-ci ne laisse aucune trace!

Ces systèmes reconnaissent automatiquement la taille des étiquettes et adaptent les paramètres d'impression. En outre, ils intègrent un cutter qui élimine les pertes de temps et de consommables.

Les deux imprimantes peuvent être utilisées avec une grande variété de consommables, proposés dans plus de 300 tailles d'étiquettes, dont étiquettes découpées à l'emporte-pièce, des repères auto-adhésifs, des manchons et des étiquettes en continu.

Connectez un système TLS à votre PC et utilisez le logiciel Labelmark™ pour importer des graphiques, créer des modèles, imprimer des symbologies de codes à barres et importer des listes d'étiquettes grâce aux fonctionnalités d'importation de données ASCII et ODBC.

TLS2200™

THERMAL LABELING SYSTEM

Les nombreuses caractéristiques du système TLS en font un outil idéal pour les applications électriques, datacom et industrielles:

- Système d'étiquetage portable le plus polyvalent et le plus puissant du moment
- Poids léger
- Création de codes à barres
- Mémoire interne permettant de créer et d'enregistrer des listes de légendes
- Connectivité PC via le logiciel LabelMark™ (en option)
- Mode bannière (jusqu'à 1.3 m)
- Étiquettes d'une largeur max. de 50.8 mm offrant une largeur d'impression max. de 46 mm
- Longueur fixe et impression par étapes
- Symboles électriques et datacom



SYSTÈME D'ÉTIQUETAGE À TRANSFERT THERMIQUE TLS: LA SOLUTION POUR VOS ÉTIQUETAGES LES PLUS COMPLEXES



TLS PCLink™

THERMAL LABELING SYSTEM



Avec TLS PCLink, BRADY vous offre le système d'étiquetage professionnel le plus compact sur le marché. Le système TLS PCLink présente un avantage économique certain si vos projets d'étiquetage ne nécessitent pas de solution portable.

- Inclut le logiciel LabelMark
- Peut être utilisé avec n'importe quel logiciel basé sur Windows™
- Son propre langage de programmation peut être intégré à un équipement ne s'appuyant pas sur Windows™
- Mise en charge automatique de la batterie via l'alimentation secteur
- Longueur d'impression maximale de 152.4mm

Étiquettes en grande quantité

Solution idéale pour imprimer jusqu'à 500 étiquettes par jour. Les rouleaux d'étiquettes sont présentés dans un distributeur rechargeable. Ce dernier les protège contre la poussière et les éléments extérieurs, et garantit un rangement facile jusqu'à la prochaine tâche d'identification



APPLICATIONS


Étiquetage de codes à barres industriels



Manchons thermo-rétractables et identification générale




Étiquetage de composants électroniques

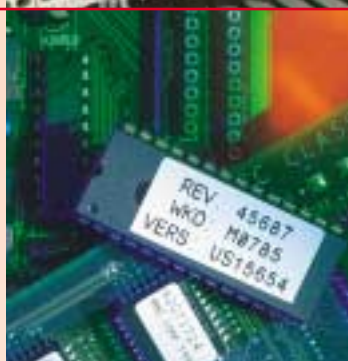


Étiquetage d'applications de câblage et équipements datacom



Étiquetage des échantillons de laboratoire

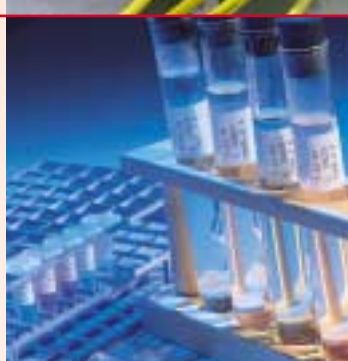

Identification précise des châssis

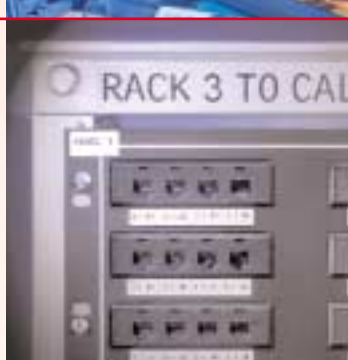



TLS2200™

THERMAL LABELING SYSTEM

TLS2200-EUR L'imprimante est fournie avec sa valise rigide, une batterie, un chargeur de batterie, un manuel, un câble, un ruban R-6210, des étiquettes d'essai (PTL-19-423), une carte de nettoyage, un guide de mise en route

TLS2200-UK Comme ci-dessus mais avec adaptateur pour le Royaume- Uni

TLS2200-AC-EUR Adaptateur secteur – Europe

TLS2200-AC-UK Adaptateur secteur – UK

TLS2200-BC-EUR Chargeur de batterie – Europe

TLS2200-BC-UK Chargeur de batterie – UK

TLS2200-BP Batterie

TLS2200-HC Valise rigide

TLS2200-SC Etui souple

TLS2200-CABLE Câble

PCK-5 Kit de nettoyage (5 cartes de nettoyage incluses)



TLSPC™

THERMAL LABELING SYSTEM

TLSPC-EUR/UK L'imprimante est fournie avec le logiciel d'étiquetage LabelMark™, une batterie, un adaptateur secteur/chargeur de batterie, un manuel, un câble, un ruban R-6210, des échantillons d'étiquettes (PTL-19-423), une carte de nettoyage, un guide de mise en route, des pilotes d'imprimantes pour Windows

TLS-ACINTL Adaptateur secteur/chargeur de batterie

TLSPC-BP Batterie

TLSPC-CABLE Câble

PCK-5 Kit de nettoyage (5 cartes de nettoyage incluses)

●	Ruban recommandé pour une utilisation avec le matériau indiqué
▲	Ruban toléré pour une utilisation avec le matériau indiqué
UL	Homologation en cours
CSA	Ces matériaux sont certifiés CSA avec leur ruban respectif
UL/CSA	Ces matériaux sont reconnus et certifiés CSA avec leur ruban respectif
HF	Sans halogène (DIN VDE 0472/réf 815)
*	Ruban R-6210 fourni avec l'imprimante

RUBANS

Rubans pour systèmes d'étiquetage à transfert thermique

R-4310	Ruban noir en cire/résine	22.9 m
R-6010	Ruban noir en résine	22.9 m
R-6210	Ruban noir en résine	22.9 m
R-4410B	Ruban bleu en résine	22.9 m
R-4410R	Ruban rouge en résine	22.9 m
R-4410W	Ruban blanc en résine	22.9 m

	Matériau	Série R-4310	Série R-4410 (couleurs)	Série R-6010	Série *R-6210	HF
B-109	Polyéthylène			●		
B-321	Polyoléfine				●	
B-342	Polyoléfine	●				
B-351	Vinyle				●	
B-352	Vinyle			● UL		
B-412	Polypropylène	▲			●	
B-422	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	▲	
B-423	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	▲	●
B-424	Papier	●				
B-425	Polyoléfine	●				●
B-426	Polyimide	●				
B-427	Vinyle	● UL			●	
B-428	Polyester	● UL/CSA				●
B-430	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	▲	
B-432	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA		
B-435	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA		
B-437	Tedlar®	●			▲	
B-439	Vinyle			●	▲	
B-457	Polyimide		● UL	● UL		
B-459	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA		
B-461	Polyester	●			▲	
B-473	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	▲	
B-477	Polyimide		● UL	● UL	▲	
B-483	Polyester		● UL/CSA	● UL/CSA	▲	
B-486	Polyester	● UL/CSA				
B-488	Polyester	● UL/CSA			▲ UL/CSA	
B-489	Polyester	● UL/CSA				
B-498	Tissu Vinyle	▲			● UL	
B-499	Tissu Nylon	● UL/CSA			▲	●
B-642	Tedlar®	●			▲	
B-7546	Polyester			● UL/CSA		
B-7551	Polyester	▲			●	
B-7576	Polyester			● UL		
B-7595	Polyéthylène/ Mousse de polyuréthane	●			●	
B-7596	Vinyle	▲			●	

Tedlar® est une marque déposée par DuPont

RÉFÉRENCES BRADY:

La plupart des références BRADY pour les étiquettes imprimables pour les systèmes TLS se présentent comme suit:

PTL-21-427

Technologie TLS


Dimension de l'étiquette

Matériau

ETIQUETTES AUTO-PROTÉGÉES



Vinyle auto-protégé (B-427),
Tedlar® auto-protégé (B-642)

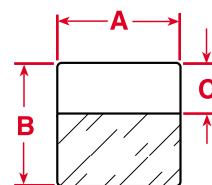

Référence	Étiquettes par rouleau	Dimensions		Zone imprimable C (mm)	Nb. max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recommandée	Applications
		A (mm)	B (mm)		2	7	10	2	7	10		
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 2.80 MM												
PTL-74-427	100	55.88	12.70	19.05	18	7	5	5	2	1	R-4310	
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 4.10 MM												
PTL-10-427*	750	6.35	19.05	9.53	5	2	1	3	1	1	R-4310	
PTL-11-427*	500	12.70	19.05	9.53	11	5	3	3	1	1	R-4310	
BPTL-11-427	5000	12.70	19.05	9.53	11	5	3	3	1	1	R-4310	
PTL-96-427	250	25.40	19.05	9.53	24	10	7	3	1	1	R-4310	
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 5.30 MM												
PTL-17-427*	500	12.70	25.40	9.53	11	5	3	3	1	1	R-4310	
BPTL-17-427	5000	12.70	25.40	9.53	11	5	2	3	1	1	R-4310	
PTL-18-427*	250	19.05	25.40	9.53	18	7	5	3	1	1	R-4310	
BPTL-18-427	2500	19.05	25.40	9.53	18	7	5	3	1	1	R-4310	
PTL-19-427**	250	25.40	25.40	9.53	24	10	7	3	1	1	R-4310	Fibre à 2 paires, monomode/multimode
BPTL-19-427	2500	25.40	25.40	9.53	24	10	7	3	1	1	R-4310	Fibre à 2 paires, monomode/multimode
PTL-19-642	250	25.40	25.40	9.53	24	10	7	3	1	1	R-4310	Fibre à 2 paires, Plenum Grade
PTL-104-427	250	38.10	25.40	9.53	37	15	10	3	1	1	R-4310	Fibre à 2 paires, monomode/multimode
PTL-87-427	250	44.45	25.40	9.53	21	11	7	3	1	1	R-4310	Fibre, coax
PTL-75-427	100	66.68	25.40	25.40	24	10	7	10	5	3	R-4310	
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 6.64 MM												
PTL-28-427**	750	6.35	38.10	12.70	5	2	1	5	2	1	R-4310	
PTL-29-427**	500	12.70	38.10	12.70	11	5	3	5	2	1	R-4310	Cuivre UTP 4 paires, CAT-5
BPTL-29-427	5000	12.70	38.10	12.70	11	5	3	5	2	1	R-4310	Cuivre UTP 4 paires, CAT-5
PTL-102-427	250	12.70	31.75	9.53	11	5	3	3	3	1	R-4310	Cuivre UTP 4 paires, CAT-5
PTL-30-427**	250	19.05	38.10	12.70	18	7	5	5	2	1	R-4310	Cuivre UTP 4 paires, CAT-5
BPTL-30-427*	2500	19.05	38.10	12.70	18	7	5	5	2	1	R-4310	Cuivre UTP 4 paires, CAT-5
PTL-31-427**	250	25.40	38.10	12.70	24	10	7	5	2	1	R-4310	Cuivre UTP 4 paires, CAT-5
BPTL-31-427	2500	25.40	38.10	12.70	24	10	7	5	2	1	R-4310	Cuivre UTP 4 paires, CAT-5
PTL-31-642	250	25.40	38.10	12.70	24	10	7	5	2	1	R-4310	CAT-5, Plenum grade
PTL-103-427	250	25.40	31.75	12.70	24	10	7	5	2	1	R-4310	CAT-5, Cuivre UTP 4 paires, Fibre, Coax
PTL-32-427**	250	38.10	38.10	12.70	37	15	10	5	2	1	R-4310	CAT-5, Cuivre UTP 4 paires, Fibre, Coax
BPTL-32-427*	1000	38.10	38.10	12.70	37	15	10	5	2	1	R-4310	CAT-5, Cuivre UTP 4 paires, Fibre, Coax
PTL-106-427	15M	38.10	CONTINU	12.70				5	2	1	R-4310	CAT-5, Cuivre UTP 4 paires, Fibre, Coax
PTL-88-427	250	44.45	38.10	12.70	40	16	11	5	2	1	R-4310	Fibre, Coax
PTL-107-427	100	50.80	38.10	12.70	46	19	13	5	2	1	R-4310	CAT-5, Cuivre UTP 4 paires, Fibre, Coax
BPTL-107-427	1000	50.80	38.10	12.70	46	19	13	5	2	1	R-4310	CAT-5, Cuivre UTP 4 paires, Fibre, Coax
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 11.06 MM												
PTL-21-427**	100	25.40	63.50	19.05	24	10	7	8	4	2	R-4310	Cuivre 25 paires, 4-12 paires Fibre / Coax
BPTL-21-427	1000	25.40	63.50	19.05	24	10	7	8	4	2	R-4310	Cuivre 25 paires, 4-12 paires Fibre / Coax
PTL-21-642	100	25.40	63.50	19.05	24	10	7	8	4	2	R-4310	Cuivre 25 paires, Plenum grade
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 14.94 MM												
PTL-64-427***	50	25.40	85.73	28.58	24	10	7	12	12	8	R-4310	CAT-5, Cuivre UTP 4 paires, Fibre, Coax
PTL-66-427	100	49.23	80.00	25.40							R-4310	Cuivre 100 paires, fibre 36 paires
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 17.71 MM												
PTL-23-427**	100	25.40	101.60	25.40	24	10	7	10	5	3	R-4310	Cuivre 50 paires, Fibre 24 paires
BPTL-23-427	1000	25.40	101.60	25.40	24	10	7	10	5	3	R-4310	Cuivre 50 paires, Fibre 24 paires
PTL-33-427**	100	38.10	101.60	25.40	37	15	10	10	5	3	R-4310	Cuivre 50 paires, Fibre 24 paires
BPTL-33-427	500	38.10	101.60	25.40	37	15	10	10	5	3	R-4310	Cuivre 50 paires, Fibre 24 paires
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 26.56 MM												
PTL-34-427**	50	38.10	152.40	38.10	37	15	10	3	1	1	R-4310	Cuivre 100 paires, Fibre 36 paires
BPTL-34-427	500	38.10	152.40	38.10	37	15	10	3	1	1	R-4310	Cuivre 100 paires, Fibre 36 paires

Tedlar® est une marque déposée de DuPont.

* Aussi disponibles dans YL = Yellow

** Aussi disponibles BL = Bleu, BR = Brun, GR = Vert, GY = Gris, OR = Orange, PL = Violet, RD = Rouge, YL = Jaune
Pour commander ajouter un tiret "-" et le suffixe de couleur.

*** PTL-64-427 a deux zones imprimables, un à chaque côté de l'étiquette

BL	Bleu, terminaisons de câble horizontal
BR	Brun, terminaisons de câble vertical de campus
GR	Vert, connexions réseau
GY	Gris, pur câble vertical entre une connexion croisée intermédiaire et un coffret de télécommunications
OR	Orange, terminaison de bureau central
PL	Violet, terminaisons de câble horizontal
RD	Rouge, toutes les terminaisons d'équipement téléphonique à touches
YL	Jaune, pour application secondaire, maintenance, alarmes, sécurité, etc.



1 Appliquez la zone imprimée sur votre fil



2 Enveloppez la zone vierge du fil en recouvrant la zone imprimée




3 Une fois appliqué, le film transparent protégera votre légende pendant plusieurs années

REPÉRAGE DE FILS & DE CÂBLES

ÉTIQUETTES DE REPÉRAGE DE FILS & DE CÂBLES



Tissu Vinyle Repositionnable (B-498),
Tissu Nylon (B-499),

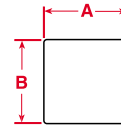

Référence	Étiquettes par rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recommandée
		A (mm)	B (mm)	2	7	10	2	7	10	
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 2.80 MM										
PTL-7-498	500	12.70	12.70	11	5	3	5	2	1	R-6210
PTL-7-499	500	12.70	12.70	11	5	3	5	2	1	R-4310
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 4.10 MM										
PTL-10-498	750	6.35	19.05	5	2	1	3	1	1	R-6210
PTL-11-498	500	12.70	19.05	11	5	3	8	4	2	R-6210
BPTL-11-498	5000	12.70	19.05	11	5	3	8	4	2	R-6210
PTL-11-499	500	12.70	19.05	11	5	3	8	4	2	R-4310
BPTL-11-499	5000	12.70	19.05	11	5	3	8	4	2	R-4310
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 5.30 MM										
PTL-16-498	500	9.52	25.40	8	3	2	10	5	3	R-6210
PTL-16-499	500	9.52	25.40	8	3	2	10	5	3	R-4310
PTL-17-498	500	12.70	25.40	11	5	3	3	1	1	R-6210
PTL-18-498	250	19.05	25.40	18	7	5	10	5	3	R-6210
BPTL-18-498	2500	19.05	25.40	18	7	5	10	5	3	R-6210
PTL-18-499	250	19.05	25.40	18	7	5	10	5	3	R-4310
PTL-19-498	250	25.40	25.40	24	10	7	10	5	3	R-6210
BPTL-19-498	2500	25.40	25.40	24	10	7	10	5	3	R-6210
PTL-19-499	250	25.40	25.40	24	10	7	10	5	3	R-4310
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 6.64 MM										
PTL-28-498	750	6.35	38.10	5	2	1	16	8	5	R-6210
PTL-28-499	750	6.35	38.10	5	2	1	16	8	5	R-4310
PTL-29-498	500	12.70	38.10	11	5	3	16	8	5	R-6210
BPTL-29-498	5000	12.70	38.10	11	5	3	16	8	5	R-6210
PTL-29-499	500	12.70	38.10	11	5	3	16	8	5	R-4310
PTL-30-498	250	19.05	38.10	18	7	5	16	8	5	R-6210
PTL-30-499	250	19.05	38.10	18	7	5	16	8	5	R-4310
PTL-31-498	250	25.40	38.10	24	10	7	16	8	5	R-6210
PTL-31-499	250	25.40	38.10	24	10	7	16	8	5	R-4310
PTL-32-498	250	38.10	38.10	37	15	10	5	2	1	R-6210
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 11.06 MM										
PTL-21-498	100	25.40	63.50	24	10	7	8	4	2	R-6210
PTL-21-499	100	25.40	63.50	24	10	7	8	4	2	R-4310
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 17.71 MM										
PTL-23-498	100	25.40	101.60	24	10	7	8	4	2	R-6210
PTL-23-499	100	25.40	101.60	50	42	28	9	5	3	R-4310
DIAMÈTRE MAXIMUM DE CÂBLE/FIL 26.56 MM										
PTL-34-498	50	38.10	152.40	37	15	10	64	32	21	R-6210

FIBRE OPTIC ÉTIQUETTES



Étiquettes pour fibres optiques
(B-425) en drapeau

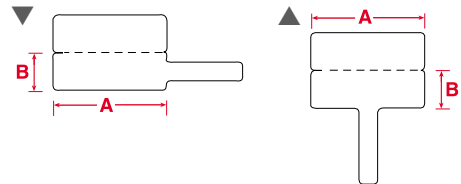



Diagramme	Référence	Étiquettes par rouleau	Dimensions		Applications	Nb max. de caractères / ligne pour fonte			Nb max. de lignes pour fonte			Série de ruban recommandée
			A (mm)	B (mm)		2	7	10	2	7	10	
▲	PTLFP-01-425	250	30.00	10.00	Identification de fibre unique à pigtail	26	12	8	3	2	1	R-4310
▼	PTLFT-01-425	250	30.00	10.00	Identification de fibre unique à pigtail	26	12	8	3	2	1	R-4310

INSERTS & PORTE-ÉTIQUETTES DE REPÉRAGE DURASLEEVE™



Matériau pour étiquette non-adhésive en vinyle (B-7596)

Les étiquettes DURASLEEVE™ s'insèrent parfaitement dans les porte-étiquettes transparents. Le système DURASLEEVE™ vous offre une solution d'identification non-adhésive & repositionnable.

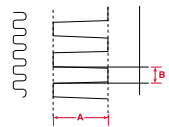

Référence	Inserts par rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes pour fonte			Série de ruban recommandée
		A (mm)	B (mm)	2	7	10	2	7	10	
PTDSU-15-7596	2500	15.00	4.20	14	0	0	1	0	0	R-6210
PTDSU-15-7596-YL	2500	15.00	4.20	14	0	0	1	0	0	R-6210
PTDSU-30-7596	2500	30.00	4.10	27	0	0	1	0	0	R-6210
PTDSU-30-7596-YL	2500	30.00	4.10	27	0	0	1	0	0	R-6210

PORTE-ÉTIQUETTES


Référence	Longueur (mm)	Diamètres du fil (mm)	Porte-étiquettes par boîte
DMC-1.5/2.5-15	15.00	1.5 - 2.5	1000
DMC-1.5/2.5-30	30.00	1.5 - 2.5	500
DMC-2/4-15	15.00	2.0 - 4.0	1000
DMC-2/4-30	30.00	2.0 - 4.0	500

Référence	Longueur (mm)	Diamètres du fil (mm)	Porte-étiquettes par boîte
DMC-4/7-15	15.00	4.0 - 7.0	500
DMC-4/7-30	30.00	4.0 - 7.0	200
DMC-6/10-15	15.00	6.0 - 10.0	500
DMC-6/10-30	30.00	6.0 - 10.0	200

MANCHONS DE REPÉRAGE DE FILS PERMASLEEVE™



Polyoléfine blanche thermo-rétractable (B-342)

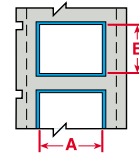

Référence	Manchons par rouleau	Dimensions		Diamètre de fil		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recommandée
		A (mm)	B (mm)	Min (mm)	Max (mm)	2	7	10	2	7	10	
LARGEUR DE REPÈRE 25.78 CM												
BLANC TAUX DE RETREINT 3:1												
PSPT-094-1-W	100	25.78	4.62	0.58	2.03	22	0	0	1	0	0	R-4310
BPSPT-094-1-W	1000	25.78	4.62	0.58	2.03	22	0	0	1	0	0	R-4310
PSPT-125-1-W	100	25.78	5.96	1.17	2.79	22	0	0	1	0	0	R-4310
BPSPT-125-1-W	1000	25.78	5.96	1.17	2.79	22	0	0	1	0	0	R-4310
PSPT-187-1-W	100	25.78	8.50	1.57	3.81	22	9	0	2	1	0	R-4310
BPSPT-187-1-W	1000	25.78	8.50	1.57	3.81	22	9	0	2	1	0	R-4310
PSPT-250-1-W	100	25.78	11.15	2.39	5.46	22	9	6	3	1	1	R-4310
BPSPT-250-1-W	1000	25.78	11.15	2.39	5.46	22	9	6	3	1	1	R-4310
PSPT-375-1-W	100	25.78	16.38	3.18	8.13	22	9	6	5	2	1	R-4310
PSPT-500-1-W	100	25.78	21.61	4.75	11.43	22	9	6	7	3	2	R-4310
PSPT-1000-1-W	50	25.78	42.16	11.43	24.13	22	9	6	16	8	5	R-4310

JAUNE TAUX DE RETREINT 3:1												
PSPT-094-1-YL	100	25.78	4.62	0.58	2.03	22	0	0	1	0	0	R-4310
PSPT-125-1-YL	100	25.78	5.96	1.17	2.79	22	0	0	1	0	0	R-4310
PSPT-187-1-YL	100	25.78	8.50	1.57	3.81	22	9	0	2	1	0	R-4310
PSPT-250-1-YL	100	25.78	11.15	2.39	5.46	22	9	6	3	1	1	R-4310
PSPT-375-1-YL	100	25.78	16.38	3.18	8.13	22	9	6	5	2	1	R-4310
PSPT-500-1-YL	100	25.78	21.61	4.75	11.43	22	9	6	7	3	2	R-4310
PSPT-1000-1-YL	50	25.78	42.16	11.43	24.13	22	9	6	16	8	5	R-4310


LARGEUR DE REPÈRE 44.83 MM												
BLANC TAUX DE RETREINT 3:1												
PSPT-094-175-W	100	44.83	4.62	0.58	2.03	41	0	0	1	0	0	R-4310
BPSPT-094-175-W	1000	44.83	4.62	0.58	2.03	41	0	0	1	0	0	R-4310
PSPT-125-175-W	100	44.83	5.96	1.17	2.79	41	0	0	1	0	0	R-4310
BPSPT-125-175-W	1000	44.83	5.96	1.17	2.79	41	0	0	1	0	0	R-4310
PSPT-187-175-W	100	44.83	8.50	1.57	3.81	41	17	11	3	1	1	R-4310
BPSPT-187-175-W	1000	44.83	8.50	1.57	3.81	41	17	11	3	1	1	R-4310
PSPT-250-175-W	100	44.83	11.15	2.39	5.46	41	17	11	3	1	1	R-4310
BPSPT-250-175-W	1000	44.83	11.15	2.39	5.46	41	17	11	3	1	1	R-4310
PSPT-375-175-W	100	44.83	16.38	3.18	8.13	41	17	11	5	2	1	R-4310
BPSPT-375-175-W	1000	44.83	16.38	3.18	8.13	41	17	11	5	2	1	R-4310
PSPT-500-175-W	100	44.83	21.61	4.75	11.43	41	17	11	7	3	2	R-4310
BPSPT-500-175-W	1000	44.83	21.61	4.75	11.43	41	17	11	7	3	2	R-4310
PSPT-1000-175-W	50	44.83	42.16	11.43	24.13	41	17	11	16	8	5	R-4310
BPSPT-1000-175-W	500	44.83	42.16	11.43	24.13	41	17	11	16	8	5	R-4310

JAUNE TAUX DE RETREINT 3:1												
PSPT-094-175-YL	100	44.83	4.62	0.58	2.03	41	0	0	1	0	0	R-4310
PSPT-125-175-YL	100	44.83	5.96	1.17	2.79	41	0	0	1	0	0	R-4310
BPSPT-125-175-YL	1000	44.83	5.96	1.17	2.79	41	0	0	1	0	0	R-4310
PSPT-187-175-YL	100	44.83	8.50	1.57	3.81	41	17	11	3	1	1	R-4310
BPSPT-187-175-YL	1000	44.83	8.50	1.57	3.81	41	17	11	3	1	1	R-4310
PSPT-250-175-YL	100	44.83	11.15	2.39	5.46	41	17	11	3	1	1	R-4310
BPSPT-250-175-YL	1000	44.83	11.15	2.39	5.46	41	17	11	3	1	1	R-4310
PSPT-375-175-YL	100	44.83	16.38	3.18	8.13	41	17	11	5	2	1	R-4310
PSPT-500-175-YL	100	44.83	21.61	4.75	11.43	41	17	11	7	3	2	R-4310
PSPT-1000-175-YL	50	44.83	42.16	11.43	24.13	41	17	11	16	8	5	R-4310

MANCHONS DE REPÉRAGE DE FILS BRADYSLEEVE™



Polyoléfine blanche thermo-rétractable (B-321)

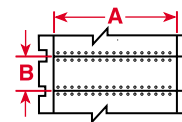

Référence	Manchons par rouleau	Dimensions		Diamètre de fil		Nb max. de caractères / ligne pour fonte:			Nb max. de lignes pour fonte:			Série de ruban recommandée
		A (mm)	B (mm)	Min (mm)	Max (mm)	2	7	10	2	7	10	
LARGEUR DE MANCHONS 11.43 MM												
PTS.45-350-321	500	11.43	8.89	1.90	4.06	9	3	0	2	1	0	R-6210
PTS.45-500-321	500	11.43	12.70	4.06	5.97	9	3	2	4	2	1	R-6210
LARGEUR DE MANCHONS 24.13 MM												
PTS.95-350-321	500	24.13	8.89	1.90	4.06	21	9	0	2	1	0	R-6210
PTS.95-500-321	500	24.13	12.70	4.06	5.97	21	9	6	4	2	1	R-6210
PTS.95-750-321	250	24.13	19.05	8.51	9.91	21	9	6	7	3	2	R-6210
PTS.95-1000-321	250	24.13	25.40	9.53	13.72	21	9	6	10	5	3	R-6210
LARGEUR DE MANCHONS 48.26 MM												
PTS1.90-350-321	500	48.26	8.89	1.90	4.06	44	18	0	2	1	0	R-6210
PTS1.90-500-321	500	48.26	12.70	4.06	5.97	44	18	12	4	2	1	R-6210
PTS1.90-750-321	250	48.26	19.05	8.51	9.91	44	18	12	7	3	2	R-6210
PTS1.90-1000-321	250	48.26	25.40	9.53	13.72	44	18	12	10	5	3	R-6210


Remarque: les étiquettes sont classées selon leur largeur, hauteur et code de matériau à 3 chiffres (inclus dans la référence)

ÉTIQUETTES POUR APPLICATIONS ÉLECTRIQUES

ÉTIQUETTES NON-ADHÉSIVES IMPRIMABLES BRADYTAGS®



Polyéthylène (B-109)

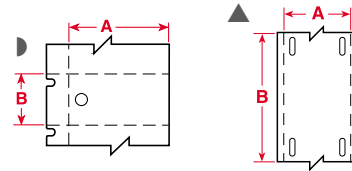

Diagrm.	Référence	Étiquettes par Rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Applications/Description	Série de ruban recommandée
			A mm	B mm	2	7	10	2	7	10		
▲	PTL-60-109	100	12.00	50.00	41	17	11	5	2	1	Identification pour environnements extrêmes/indéchirable	R-4310
▲	PTL-12-109	100	19.05	76.20	45	19	12	6	3	2	Identification pour environnements extrêmes/indéchirable	R-4310
▲	BPTL-12-109	1000	19.05	76.20	45	19	12	6	3	2	Identification pour environnements extrêmes/indéchirable	R-4310
▶	PTL-36-109	250	44.45	28.57	34	14	9	12	6	4	Identification pour environnements extrêmes/indéchirable	R-4310




Pour des colliers de serrage: voir p.225

REPÈRES DE BORNIERES



Tissu Vinyle Repositionnable (B-498)
Polyester Translucide (B-7551)

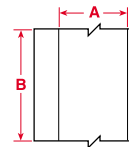


Référence	Longueur du rouleau (m)	Dimensions		Nb max. de caractères / ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour:			Série de ruban recommandée
		A (mm)	B (mm)	2	7	10	2	7	10	
PTLTB-5-7551	15m	4.50	continu	4	2	1	-----	N/A	-----	R-6210
PTLTB-498-240	9m	6.09	continu	5	2	1	-----	N/A	-----	R-6210
BPTLTB-498-240	91m	6.09	continu	5	2	1	-----	N/A	-----	R-6210
PTLTB-8-7551	15m	8.00	continu	7	3	2	-----	N/A	-----	R-6210
PTLTB-498-318	9m	8.07	continu	7	3	2	-----	N/A	-----	R-6210
BPTLTB-498-318	91m	8.07	continu	7	3	2	-----	N/A	-----	R-6210
PTLTB-498-375	9m	9.53	continu	8	3	2	-----	N/A	-----	R-6210
BPTLTB-498-375	91m	9.53	continu	8	3	2	-----	N/A	-----	R-6210

REPÈRES DE COMPOSANTS ÉLECTRIQUES



Tissu Nylon (B-499)
Polyéthylène plastifié sur mousse (B-7595)
Polypropylène (B-412)

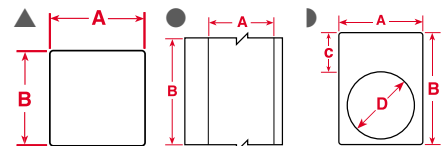


Diagrm.	Référence	Étiquettes par rouleau	Dimensions				Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recommandée
			A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	2	7	10	2	7	10	
●	PTL-57-412	15m	12.70	continu			50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-67-499-YL	750	15.00	9.00			14	5	3	3	1	1	R-4310
▲	PTL-47-499-YL	750	20.00	8.00			18	7	5	2	1	0	R-4310
●	PTLEP-01-7595	250	27.00	8.00			26	11	0	3	1	1	R-6210
●	PTLEP-02-7595	250	27.00	12.50			26	11	7	5	2	1	R-6210
●	PTLEP-03-7595	150	27.00	15.00			26	11	7	6	3	2	R-6210
●	PTLEP-04-7595	150	27.00	18.00			26	11	7	8	4	2	R-6210
▶	BPTLEP-05-7595	750	30.00	40.00	13	24	29	12	8	5	2	1	R-6210
▶	BPTLEP-05-7595-GN	750	30.00	40.00	13	24	29	12	8	5	2	1	R-6210
▶	BPTLEP-05-7595-RD	750	30.00	40.00	13	24	29	12	8	5	2	1	R-6210

ÉTIQUETTES POUR STATION DE TRAVAIL



Polypropylène (B-412)
Brillant Polyester Permanent (B-422)
Polyester Transparent (B-430)

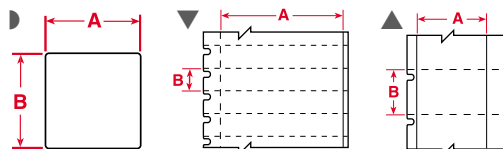


Diagrm.	Référence	Étiquettes /rouleau	Dimensions		Applications	Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes pour fonte:			Série ruban recommandée
			A mm	B mm		2	7	10	2	7	10	
▲	PTL-39-422	750	9.52	15.24	1-2 faces avant de prise	8	3	2	6	3	2	R-6010
▲	PTL-39-430	750	9.52	15.24	1-6 faces avant de prise	8	3	2	6	3	2	R-6010
▶	PTL-7-422	500	12.70	12.70	1-6 faces avant de prise	11	5	3	5	2	1	R-6010
▶	PTL-7-430	500	12.70	12.70	1-6 faces avant de prise	11	5	3	5	2	1	R-6010
▶	PTL-44-422	500	12.70	9.53	1-6 faces avant de prise	11	5	3	3	1	1	R-6010
▶	PTL-44-430	500	12.70	9.53	1-6 faces avant de prise	11	5	3	3	1	1	R-6010
▶	PTL-16-422	500	25.40	9.53	1-4 faces avant de prise	24	10	7	3	1	1	R-6010
▶	PTL-16-430	500	25.40	9.53	1-4 faces avant de prise	24	10	7	3	1	1	R-6010
▶	PTL-17-422	500	25.40	12.70	1-4 faces avant de prise	24	10	7	5	2	1	R-6010
▶	PTL-17-430	500	25.40	12.70	1-4 faces avant de prise	24	10	7	5	2	1	R-6010
▶	PTL-29-422	500	38.10	12.70	1-2 faces avant de prise	37	15	10	5	2	1	R-6010
▶	PTL-29-430	500	38.10	12.70	1-2 faces avant de prise	37	15	10	5	2	1	R-6010
▶	PTL-45-422	500	38.10	9.53	1-2 faces avant de prise	37	15	10	3	1	1	R-6010
▶	PTL-45-430	500	38.10	9.53	1-2 faces avant de prise	37	15	10	3	1	1	R-6010
▼	PTL-48-412	500	40.00	9.00	Insert pour faces avant BTR	38	15	10	2	1	1	R-6010
▼	PTL-40-412	750	49.23	9.53	Faces avant avec DESI-STRIP	40	17	11	3	1	1	R-6010
▼	BPTL-40-412	5000	49.23	9.53	Faces avant avec DESI-STRIP	40	17	11	3	1	1	R-6010

IDENTIFICATION DES TABLEAUX ET DES BAIES DE CONNEXION



Polyester Brillant Permanent (B-422)
Polyester Transparent (B-430)
Vinyle (B-439)
Polyester Translucide (B-7551)
Polypropylène Blanc (B-412)

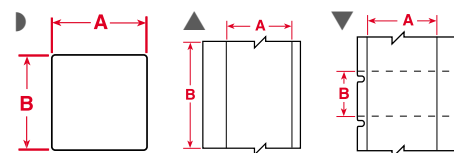

Diagrm.	Référence	Étiquettes par rouleau	Dimensions		Applications	Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série ruban recommandée
			A mm	B mm		2	7	10	2	7	10	
▲	PTL-55-412	continu	5.84	15 m	Inserts baie connexion, continu - Coupe juste	50	50	0	1	1	0	R-6010
▲	PTLTB-8-7551	continu	8.00	15 m	Panneau connexion - Coupe juste	7	3	2	2	1	0	R-6210
▲	PTLTB-8-422	continu	8.00	15 m	Panneau connexion - Coupe juste	7	3	2	2	1	0	R-6010
▼	PTL-39-422	750	9.53	15.24	Identification panneau connexion	8	3	2	6	3	2	R-6010
▼	PTL-39-430	750	9.53	15.24	Identification panneau connexion	8	3	2	6	3	2	R-6010
▲	PTL-46-422	continu	9.53	9 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	3	1	1	R-6010
▲	PTL-46-430	continu	9.53	9 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	3	1	1	R-6010
▲	PTL-56-412	continu	9.53	15 m	Insert pour panneau de connexion	50	50	50	3	1	1	R-6010
▶	PTL-7-422	500	12.70	12.70	Panneau connexion - Étiquette à chaque port	11	5	3	5	2	1	R-6010
▶	PTL-7-430	500	12.70	12.70	Panneau connexion - Étiquette à chaque port	11	5	3	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-422	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-430	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-439	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-439-BK*	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-439-BL*	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-439-GR*	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-439-OR*	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-439-RD*	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-8-439-YL*	continu	12.70	15 m	Prise, panneau connexion, continu - Coupe juste	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-57-412	continu	12.70	15 m	Insert pour panneau de connexion	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-58-412	continu	13.59	15 m	Insert pour baie de connexion	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	PTL-59-412	continu	19.94	15 m	Insert pour baie de connexion	50	50	50	8	4	2	R-6010

* BK = Noir, BL = Bleu, GR = Vert, OR = Orange, RD = Rouge, YL = Jaune

SELECTION DES ÉTIQUETTES SELON LE TYPE DE SURFACE


Référence	LISSE (métal non recouvert, plastique, verre...)	RUGUEUSE/A HAUTES ENERGIES (ABS rugueux, fonte, polycarbonate)	FORTEMENT RUGUEUSE/A FAIBLES ENERGIES (peinte à la poudre, ABS de surface à faibles énergies, polypropylène)
PERMANENT B-423* ■ B-424 B-428* ● ■ B-430 B-459* B-473*	■ OUI	NON	NON
ADHERENT B-351 B-352 B-422* B-427 B-435* ● B-439 B-499	■ OUI	■ OUI	NON
ADHÉSION RENFORCÉ B-483* B-486 B-489	■ OUI	■ OUI	■ OUI

* Matériau reconnu UL/certifié CSA ● Matériau certifié AGA ■ Matériau sans halogène (DIN VDE 0472/réf. 815)

ÉTIQUETTES POUR PLAQUES DE FIRME / PLAQUES SIGNALÉTIQUES



Polyester Brillant Permanent (B-422)
Papier Blanc Tous Usages (B-424)
Vinyle Flexible (427)
Polyester Métallisé Permanent (B-428,435)
Polyester Mat Permanent (B-459)
Polyester Brillant à Adhésion Renforcée (B-483)
Polyester Métallisé Mat à Adhésion Renforcée (B-486)
Polyester Mat (B-488)
Polyester Mat à Adhésion Renforcée (B-489)
Tissu Nylon (B-499)

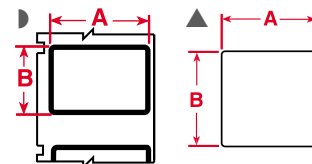

Adéquation à la surface	Diagrm.	Référence	Étiquettes /rouleau	Dimensions		Applications	Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recomm.
				A mm	B mm		2	7	10	2	7	10	
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 12.70 MM													
■	▲	PTL-8-428	CONTINU	12.70	15 m	Petis CI, finition argentée	50	50	50	5	2	1	R-4310
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 19.05 MM													
■	▲	PTL-80-424	250	19.05	22.86	Marquage général	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-80-488	250	19.05	22.86	Inventaire, impression durable	50	41	30	20	10	6	R-4310
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 20.00 MM													
■	▲	PTL-47-499-YL	75	20.00	8.00	Marquage composants électroniques	18	7	5	2	1	0	R-4310
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 22.86 MM													
■	▲	PTL-84-499	500	22.86	12.70	Marquage général	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-97-488	250	22.86	22.86	Inventaire, impression durable	50	41	30	20	10	6	R-4310
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 25.40 MM													
■	▲	PTL-16-435	500	25.40	9.52	Inventaire, surfaces rugueuses	24	10	7	3	1	1	R-6010
■	▲	PTL-16-483	500	25.40	9.53	Inventaire, surfaces rugueuses	24	10	7	3	1	1	R-6010
■	▲	PTL-16-486	500	25.40	9.53	Inventaire, surfaces huileuses graisseuses et rugueuses	24	10	7	3	1	1	R-4310
■	▲	PTL-16-489	500	25.40	9.53	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	24	10	7	3	1	1	R-4310
■	▲	PTL-17-435	500	25.40	12.70	Marquage général	24	10	7	5	2	1	R-6010
■	▲	PTL-17-428	500	25.40	12.70	Étiquettes de laminage pour marquage général	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	▲	BPTL-17-428	5000	25.40	12.70	Étiquettes de laminage pour marquage général	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-17-483	500	25.40	12.70	Inventaire, surfaces rugueuses	24	10	7	5	2	1	R-6010
■	▲	PTL-17-486	500	25.40	12.70	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	24	10	7	5	2	1	R-4310

■ Matériau adapté aux surfaces lisses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses et rugueuses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses, rugueuses et fortement rugueuses.



Surface Suitability	Diagm.	Référence	Étiquettes /rouleau	Dimensions		Applications	Nb max. de caractères par ligne pour le fonte:			Nb max. de ligne de texte pour fonte:			Série de ruban recomm.
				A mm	B mm		2	7	10	2	7	10	
■	▲	PTL-17-489	500	25.40	12.70	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-19-422	250	25.40	25.40	Inventaire, surfaces rugueuses	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-19-423	250	25.40	25.40	Plaques de firme	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	BPTL-19-423	2500	25.40	25.40	Plaques de firme	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-19-435	250	25.40	25.40	Plaques de firme	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-19-483	250	25.40	25.40	Inventaire, surfaces rugueuses	24	10	7	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-19-486	250	25.40	25.40	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	24	10	7	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-19-489	250	25.40	25.40	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	24	10	7	10	5	3	R-4310
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 28.70 MM													
■	◐	PTL-24-423-BK	500	28.70	12.70	Identification de composant à bordure noire de 1,6 mm	24	10	7	3	1	1	R-6010
■	◐	PTL-24-428-BK	500	28.70	12.70	Identification de composant à bordure noire de 1,6 mm	24	10	7	3	1	1	R-4310
■	◐	PTL-24-483-BK	500	28.70	12.70	Identification de composant à bordure noire de 1,6 mm	24	10	7	3	1	1	R-6010
■	◐	PTL-24-486-BK	500	28.70	12.70	Identification de composant à bordure noire de 1,6 mm	24	10	7	3	1	1	R-4310
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 38.10 MM													
■	▲	PTL-29-428	500	38.10	12.70	Faces avant, panneaux, équipements, finition argentée	37	15	10	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-29-435	500	38.10	12.70	Inventaire, surfaces rugueuses	37	15	10	5	2	1	R-6010
■	▲	PTL-29-483	500	38.10	12.70	Inventaire, surfaces rugueuses	37	15	10	5	2	1	R-6010
■	▲	PTL-29-486	500	38.10	12.70	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-29-489	500	38.10	12.70	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	5	2	1	R-4310
■	▲	PTL-30-422	250	38.10	19.05	Inventaire, surfaces rugueuses	37	15	10	8	4	2	R-6010
■	▲	PTL-30-427-AW	250	38.10	19.05	Inventaire, surfaces arrondies	37	15	10	8	4	2	R-4310
■	▲	PTL-30-435	250	38.10	19.05	Inventaire, surfaces rugueuses	37	15	10	8	4	2	R-6010
■	▲	PTL-30-483	250	38.10	19.05	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	8	4	2	R-6010
■	▲	PTL-30-486	250	38.10	19.05	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	8	4	2	R-4310
■	▲	PTL-30-489	250	38.10	19.05	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	8	4	2	R-4310
■	▲	PTL-30-499	250	38.10	19.05	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	8	4	2	R-4310
■	▲	PTL-31-423	250	38.10	25.40	Marquage général	37	15	10	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-31-435	250	38.10	25.40	Marquage général	37	15	10	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-31-483	250	38.10	25.40	Inventaire, surfaces rugueuses	37	15	10	10	5	3	R-6010
■	▲	PTL-31-486	250	38.10	25.40	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-31-489	250	38.10	25.40	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	10	5	3	R-4310
■	▲	PTL-32-423	250	38.10	38.10	Marquage général	37	15	10	16	8	5	R-6010
■	▲	PTL-32-435	250	38.10	38.10	Marquage général	37	15	10	16	8	5	R-6010
■	▲	PTL-32-483	250	38.10	38.10	Inventaire, surfaces rugueuses	37	15	10	16	8	5	R-6010
■	▲	PTL-32-486	250	38.10	38.10	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	16	8	5	R-4310
■	▲	PTL-32-489	250	38.10	38.10	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	37	15	10	16	8	5	R-4310
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 48.26 MM													
■	▲	PTL-81-488	750	48.26	6.35	Inventaire, impression durable	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-81-499	750	48.26	6.35	Marquage général	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-78-427-AW	250	48.26	25.40	Inventaire, surfaces arrondies	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-78-499	250	48.26	25.40	Marquage général	50	41	30	20	10	6	R-4310

■ Matériau adapté aux surfaces lisses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses et rugueuses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses, rugueuses et fortement rugueuses.




ÉTIQUETTES POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

ÉTIQUETTES POUR PLAQUES DE FIRME / PLAQUES SIGNALÉTIQUES SUITE



Polyester Brillant Permanent (B-422)
 Papier Blanc Tous Usages(B-424)
 Vinyle Flexible (427)
 Polyester Métallisé Permanent (B-428,435)
 Polyester Mat Permanent (B-459)
 Polyester Brillant à Adhésion Renforcée (B-483)
 Polyester Métallisé Mat à Adhésion Renforcée (B-486)
 Polyester Mat (B-488)
 Polyester Mat à Adhésion Renforcée(B-489)
 Tissu Nylon (B-499)

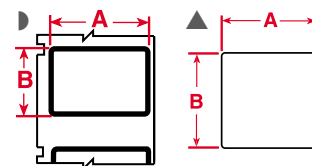

Adéquation à la surface	Diagm.	Référence	Étiquettes /rouleau	Dimensions		Applications	Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recomm.	
				A mm	B mm		2	7	10	2	7	10		
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 50.80 MM														
■	▲	PTL-20-424	100	50.80	25.40	Marquage général & Inventaire	46	19	13	10	5	3	R-4310	
■	▲	BPTL-20-424	100	50.80	25.40	Marquage général & Inventaire	46	19	13	10	5	3	R-4310	
■	▲	PTL-20-428	100	50.80	25.40	Inventaire, finition argentée	46	19	13	10	5	3	R-4310	
■	▲	BPTL-20-428	1000	50.80	25.40	Inventaire, finition argentée	46	19	13	10	5	3	R-4310	
■	▲	PTL-20-435	100	50.80	25.40	Inventaire, finition argentée	46	19	13	10	5	3	R-6010	
■	▲	PTL-20-483	100	50.80	25.40	Inventaire, surfaces rugueuses	46	19	13	10	5	3	R-6010	
■	▲	PTL-20-486	100	50.80	25.40	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	46	19	13	10	5	3	R-4310	
■	▲	PTL-20-489	100	50.80	25.40	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	46	19	13	10	5	3	R-4310	
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 69.85 MM														
■	▲	PTL-26-423	100	69.85	31.75	Marquage général & Inventaire	50	29	19	13	6	4	R-6010	
■	▲	PTL-26-428	100	69.85	31.75	Marquage général & Inventaire	50	29	19	13	6	4	R-4310	
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 76.20 MM														
■	▲	PTL-22-422	100	76.20	25.40	Marquage général	50	31	21	10	5	3	R-6010	
■	▲	PTL-22-423	100	76.20	25.40	Marquage général	50	31	21	10	5	3	R-6010	
■	▲	PTL-22-424	100	76.20	25.40	Marquage général	50	31	21	10	5	3	R-4310	
■	▲	PTL-22-428	100	76.20	25.40	Plaques de firme	50	31	21	10	5	3	R-4310	
■	▲	PTL-22-459	100	76.20	25.40	Marquage général	50	31	21	10	5	3	R-6010	
■	▲	PTL-37-422	100	76.20	48.26	Inventaire, surfaces rugueuses	50	31	21	20	10	6	R-6010	
■	▲	PTL-37-423	100	76.20	48.26	Marquage général & Inventaire	50	31	21	20	10	6	R-6010	
■	▲	PTL-37-424	100	76.20	48.26	Marquage général & Inventaire	50	31	21	20	10	6	R-4310	
■	▲	PTL-37-428	100	76.20	48.26	Inventaire, finition argentée	50	31	21	20	10	6	R-4310	
■	▲	PTL-37-435	100	76.20	48.26	Inventaire, finition argentée	50	31	21	20	10	6	R-6010	
■	▲	PTL-37-483	100	76.20	48.26	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	50	31	21	20	10	6	R-6010	
■	▲	PTL-37-486	100	76.20	48.26	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	50	31	21	20	10	6	R-4310	
■	▲	PTL-37-489	100	76.20	48.26	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	50	31	21	20	10	6	R-4310	
LARGEUR D'ÉTIQUETTE 101.60 MM														
■	▲	PTL-23-422	100	101.60	25.40	Marquage général	50	42	28	10	5	3	R-6010	
■	▲	PTL-23-423	100	101.60	25.40	Marquage général	50	42	28	10	5	3	R-6010	
■	▲	PTL-23-499	100	101.60	25.40	Marquage général	50	42	28	10	5	3	R-4310	
■	▲	PTL-38-422	100	101.60	48.26	Inventaire, surfaces rugueuses	50	41	30	20	10	6	R-6010	
■	▲	PTL-38-423	100	101.60	48.26	Marquage général and Asset ID	50	41	30	20	10	6	R-6010	
■	▲	PTL-38-424	100	101.60	48.26	Marquage général and Asset ID	50	41	30	20	10	6	R-4310	
■	▲	PTL-38-428	100	101.60	48.26	Inventaire, finition argentée	50	41	30	20	10	6	R-4310	
■	▲	PTL-38-435	250	101.60	48.26	Inventaire, finition argentée	50	41	30	20	10	6	R-6010	
■	▲	PTL-38-483	100	101.60	48.26	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	50	41	30	20	10	6	R-6010	

* Toute étiquette d'au moins 50.80 mm de large est présentée à 90° sur le liner

■ Matériau adapté aux surfaces lisses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses et rugueuses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses, rugueuses et fortement rugueuses.




Adéquation à la surface	Diagrm.	Référence	Etiquettes /rouleau	Dimensions		Applications	Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recommand.
				A mm	B mm		2	7	10	2	7	10	
■	▲	PTL-38-486	100	101.60	48.26	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	50	41	30	20	10	6	R-4310
■	▲	PTL-38-489	100	101.60	48.26	Inventaire, surfaces huileuses, graisseuses et rugueuses	50	41	30	20	10	6	R-4310

ÉTIQUETTES PERMASHIELD




Polyester Brillant Permanent (B-422)
Papier Blanc Tous Usages (B-424)
Polyester Métallisé Permanent (B-428)

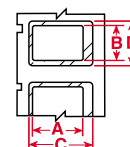

Adéquation à la surface	Référence	Etiquettes /rouleau	Dimensions		Dimensions du film de protection		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série ruban recommandée
			A mm	B mm	C mm	D mm	2	7	10	2	7	10	
■	PTPSL-17-422	500	25.40	12.70	31.75	19.05	24	10	7	5	2	1	R-6010
■	PTPSL-17-424	500	25.40	12.70	31.75	19.05	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	PTPSL-17-428	500	25.40	12.70	31.75	19.05	24	10	7	5	2	1	R-4310
■	PTPSL-20-422	100	50.80	25.40	57.15	31.75	46	19	13	10	5	3	R-6010
■	PTPSL-20-424	100	50.80	25.40	57.15	31.75	46	19	13	10	5	3	R-4310
■	PTPSL-20-428	100	50.80	25.40	57.15	31.75	46	19	13	10	5	3	R-4310
■	PTPSL-26-422	100	69.85	31.75	76.20	38.10	50	29	19	13	6	4	R-6010
■	PTPSL-26-428	100	69.85	31.75	76.20	38.10	50	29	19	13	6	4	R-4310
■	PTPSL-50-422	100	76.20	41.91	82.55	48.26	75	31	21	18	9	6	R-6010
■	PTPSL-50-428	100	76.20	41.91	82.55	48.26	75	31	21	18	9	6	R-4310

ÉTIQUETTES PRE-IMPRIMÉES

Polyester Brillant Permanent (B-422, B-423)
Polyester Métallisé Permanent (B-428)
Polyester Argenté Permanent (B-435)
Polyester De Dissipation Des Charges statiques(B-473)

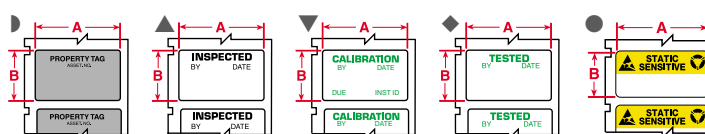


Adéquation à la surface	Diagrm.	Référence	Etiquettes par rouleau	Dimensions		Pré-impression	Série de ruban Recommandée
				A (mm)	B (mm)		
■	●	PTLSL-17-473	500	25.40	12.70	Static Sensitive	R-6010
■	▼	PTL-30-423-CALI	250	38.10	19.05	Calibration	R-6010
■	▼	PTL-30-428-CALI	250	38.10	19.05	Calibration	R-4310
■	◆	PTL-30-423-TEST	250	38.10	19.05	Tested	R-6010
■	◆	PTL-30-428-TEST	250	38.10	19.05	Tested	R-4310
■	▲	PTL-30-423-INSP	250	38.10	19.05	Inspected By	R-6010
■	▲	PTL-30-428-INSP	250	38.10	19.05	Inspected By	R-4310
■	▸	PTL-35-422-PROP	250	41.40	19.05	Property Tag	R-6010
■	▸	PTL-35-423-PROP	250	41.40	19.05	Property Tag	R-6010
■	▸	PTL-35-428-PROP	250	41.40	19.05	Property Tag	R-4310
■	▸	PTL-35-435-PROP	250	41.40	19.05	Property Tag	R-6010

* Toute étiquette d'au moins 50.80 mm de large est présentée à 90° sur le liner.


■ Matériau adapté aux surfaces lisses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses et rugueuses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses, rugueuses et fortement rugueuses.

ÉTIQUETTES POUR APPLICATIONS INDUSTRIELLES

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

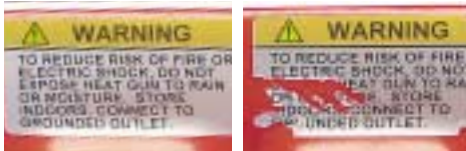

Vinyle Infalsifiable (B-351)
Vinyle Métallisé Infalsifiable (B-352)
Polyester Blanc Infalsifiable (B-7546)
Polyester Métallisé Infalsifiable (B-7576)

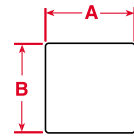


Adéquation à la surface	Référence	Étiquettes /rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recommandée
			A (mm)	B (mm)	2	7	10	2	7	10	
■	PTL-17-351	500	25.40	12.70	24	10	7	5	2	1	R-6210
■	PTL-17-352	500	25.40	12.70	24	10	7	5	2	1	R-6010
■	PTL-17-7546	500	25.40	12.70	24	10	7	5	2	1	R-6010
■	PTL-17-7576	500	25.40	12.70	24	10	7	5	2	1	R-6010
■	PTL-20-351	100	50.80	25.40	46	19	13	10	5	3	R-6210
■	PTL-20-352	100	50.80	25.40	46	19	13	10	5	3	R-6010
■	PTL-20-7546	100	50.80	25.40	46	19	13	10	5	3	R-6010
■	PTL-20-7576	100	50.80	25.40	46	19	13	10	5	3	R-6010
■	PTL-31-351	250	38.10	25.40	37	15	10	10	5	3	R-6210
■	PTL-31-352	250	38.10	25.40	37	15	10	10	5	3	R-6010
■	PTL-31-7546	250	38.10	25.40	37	15	10	10	5	3	R-6010
■	PTL-31-7576	250	38.10	25.40	37	15	10	10	5	3	R-6010
■	PTL-37-351	100	76.20	48.26	50	31	21	20	10	6	R-6210
■	PTL-37-352	100	76.20	48.26	50	31	21	20	10	6	R-6010
■	PTL-37-7546	100	76.20	48.26	50	31	21	20	10	6	R-6010
■	PTL-37-7576	100	76.20	48.26	50	31	21	20	10	6	R-6010

ÉTIQUETTES INDUSTRIELLES GÉNÉRALES



Polyester Brillant Permanent (B-422)
Polyester Transparent (B-430)
Polyester Transparent Brillant (B-432)
Vinyle (B-439)
Polyester Brillant à Adhésion Renforcée (B-483)

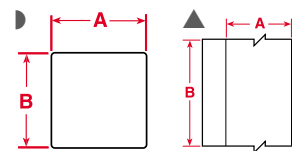

Diagrm.	Adéquation à la surface	Référence	Étiquettes /rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne par fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Série de ruban recommandée
				A mm	B mm	2	7	10	2	7	10	
▲	■	PTL-8-422	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	■	PTL-8-430	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	■	PTL-8-439	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	■	PTL-8-439-BK*	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	■	PTL-8-439-BL*	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	■	PTL-8-439-GR*	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	■	PTL-8-439-OR*	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	■	PTL-8-439-RD*	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
▲	■	PTL-8-439-YL*	15m	12.70	continu	50	50	50	5	2	1	R-6010
●	■	PTL-61-483	100	12.70	50.80	50	21	14	8	3	2	R-6010
▲	■	PTL-42-430	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-432	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-439	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-439-BK*	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-439-BL*	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-439-GR*	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-439-OR*	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-439-RD*	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-439-YL*	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-483	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
▲	■	PTL-42-422	15m	25.40	continu	50	50	50	5	4	3	R-6010
●	■	PTL-65-483	250	34.93	25.40	34	14	9	10	5	3	R-6010
●	■	PTL-28-430	750	38.10	6.35	37	15	0	2	1	0	R-6010
●	■	PTL-20-422	100	50.80	25.40	46	19	13	10	5	3	R-6010
●	■	BPTL-20-422	1000	50.80	25.40	46	19	13	10	5	3	R-6010
●	■	PTL-64-483	50	85.73	25.40	34	14	9	8	4	2	R-6010
●	■	PTL-62-483	50	101.60	19.05	50	43	28	8	4	2	R-6010
●	■	PTL-63-483	50	203.20	19.05	50	50	50	8	4	2	R-6010

* BK = Noir, BL = Bleu, GR = Vert, OR = Orange, RD = Rouge YL = Jaune



 
 
**IL EXISTE DES ÉTIQUETTES AUX DIMENSIONS,
 ET COULEURS PERSONNALISABLES:
 CONTACTEZ VOTRE DISTRIBUTEUR BRADY**

* Toute étiquette d'au moins 50.80 mm de large est présentée à 90° sur le liner

■ Matériau adapté aux surfaces lisses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses et rugueuses. ■ Matériau adapté aux surfaces lisses, rugueuses et fortement rugueuses.

ÉTIQUETTES POUR APPLICATIONS ELECTRONIQUES




MATÉRIAUX IMPRIMABLES PAR TRANSFERT THERMIQUE SELON LE PROCÉDÉ DE FABRICATION DES CARTES ELECTRONIQUE

					Après assemblage
	Composants à pattes Face supérieure	Composants à pattes Face inférieure	Composants montés en surface (CMS) Face supérieure ou inférieure		
B-426, B-457, B-477	● Oui	● Oui	● Oui		● Oui
B-498, B-422, B-423 B-428, B-431, B-459 B-473	▲ Oui †	✗ Non	✗ Non		● Oui

† A des températures extrêmement élevées, il est recommandé de tester ces matériaux.

POLYIMIDES

 
 

Polyimide Blanc Hautes Températures (B-457)
Polyimide De Dissipation Des Charges (B-477)
Polyimide Ambré Hautes Températures (B-426)

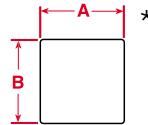

Référence	Etiqts. par Rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Nb max. de caractères par code a barre:	Composants à pattes		CMS Sup./ Inf.	Après assembl.	Série de ruban. recomm.
		A mm	B mm	1	4	6	1	4	6		Sup.	Inf.			
PTL-1-457	750	6.35	6.35	6	3	2	2	1	1	0	●	●	●	●	R-6010
PTL-1-477	750	6.35	6.35	6	3	2	2	1	1	0	●	●	●	●	R-6010
PTL-1-426	750	6.35	6.35	6	3	2	2	1	1	0	●	●	●	●	R-4310
PTL-3-426	500	9.53	9.53	10	5	4	4	2	2	0	●	●	●	●	R-4310
PTL-3-477	500	9.53	9.53	10	5	4	4	2	2	0	●	●	●	●	R-6010
PTL-3-457	500	9.53	9.53	10	5	4	4	2	2	0	●	●	●	●	R-6010
PTL-4-426	500	10.16	10.16	10	6	4	4	3	2	0	●	●	●	●	R-4310
PTL-4-457	500	10.16	10.16	10	6	4	4	3	2	0	●	●	●	●	R-6010
PTL-6-426	750	12.70	6.98	13	7	5	3	1	1	0	●	●	●	●	R-4310
PTL-6-457	750	12.70	6.98	13	7	5	3	1	1	0	●	●	●	●	R-6010
PTL-9-426	750	16.51	5.08	18	10	7	2	1	1	2	●	●	●	●	R-4310
PTL-9-477	750	16.51	5.08	18	10	7	2	1	1	2	●	●	●	●	R-6010
PTL-9-457	750	16.51	5.08	18	10	7	2	1	1	2	●	●	●	●	R-6010
PTL-10-477	750	19.05	6.35	20	12	9	2	1	1	2	●	●	●	●	R-6010
PTL-10-426	750	19.05	6.35	20	12	9	2	1	1	2	●	●	●	●	R-4310
PTL-10-457	750	19.05	6.35	20	12	9	2	1	1	2	●	●	●	●	R-6010
PTL-13-426	750	22.86	6.35	25	14	11	2	1	1	4	●	●	●	●	R-4310
PTL-13-457	750	22.86	6.35	25	14	11	2	1	1	4	●	●	●	●	R-6010
PTL-14-457	750	25.40	4.74	28	16	12	2	1	1	4	●	●	●	●	R-6010
PTL-14-477	750	25.40	4.74	28	16	12	2	1	1	4	●	●	●	●	R-6010
PTL-16-457	500	25.40	9.53	28	16	12	4	2	2	4	●	●	●	●	R-6010
PTL-16-426	500	25.40	9.53	28	16	12	4	2	2	4	●	●	●	●	R-4310
PTL-17-426	500	25.40	12.70	28	16	12	5	3	2	4	●	●	●	●	R-4310
PTL-25-426	750	31.75	6.35	35	20	15	2	1	1	6	●	●	●	●	R-4310
PTL-25-477	750	31.75	6.35	35	20	15	2	1	1	6	●	●	●	●	R-6010
PTL-25-457	750	31.75	6.35	35	20	15	2	1	1	6	●	●	●	●	R-6010
PTL-27-477	750	38.10	3.18	42	0	0	1	0	0	8	●	●	●	●	R-6010
PTL-27-457	750	38.10	3.18	42	0	0	1	0	0	8	●	●	●	●	R-6010
PTL-27-426	750	38.10	3.18	42	0	0	1	0	0	8	●	●	●	●	R-4310
PTL-28-457	750	38.10	6.35	42	24	18	2	1	1	8	●	●	●	●	R-6010
PTL-28-426	750	38.10	6.35	42	24	18	2	1	1	8	●	●	●	●	R-4310
PTL-28-477	750	38.10	6.35	42	24	18	2	1	1	8	●	●	●	●	R-6010
PTL-2-477	100	50.80	6.35	52	30	23	2	1	1	11	●	●	●	●	R-6010
PTL-2-426	100	50.80	6.35	52	30	23	2	1	1	11	●	●	●	●	R-4310
PTL-2-457	100	50.80	6.35	52	30	23	2	1	1	11	●	●	●	●	R-6010

TEDLAR®

  Tedlar® Blanc ignifuge (B-437)

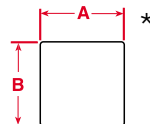

Référence	Etiqts. par Rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Nb max. de caractères par code a barre:	Composants à pattes		CMS Sup./ Inf.	Après assembl.	Série de ruban. recomm.
		A mm	B mm	1	4	6	1	4	6		Sup.	Inf.			
PTL-9-437	750	16.51	5.08	18	10	7	2	1	1	2	▲	✗	✗	●	R-4310
PTL-10-437	750	19.05	6.35	20	12	9	2	1	1	2	▲	✗	✗	●	R-4310
PTL-15-437	750	25.40	6.98	28	16	12	2	1	1	4	▲	✗	✗	●	R-4310
PTL-29-437	500	38.10	12.70	42	24	18	5	3	2	8	▲	✗	✗	●	R-4310

* Toute étiquette d'au moins 50.80 mm de large est présentée à 90° sur le liner.

 

● Oui, ce matériau convient pour cette application. ✗ Non, ce matériau ne convient pas pour cette application. ▲ A des températures extrêmement élevées, il est recommandé de tester ces matériaux. Tedlar® is a registered trademark of Dupont.

ÉTIQUETTES POUR APPLICATIONS ELECTRONIQUES

POLYESTER



Polyester Blanc Permanent (B-422, B-423, B-459)
Polyester De Dissipation Des Charges (B-473)
Polyester Métallisé Permanent (B-428)


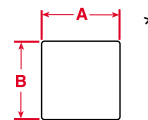


Référence	Etiqts. par Rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de lignes de texte pour fonte:			Nb max. de caractères par code à barres:	Composants à pattes		CMS Sup./Inf.	Après assemblage	Série de ruban recommandée
		A mm	B mm	1	4	6	1	4	6		Sup	Inf.			
PTL-1-423	750	6.35	6.35	6	3	2	2	1	1	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-1-473	750	6.35	6.35	6	3	2	2	1	1	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-2-423	100	50.80	6.35	52	30	23	2	1	1	11	▲	×	×	●	R-6010
PTL-3-423	500	9.53	9.53	10	5	4	4	2	2	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-4-423	500	10.16	10.16	10	6	4	4	3	2	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-5-423	750	12.70	5.08	13	7	5	2	1	1	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-5-473	750	12.70	5.08	13	7	5	2	1	1	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-6-473	750	12.70	6.98	13	7	5	3	1	1	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-6-423	750	12.70	6.98	13	7	5	3	1	1	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-7-423	500	12.70	12.70	13	7	5	5	3	2	0	▲	×	×	●	R-6010
PTL-9-423	750	16.51	5.08	18	10	7	2	1	1	2	▲	×	×	●	R-6010
PTL-9-473	750	16.51	5.08	18	10	7	2	1	1	2	▲	×	×	●	R-6010
PTL-10-423	750	19.05	6.35	20	12	9	2	1	1	2	▲	×	×	●	R-6010
PTL-10-473	750	19.05	6.35	20	12	9	2	1	1	2	▲	×	×	●	R-6010
PTL-13-423	750	22.86	6.35	25	14	11	2	1	1	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-14-423	750	25.40	4.74	28	16	12	2	1	1	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-15-423	750	25.40	6.98	28	16	12	2	1	1	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-15-428	750	25.40	6.98	28	16	12	2	1	1	4	▲	×	×	●	R-4310
PTL-16-473	500	25.40	9.53	28	16	12	4	2	2	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-16-423	500	25.40	9.53	28	16	12	4	2	2	4	▲	×	×	●	R-6010
BPTL-16-423	5000	25.40	9.53	28	16	12	4	2	2	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-17-473	500	25.40	12.70	28	16	12	5	3	2	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-17-423	500	25.40	12.70	28	16	12	5	3	2	4	▲	×	×	●	R-6010
BPTL-17-423	5000	25.40	12.70	28	16	12	5	3	2	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-17-428	500	25.40	12.70	28	16	12	5	3	2	4	▲	×	×	●	R-4310
BPTL-17-428	2500	25.40	12.70	28	16	12	5	3	2	4	▲	×	×	●	R-4310
PTL-19-422	250	25.40	25.40	28	16	12	12	7	6	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-19-423	250	25.40	25.40	28	16	12	12	7	6	4	▲	×	×	●	R-6010
BPTL-19-423	2500	25.40	25.40	28	16	12	12	7	6	4	▲	×	×	●	R-6010
PTL-20-423	100	50.80	25.40	52	30	23	12	7	6	11	▲	×	×	●	R-6010
BPTL-20-423	1000	50.80	25.40	52	30	23	12	7	6	11	▲	×	×	●	R-6010
PTL-20-459	100	50.80	25.40	52	30	23	12	7	6	11	▲	×	×	●	R-6010
PTL-25-423	750	31.75	6.35	35	20	15	2	1	1	6	▲	×	×	●	R-6010
PTL-26-423	100	69.85	31.75	50	29	19	13	6	4	18	▲	×	×	●	R-6010
PTL-26-459	100	69.85	31.75	50	46	34	15	9	7	18	▲	×	×	●	R-6010
PTL-27-423	750	38.10	3.18	42	0	0	1	0	0	8	▲	×	×	●	R-6010
PTL-28-423	750	38.10	6.35	42	24	18	2	1	1	8	▲	×	×	●	R-6010
PTL-28-473	750	38.10	6.35	42	24	18	2	1	1	8	▲	×	×	●	R-6010
PTL-29-423	500	38.10	12.70	42	24	18	5	3	2	8	▲	×	×	●	R-6010
BPTL-29-423	5000	38.10	12.70	42	24	18	5	3	2	8	▲	×	×	●	R-6010
PTL-29-459	500	38.10	12.70	42	24	18	5	3	2	8	▲	×	×	●	R-6010
PTL-30-459	250	38.10	19.05	42	24	18	9	5	4	8	▲	×	×	●	R-6010
PTL-37-423	100	76.20	48.26	50	50	37	22	14	11	20	▲	×	×	●	R-6010
PTL-38-423	100	101.60	48.26	50	50	50	22	14	11	25	▲	×	×	●	R-6010
PTL-38-459	100	101.60	48.26	50	50	50	22	14	11	25	▲	×	×	●	R-6010

* Toute étiquette d'au moins 50.80 mm de large est présentée à 90° sur le liner.

TISSU VINYLE

 Tissu Vinyle Blanc Repositionnable (B-498)

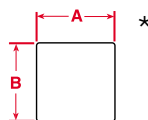

Référence	Etiquettes /rouleau	Dimensions		Nb max. de caractères par ligne pour fonte:			Nb max. de ligne de texte pour fonte:			Composants à pattes		CMS/ Sup./Inf.	Après assemblage	Série ruban recommandée
		A mm	B mm	1	4	6	1	4	6	Sup.	Inf.			
PTL-7-498	500	12.70	12.70	13	7	5	5	3	2	▲	×	×	●	R-6210
PTL-10-498	750	19.05	6.35	6	3	2	9	5	4	▲	×	×	●	R-6210
PTL-15-498	750	25.40	6.98	28	16	12	2	1	1	▲	×	×	●	R-6210
PTL-16-498	500	25.40	9.53	10	5	4	12	7	6	▲	×	×	●	R-6210
PTL-17-498	500	25.40	12.70	28	16	12	5	3	2	▲	×	×	●	R-6210
PTL-29-498	500	38.10	12.70	13	7	5	18	11	9	▲	×	×	●	R-6210
BPTL-29-498	5000	38.10	12.70	13	7	5	18	11	9	▲	×	×	●	R-6210
PTL-32-498	250	38.10	38.10	42	24	18	18	11	9	▲	×	×	●	R-6210

* Le tissu vinyle n'est pas recommandé pour l'impression de codes à barres.

● Oui, ce matériau convient pour cette application. ✗ Non, ce matériau ne convient pas pour cette application. ▲ A des températures extrêmement élevées, il est recommandé de tester ces matériaux.


ÉTIQUETTES POUR LABORATOIRES

F Congélateur **N** Azote liquide **A** Autoclave **H** Bains-marie (100°C)
S Etiquette auto-protégée **L** Etiquette ultra-mince **R** Repositionnable

CENTRIFUGES / EPPENDORF / ÉTIQUETTES POUR TUBES



Tissu Vinyle Blanc (B-498)
Tissu Nylon Blanc (B-499)
Polyester Auto-protégée (B-461)
Vinyle Auto-protégée (B-427)

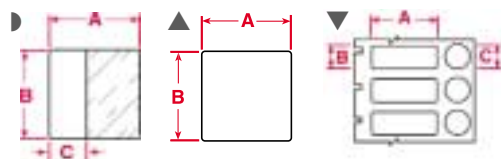


Diagrm.	Référence	Dimensions A (mm) B (mm)		Zone imprimable/ Diamètre C (mm)	Étiquettes par Rouleau	Max. Tube Diamètre (mm)	Série de ruban recommandée	Propriétés spéciales
TUBE PCR DE 0.2 ML								
▶	PTL-108-461	38.10	17.28	17.78	750		R4310	F N A H S L
TUBE DE 0.5 À 0.7 ML								
▲	PTL-11-498	19.05	12.70		5000		R6210	F R
▲	PTL-11-499	19.05	12.70		500		R4310	F N A
▲	PTL-84-499	22.86	12.70		500		R4310	F N A
▲	PTL-16-498	25.40	9.53		500		R6210	F R
▲	PTL-16-499	25.40	9.53		500		R4310	F N A
▼	PTL-98-499	25.40	9.53	9.53	500		R4310	F N A
▶	PTL-73-461	45.72	9.53	19.05	500	8.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-72-461	45.72	12.70	19.05	500	8.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-74-427	55.88	12.70	19.05	100	11.40	R4310	F N S
▶	PTL-74-461	55.88	12.70	19.05	100	11.40	R4310	F N A H S L
TUBE DE 1.5 À 2.0 ML								
▲	PTL-84-499	22.86	12.70		500		R4310	F N A
▶	PTL-76-461	41.28	15.24	25.40	250	12.00	R4310	F N A H L
▶	PTL-74-427	55.88	12.70	19.05	100	11.40	R4310	F N S
▶	PTL-74-461	55.88	12.70	19.05	100	11.40	R4310	F N A H S L
▶	PTL-86-461	66.68	15.24	25.40	100	13.00	R4310	F N A H S L

BOUTEILLES CONIQUES / BOÎTES DE PETRI / PLAQUES DE PUIITS



Polyester Blanc (B-423)
Polyester Transparent (B-430)
Polyoléfine Blanc (B-449)
Tissu Vinyle Blanc (B-498)
Tissu Nylon Blanc (B-499)
Polyester Auto-protégée (B-461)
Vinyle Blanc (B-427)

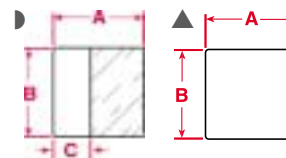

Diagrm.	Référence	Dimensions A (mm) B (mm)		Zone imprimable/ Diamètre C (mm)	Étiquettes par Rouleau	Diamètre max. tube (mm)	Série de ruban recommandée	Propriétés spéciales
TUBES CONIQUES DE 14.0 / 15.0 ML								
▶	PTL-77-461	88.90	38.10	31.75	100	16.70	R4310	F N A H S L
TUBES CONIQUES / BOUTEILLES / BOITES DE PETRI / PLAQUES DE PUIITS DE 50.0 ML								
▲	PTL-7-423	12.70	12.70		500		R6010	F A
▲	PTL-14-423	25.40	4.75		750		R6010	F A
▲	PTL-15-423	25.40	6.35		750		R6010	F A
▲	PTL-17-423	25.40	12.70		500		R6010	F A
▲	PTL-17-430	25.40	12.70		500		R6010	F A
▲	PTL-17-449	25.40	12.70		500		R4310	F A R
▲	PTL-17-498	25.40	12.70		500		R6210	F R
▲	PTL-29-498	38.10	12.70		500		R6210	F R
▲	PTL-29-499	38.10	12.70		500		R4310	F N A
▲	PTL-30-427-AW*	38.10	19.05		250		R4310	F
▲	PTL-30-499	38.10	19.05		250		R4310	F N A
▲	PTL-31-498	38.10	25.40		250		R6210	F N A R
▲	PTL-31-499	38.10	25.40		250		R4310	F N A
▲	PTL-78-427-AW*	48.26	25.40		250		R4310	F
▲	PTL-78-488	48.26	25.40		250		R4310	F A
▲	PTL-78-499	48.26	25.40		250		R4310	F N A
▲	PTL-20-423	50.80	25.40		100		R6010	F A
▲	PTL-22-423	76.20	25.40		100		R6010	F A

* L'étiquette est blanche sur toute sa surface.


ÉTIQUETTES POUR LABORATOIRES

- F Congélateur N Azote liquide A Autoclave H Bains-marie (100°C)
S Etiquette auto-protégée L Etiquette ultra-mince R Repositionnable

FLACON / TUBE



Tissu Vinyle Blanc (B-498)
Tissu Nylon Blanc (B-499)
Polyester Auto-protégée Blanc / Jaune (B-461)
Vinyle Auto-protégée (B-427)

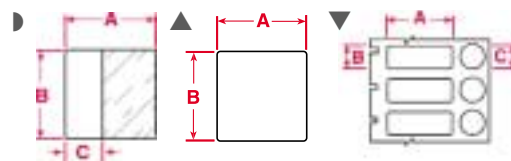


Diagm.	Référence	Dimensions A (mm) B (mm)		Zone imprimable/ Diamètre C (mm)	Étiquettes par rouleau	Diamètre max. tube(mm)	Série de ruban recommandée	Propriétés spéciales
FLACON / TUBE DE 0.6 ML								
▲	PTL-11-498	19.05	12.70		5000		R6210	F R
▲	PTL-11-499	19.05	12.70		500		R4310	F N A
▲	PTL-84-499	22.86	12.70		500		R4310	F N A
▶	PTL-74-427	55.88	12.70	19.05	100	11.40	R4310	F N S
▶	PTL-74-461	55.88	12.70	19.05	100	11.40	R4310	F N A H S L
FLACON / TUBE DE 1.0 TO 2.0 ML								
▲	PTL-84-499	22.86	12.70		500		R4310	F N A
▼	PTL-98-499	25.40	9.53	9.53	500		R4310	F N A
▶	PTL-76-461	41.28	15.24	25.40	250	12.00	R4310	F N A H L
▶	PTL-86-461	66.68	15.24	25.40	100	13.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-75-427	66.68	25.40	25.40	100	13.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-75-461	66.68	25.40	25.40	1000	13.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-75-461	66.68	25.40	25.40	100	13.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-75-461-YL	66.68	25.40	25.40	100	13.00	R4310	F N A H S L
FLACON / TUBE DE 4.0 TO 8.0 ML								
▶	PTL-86-461	66.68	15.24	25.40	100	13.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-75-427	66.68	25.40	25.40	1000	13.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-75-461	66.68	25.40	25.40	100	13.00	R4310	F N A H S L
▶	PTL-75-461-YL	66.68	25.40	25.40	100	13.00	R4310	F N A H S L
FLACON / TUBE DE 2.0 TO 24.0 ML								
▲	PTL-29-498	38.10	12.70		500		R6210	F R
▲	PTL-29-499	38.10	12.70		500		R4310	F N A
▶	PTL-77-461	88.90	38.10	31.75	100	22.60	R4310	F N A H S L

BOUCHONS DE TUBES



Tissu Nylon Blanc (B-499)
Tissu Nylon Jaune (YL) (B-499)

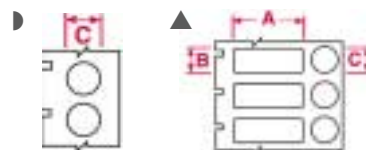


Diagm.	Référence	Dimensions A (mm) B (mm)		Zone imprimable/ Diamètre C (mm)	Étiquettes par Rouleau	Série de ruban recommandée	Propriétés spéciales
BOUCHONS DE TUBES 0.6 ML							
▶	PTL-82-499			9.52	500	R4310	F N A
▶	PTL-82-499-YL			9.52	500	R4310	F N A
▲	PTL-98-499	25.40	9.52	9.52	500	R4310	F N A
BOUCHONS DE TUBES 1.0 TO 2.0 ML							
▶	PTL-83-499			12.70	500	R4310	F N A
▶	PTL-83-499-YL			12.70	500	R4310	F N A

LAMELLES



Papier Blanc (B-424)
Polyester Blanc (B-488)
Polyester Auto-protégée (B-461)

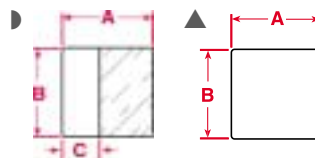


Diagrm.	Référence	Dimensions A (mm) B (mm)		Zone imprimable/ Diamètre C (mm)	Étiquettes par Rouleau	Série de ruban recommandée	Propriétés spéciales
▲	PTL-80-424	22.86	19.05	9.52	250	R4310	F
▲	PTL-80-488	22.86	19.05	9.52	250	R4310	F A
▲	PTL-97-488	22.86	22.86	9.52	250	R4310	F A
▶	PTL-79-461	19.05	95.25	25.40	100	R4310	F N A H S L

PLAQUES DE PUIITS



Papier Blanc (B-424)
Polyester Blanc (B-488)
Polyester Auto-protégée (B-461)

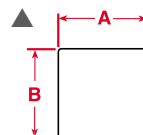


Diagrm.	Référence	Dimensions A (mm) B (mm)		Étiquettes par Rouleau	Série de ruban recommandée	Propriétés spéciales
▲	PTL-81-488	48.26	6.35	750	R4310	F A C
▲	PTL-81-499	48.26	6.35	750	R4310	F N A
▲	PTL-2-423	50.80	6.35	100	R6010	F A

PAILLETES



Vinyle Auto-protégée (B-427)

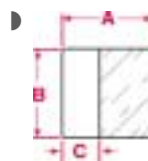


Diagrm.	Référence	Dimensions A (mm) B (mm)		Zone imprimable/ Diamètre C (mm)	Étiquettes par Rouleau	Série de ruban recommandée	Propriétés spéciales
PAILLETES DE 0.250 ML							
▶	PTL-19-427	25.40	25.40	9.52	250	R4310	F N S
PAILLETES DE 0.500 ML							
▶	PTL-21-427	25.40	63.50	19.05	100	R4310	F N S
PAILLETES							
▶	PTL-105-427-AW*	27.94	6.35	6.35	750	R4310	F N

* L'étiquette est blanche sur toute la surface.

ÉTIQUETTES POUR SCÉLLÉS DE SÉCURITÉ DE FLACONS



Vinyle Ultra-destructible Blanc (B-351)

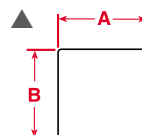

Diagrm.	Référence	Dimensions A (mm) B (mm)		Étiquettes par rouleau	Série de ruban recommandée	Propriétés spéciales
▲	PTL-17-351	25.40	12.70	500	R6210	F
▲	PTL-31-351	38.10	25.40	250	R6210	F
▲	PTL-20-351	50.80	25.40	100	R6210	F
▲	PTL-37-351	76.20	48.26	100	R6210	F