


# FICHE TECHNIQUE

## No. d'article 4.004 – ensemble de pression Ligne Medio

Description
<p>Avec cet accessoire les balances de la Ligne Medio jusqu'à 2500 g / 25 N se transforment en dynamomètre de pression en 20 secondes. Aiguille entraînée pour indication de la force maximale par mesurage incluse. Une suspension inférieure superflue s'enlève facilement.</p> <p><i>Composé de</i> Tige de pression Ø 1.7 x 290 mm, munis de vis M2 x 3 mm aux deux extrémités, vissé d'un écrou hexagonal et couvert d'un capuchon Ø4 x 12.2 mm. Poignée radiale, insérée d'une manche blanc en Nylon-66 et munis d'un vis à crochet M4. 1 aiguille entraînée jointe (description et usage voir accessoire 4.012).</p>

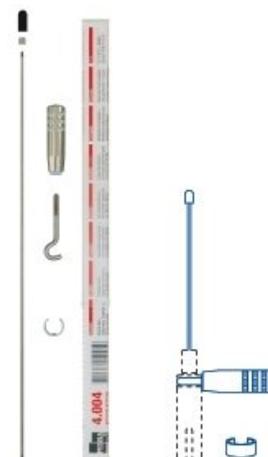

Caractéristiques techniques	
Matière tige de pression M2	Inox extra dur
Matière écrou M2 x 5 mm	laiton nickelé
Matière capuchon protecteur	PVC noir 55 Shore A
Matière vis à crochet M4	Inox
Matière poignée	laiton nickelé
Matière aiguille entraînée	POM gris claire
Poids net	40 g
Poids brut	56 g
Mode d'emploi	DE/EN/FR/IT/ES/PT/RU/CN
Unité d'emballage	1 pce
Emballage	tube transparent télescopique
Dimensions de l'emballage (L x l x H)	29.4 x 1.9 x 1.9 cm
Code EAN13	7612348040049
Tarif douanier	8423.9094
ays d'origine	Suisse (CH)