

アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online



45-2134.1120.000



<https://rs-online.eao.com/component/45-2134.1...>

お客様の製品:

---



## 45-2134.1120.000 アクチュエーター

読み込み中...

### 前面

フロント寸法:	Ø 29,5 mm
フロント形状:	丸形
フロントベゼル 色:	黒
フロントベゼル 材質:	プラスチック

### 取付け

デザイン:	レイズド
取付け穴:	Ø 22.3 mm
取付けタイプ:	パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ 色:	赤
レンズ 素材:	プラスチック
レンズ 照光:	非照光
レンズ 形状:	フラッシュ
レンズ 外観:	不透明
レンズ 種類:	フロントベゼルレベル

### 機械的特性

スイッチング動作:	オルタネイト
スイッチング方式:	スローメーカースイッチングエレメント
機械的寿命:	操作回数10百万回

重量: 0.017 kg

### 周辺条件


**IP前面保護等級:** IP66、IP67、IP69K  
**使用温度:** - 25 ° C ~ + 70 ° C  
**保存温度:** - 40 ° C ... + 80 ° C  
**耐衝撃性:** IEC 60068-2-27に準拠 : 正弦波半波 50 g / 11 ms  
**耐振動性:** IEC 60068-2-6に準拠 : 20 ~ 500 Hz: 5 g  
**耐候性:** IEC 60721に準拠した動作時 : 3K6, 3C3, 3S2, 3M6

### 認証

**REACH:** REACH compliant  
**RoHS:** RoHS compliant

### その他

**簡単な説明:** アクチュエーター, Ø 22.3 mm, Ø 29,5 mm, フラッシュ, 非照光, 赤, プラスチック, 不透明, 丸形, 黒, プラスチック, オルタネイト, IP66、IP67、IP69K  
**ハウジング 色:** 黒  
**ハウジング 材質:** プラスチック  
**ヒント:** プッシュリリース  
**配線図:**

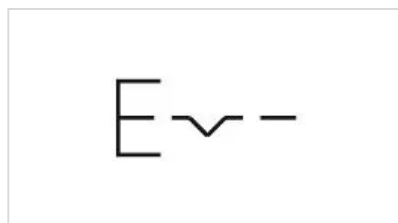

マウントカットアウト:



寸法図:

