


TC-2-3/4

Embouts ronds cliquets réversibles 19 mm

TC2-...

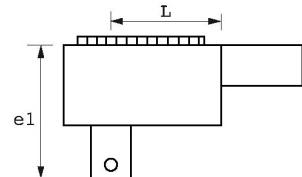

DESCRIPTION

Embouts ronds cliquets réversibles 19 mm

Finition polie chromée.

Forgé en acier au chrome vanadium.

Inversion centrale.

Utilisation avec tous les modèles de clés dynamométriques SAM avec attachement rond diamètre 19 mm.

NORMES / DIRECTIVES

NF ISO 1174-1

DONNÉES SPÉCIFIQUES

Désignation	EMBOUT DYNA ROND 19 MM TETE DE CLIQUET REVERSIBLE 3/4"
Référence commerciale	TC-2-3/4
L (mm)	102
Poids (g)	435
e1 (mm)	72
Attachement	19 mm
Carré "	3/4
Garantie	O