

Universal Steckdosenleiste 7-fach mit Schalter

Art-Nr.: 0201x00072301 (1,5 m Zul.) | 0201x00072303 (3 m Zul.) | 0201x00072305 (5 m Zul.)



Robustes Kunststoffprofil, grau

Eingebaute Steckdosen (90° gedreht), rund

Extra große Abstände zwischen den Steckdosen 64 mm

1,5 m Zuleitung mit Winkelstecker (optional mit 3 m und 5 m Zuleitung)

Erweiterter Berührungsschutz durch Einsatz eines Shutters

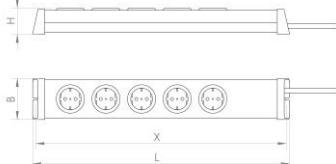
Endkappen mit Befestigungsmöglichkeit

VDE geprüft



Universal Steckdosenleiste 7-fach mit Schalter

Technische Daten

3.600 W Leistung	230 V ~ (+/- 10%) / 50 Hz Nennspannung	16 A Nennstrom
Zuleitung: H05VV-F 3G 1,5 mm ² Stecker: CEE 7/7 Stecker Typ EF, abgewinkelt Steckdosen: Schutzkontakt Typ F Schalter: 2-polig, beleuchtet Energieverbrauch: < 0,5 W Schutzart: IP20	CE RoHS REACH DE	
		
<p>(Abbildung ähnlich)</p>		
Art.-Nr. 0201x00072301 (1,5 m Zul.) Art.-Nr. 0201x00072303 (3 m Zul.) Art.-Nr. 0201x00072305 (5 m Zul.)		EAN 401209602405 7 VPE 10 EAN 401209632305 1 VPE 10 EAN 401209600401 1 VPE 7
		590 x 74 x 47 mm Abmessung (L x B x H) 582mm Befestigungsmaß