

HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR STARLITE | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel und axialer Wendelstellung



Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Akzentbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Gartenbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- Axiale Wendel für optimale Lichtlenkung
- Spezialstifte als Korrosionsschutz
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a : 100



Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	50.00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	50.00 W
Netzleistungsfaktor λ	1.00
Energieverbrauch	53 kWh/1000h


Photometrische Daten

Nennlichtstrom	900 lm
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1	Warm White
Bemessungslichtstrom	900 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0.80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0.0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0.00 s

Abmessungen & Gewicht

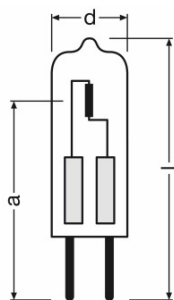

Produktgrafik

Durchmesser	12.0 mm
Gesamtlänge	44.0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30.0 mm
Länge	44.0 mm

Produktdatenblatt

Außenkolben	T12
--------------------	-----

Farben & Materialien


Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Lebensdauer

Nennlebensdauer	4000 h
Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000 ¹⁾

¹⁾ Bei 1 min ein / 3 min aus

Zusätzliche Produktdaten

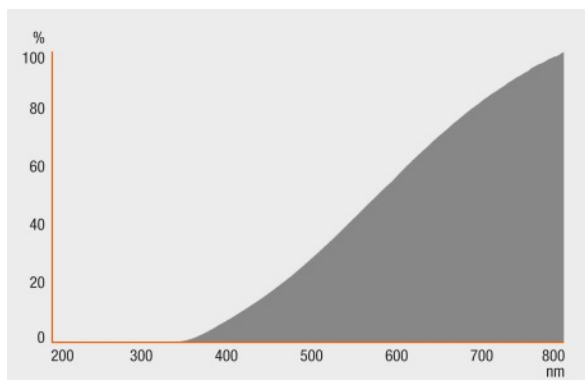

Strahlungsverteilung

Socket (Normbezeichnung)	GY6.35
---------------------------------	--------

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	C
-------------------------------	---

Produktdatenblatt

Klassifikationen

ILCOS	HSGST/C/UB-50-12-GY6.35-12/30
Bestellnummer	64440 S 50W 12V

Länderspezifische Informationen

EAN	METEL-Code	SEG-Nr.	STK-Number	UK Org
4050300328201	OSRH64440S	8326540	-	-

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit	Abmessungen (Höhe x Breite x Länge)	Volumen	Gewicht brutto
4050300328201	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Faltschachtel 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	5.00 g
4050300942193	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	121 mm x 126 mm x 126 mm	1.92 dm ³	208.00 g
4050300386928	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Unverpackt 1	- x - x -		
4008321503152	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 400	140 mm x 150 mm x 285 mm	5.99 dm ³	995.00 g
4902901512971	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Faltschachtel 1	20 mm x 25 mm x 70 mm	0.04 dm ³	2.00 g
4008321007353	HALOSTAR 50 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40	121 mm x 107 mm x 144 mm	1.86 dm ³	244.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.