


アクチュエ  
ーター

販売事業者  
Rs-online




45-481.1810

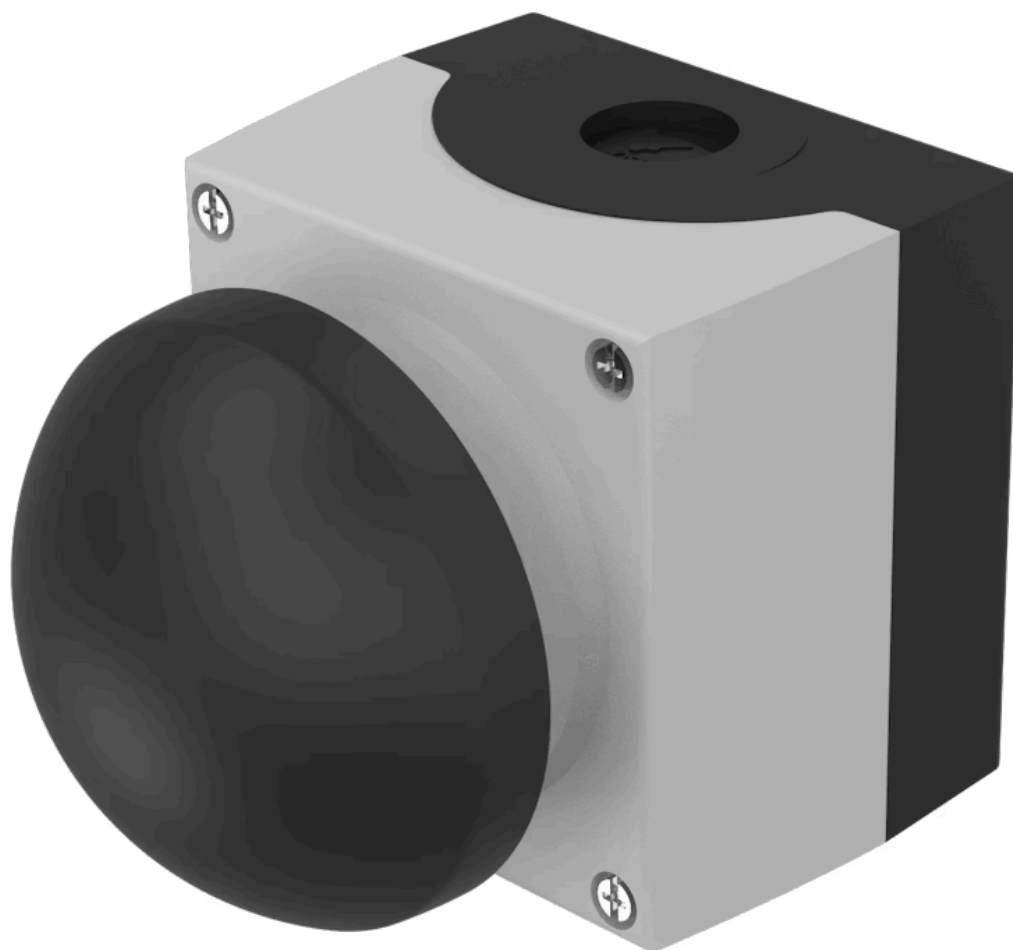

<https://rs-online.eao.com/component/45-481.18...>

お客様の製品:

---

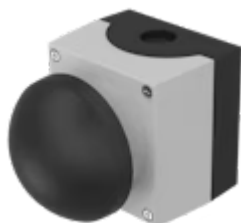

## 45-481.1810 アクチュエーター

読み込み中...

### 前面

フロント寸法: 85 mm x 85 mm

フロント形状: スクエア

### 取付け

デザイン: レイズド

取付け穴:  $\varnothing$  22.3 mm

コンポーネント 取付けタイプ: ベース取付け

取付けタイプ: パネル実装

### 操作・表示部分

レンズ色: 黒

レンズ素材: プラスチック

レンズ照光: 非照光

レンズ外観: 不透明

### 電気的特性

定格動作電圧 **Ue**: AC : 定格値 5 ~ 500 V  
DC : 定格値 5 ~ 500V

### 機械的特性

スイッチング動作: モメンタリ

スイッチング方式: スローメーカースイッチングエレメント

リリースタイプ: プルリリース

重量: 0.39 kg

### 周辺条件

IP前面保護等級: IP66、IP67、IP69K

保存温度: - 40 ° C ... + 80 ° C

耐衝撃性: IEC 60068-2-27に準拠: 正弦波半波 50 g / 11 ms

耐振動性: IEC 60068-2-6に準拠: 10~500Hz: 5 g

耐候性: IEC 60721に準拠した動作時: 3K6, 3C3, 3S2, 3M6, 3B2

### 認証

REACH: REACH compliant

RoHS: RoHS compliant

### その他

簡単な説明: アクチュエーター, Ø 22.3 mm, 85 mm x 85 mm, 非照光, 黒, プラスチック, 不透明, スクエア, モメンタリ, IP66、IP67、IP69K, プルリリース

ハウジング 色: グレー

ハウジング 材質: プラスチック

寸法図:

