



Randbescherming voor plaatdoorsneden


- **Flexiform randbescherming**

Flexiform-randbescherming wordt gebruikt om door gaten gevoerde bekabeling of leidingwerk te beschermen.

Hoofdkenmerken

- zeer flexibel
- gemakkelijk te monteren, zonder lijm
- zeer goede slijtvastheid
- goed sluitend profiel, fraaie afwerking

Gebruikstemperatuur	-60 °C tot +95 °C, met tussenpozen +130 °C (gedurende 200 h)
Brandbaarheid	UL94 HB
Certificering	PAN 6480-A

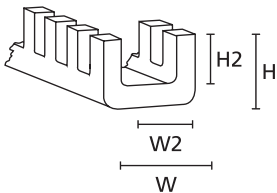

TYPE	Plaatdikte	Breedte (W)	Breedte (W2)	Hoogte (H)	Hoogte (H2)	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
G51NA	0,40 - 1,30	3,9	1,5	4,3	2,7	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21109
G51NB	1,30 - 2,10	4,6	2,4	4,3	2,7	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21209
G51NC	2,10 - 3,30	5,7	3,5	4,3	2,7	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21309
G51ND	3,30 - 4,80	8,4	5,1	6,2	4,3	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21409
G51NE	4,80 - 6,50	9,9	6,7	6,4	4,5	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21509
G51NF	6,50 - 8,10	11,4	8,3	6,8	4,8	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21609
G51NG	8,10 - 9,70	13,2	10,1	6,8	4,8	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21709
G51NH	9,70 - 12,90	16,4	13,2	6,8	4,8	PA6	naturel (NA)	25 m	251-21809

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. Flexiform-randbescherming is niet zelfklevend en daarom niet geschikt voor buitenliggende randen.



Gedetailleerde informatie omtrent productspecifieke goedkeuringen en specificaties vindt u in de Appendix.