

PRODUKT DETAILS

ARTIKEL NUMMER: [14304FRFB](#)



RAD D 80X25/40 NYLON BUCHSE RUECKENLOCH-GH M22 F.12 + FESTST.

Rad Serie D

Schwarzer Vollgummiring, Radkern aus schwarzem Kunststoff. Lagerung: Standard Rollenkorblager; Nylon (Polyamid 6)-Lagerbuchse. Lagerung: Buchse.


Gehäuse-Serie M22

Mittellast Gehaeuse Serie M22 mit Doppelkugelrunde
Finish: verzinkt-weiss.
Fuss-Feststeller in Nachlauf, zwei Aktionen, total stop.
Rueckenloch Gehaeuse fuer Bolzen 10-12 mm Durchm.



Technische Daten

Raddurchmesser	D	80 mm
Laufbreite	E	25,0 mm
Achsloch-Durchmesser	d	12 mm
Artikelgewicht		0,630 kg
Nabenlänge	L	40 mm
Gesamtbauhöhe	H	106 mm
Durchmesser der Befestigungsschraube	g	M10-12
Ausladung	F	33 mm
Gabelbreite	U	40 mm
Tragfähigkeit		50 kg

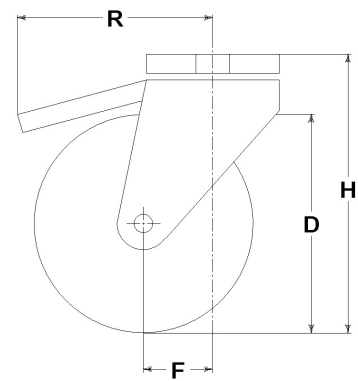

Artikel miteinander in Beziehung

Ersatzrad: [13104](#)

Basisausführung: [14304FB](#)

Ausführung mit Fadenschutz: [14304PFFB](#)

Ausführung mit Fuß-Feststeller in Nachlauf und Fadenschutz: [14304FRPFFB](#)

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN / EMPFEHLUNGEN UND HINWEISE

Die angeführten Texte und der komplette Katalog in der neusten aktualisierten Version stehen in unserem Web-Site zur Verfügung www.lagspa.it. Die aufgeführten Maße, Beschreibungen, Merkmale und Abbildungen sind rein hinweisend und können jederzeit, ohne Vorankündigung verändert werden. Die abgebildeten Produkte sind nicht unbedingt im Lager verfügbar und verpflichten uns nicht zu ihrer Lieferung. Die von uns durchgeführten Abnahmeprüfungen beziehen sich auf Originalprodukte mit Originalzubehör: das teilweise Ersetzen einer Komponente durch andersartige Teile kann die Ergebnisse beeinträchtigen und läßt jede Garantie automatisch verfallen. Für Sonderanwendungen wenden Sie sich an unseren Technischen Kundendienst (sales@lagspa.it).